

## Istruzioni

# Cuffie mono da 2,5 mm con funzione occupato

N°. 1542903

### Utilizzo conforme

Il prodotto è utilizzato come headset (combinazione di cuffie e microfono) ed è adatto per il collegamento alla maggior parte dei telefoni Gigaset con presa cuffie da 2,5 mm. I segnali audio vengono trasmessi mediante il cavo dal prodotto al dispositivo collegato e viceversa. L'alimentazione viene fornita tramite il dispositivo collegato.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Bisogna assolutamente evitare il contatto con l'umidità, per esempio in una stanza da bagno.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

### Contenuto della confezione

- Cuffie mono
- Istruzioni



### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sulla pagina web.

### Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.


### Avvertenze per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Non indossare il prodotto in ambienti in cui si richiede piena attenzione. Rischio di incidenti e lesioni!
- Non alzare troppo il volume poiché ciò può causare danni permanenti all'udito. Scegliere il volume desiderato, ma non troppo alto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

### Assegnazione pin

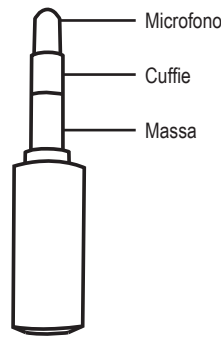

### Messa in funzione

- Collegare il connettore con la presa cuffie da 2,5 mm del telefono Gigaset.
- Con l'unità di controllo integrata nel cavo è possibile disattivare il microfono e regolare il volume.
  - Blu = attivo
  - Rosso = silenzioso
- L'archetto può essere adattato a diverse misure del capo.

### Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia scollegare il prodotto dal dispositivo collegato.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

### Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

### Dati tecnici

#### a) Generalità

Collegamento .....	jack da 2,5 mm
Condizioni di funzionamento .....	da 0 a +40 °C, 25 – 85% UR
Condizioni di stoccaggio .....	da -10 a +60 °C, 25 – 85% UR
Lunghezza del cavo .....	1 m
Peso .....	49 g

#### b) Cuffie

Tipo .....	elettrodinamico
Impedenza .....	32 Ω
Sensibilità .....	109 dB
Frequenza di risonanza .....	200 Hz
Risposta di frequenza .....	max. 16 kHz
Potenza di ingresso .....	max. 20 mW
Diametro .....	30 mm

#### c) Microfono

Tipo .....	condensatore Electret
Sensibilità .....	-58 dB ±2 (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)
Impedenza .....	≤2,2 kΩ
Risposta in frequenza .....	100 – 8000 Hz
Tensione di esercizio .....	2 V (standard), 10 V (max.)
Assorbimento di corrente .....	max. 0,5 mA
Rapporto segnale/rumore .....	>58 dB
Livello di pressione sonora .....	max. 110 dB