


KERN BFN 3T-3M

KERN

Ponte di pesata in acciaio inox con piatto di pesata avvitato (IP68) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP65), opzionalmente con omologazione

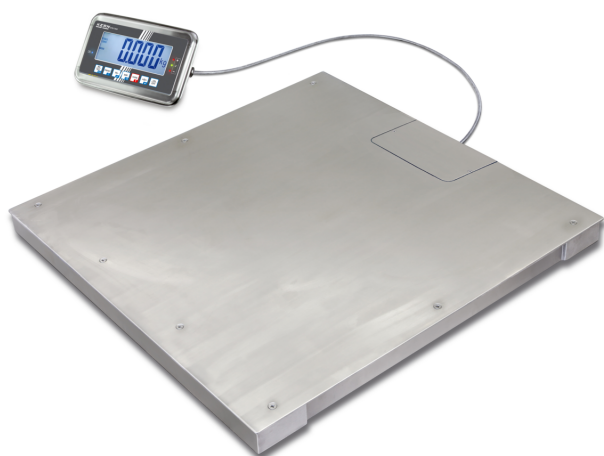

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da pavimento
Famiglia di prodotti	BFN

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	3000 kg
Divisione [d]	1 kg
Riproducibilità	1 kg
Linearità	± 1,5 kg
Peso minimo [Min]	20 kg
Risoluzione	3.000
Range di tara	-3000 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3000 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	8 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	2,5 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	ZEMIC BM8H 1.5 ton

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	165×64 mm
Display altezza cifre	52 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	266×165×96 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1500×1250 mm
Dimensioni superficie di pesata	1500×1250 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1500×1250×85 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio inox (SUS304)
Materiale alloggiamento del display	acciaio inossidabile
Materiale cella (celle) di carico	acciaio inossidabile
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo inclinabile	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	30 m
Costruzione della piattaforma	Piastra di carico avvitata; superficie liscia
Celle di carico - numero	4

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	No
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di conteggio	✓
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
Protetta IP - display	IP65
Protetta IP - piattaforma	IP67
Protetta IP - cella di carico	IP68
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	7

KERN BFN 3T-3M

KERN

Ponte di pesata in acciaio inox con piatto di pesata avvitato (IP68) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP65), opzionalmente con omologazione

Interfaccia

Interfacce	RS-232 (opzionale, factory) Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory) analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory) analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)
------------	---

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Lunghezza cavo alimentatore	180 cm
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 230 V AC
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Batteria	nessuna batteria
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Accumulatore	6 V, 4 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	35 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	1 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-252
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-232
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-132
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1270×1510×345 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	150 kg
Peso lordo ca.	190 kg
Peso di spedizione	189 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761194342
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

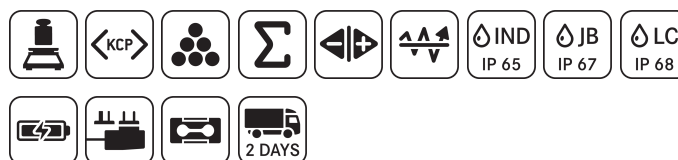

OPTION



FACTORY

