

I Istruzioni**Rialzo per TV/monitor**

N°. 1553635

Utilizzo conforme

Il prodotto serve a collocare in posizione rialzata un TV o un monitor. La massima capacità di carico è di 20 kg.

Per motivi di sicurezza il prodotto non deve essere smontato né modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Piastra in vetro
- 4 piedini
- Clip per cavi
- Istruzioni

**Istruzioni per l'uso aggiornate**

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sulla pagina web.

Spiegazione dei simboli

Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

- Attenzione! Fragile! In caso di rottura della piastra in vetro, vi è un elevato rischio di lesioni.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

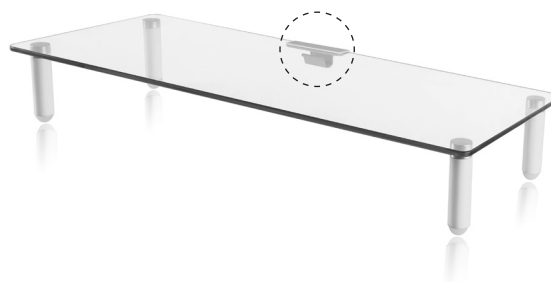
Montaggio

- Posizionare la piastra in vetro su una superficie morbida (ad es., un asciugamano o una coperta).
- Ruotare i 4 piedini di supporto nella filettatura.
- Rivoltare il prodotto e posizionare lo stesso su una superficie stabile e piana.
- Posizionare il monitor sulla piastra in vetro.

→ Assicurarsi che la superficie possa sopportare il peso del prodotto e del monitor installato sopra.

I piedini antiscivolo possono lasciare tracce sulle superfici sensibili.

- Se necessario, bloccare la clip per cavi alla piastra in vetro. La clip per cavi serve a ordinare i cavi del monitor.

**Manutenzione e pulizia**

- Non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi e abrasivi, alcol o altre soluzioni chimiche.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
- Per la pulizia della piastra in vetro, utilizzare un detersivo apposito per vetro.

Smaltimento

Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Dati tecnici

Diagonale schermo supportata.....	max. 81 cm (32")
Capacità di carico	max. 20 kg
Materiale.....	vetro, alluminio, plastica
Spessore (piastra in vetro)	5 mm
Condizioni di funzionamento e stoccaggio	da -20 a +60 °C, 1 – 80 % UR
Dimensioni (L x A x P).....	560 x 80 x 210 mm
Peso	1,53 kg