



- Interventi di manutenzione, regolazione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da professionisti o officine specializzate. In caso di domande lasciate senza risposta in queste istruzioni operative, contattare il servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico qualificato.

Istruzioni

Cuffie Bluetooth® 4.1

N. ord. 1561704

Utilizzo conforme

Le cuffie servono come sistema vivavoce per telefoni cellulari e per la riproduzione di musica da tali dispositivi.

L'alimentazione avviene mediante batteria ricaricabile integrata. La batteria può essere caricata solo quando si utilizza una porta USB idonea.

La cuffia può essere utilizzata anche all'aperto, ma non deve essere esposta ad umidità o bagnato.

Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio ecc. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni.

Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Il marchio BLUETOOTH® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di questo marchio è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Dotazione

- Cuffie
- Cavo USB (50 cm)
- Istruzioni



Istruzioni di funzionamento attuali

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansionare il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza, in queste istruzioni, di informazioni importanti che devono essere osservate.



Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti nel manuale d'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose risultanti. In tali casi, la garanzia decade.

a) Generalità

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da umidità, bagnato, temperature estreme, forti vibrazioni, alta umidità, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Prestare attenzione al prodotto. Urti, colpi o una caduta da un'altezza bassa possono danneggiare.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali non idonee oppure
 - è stato sottoposto a sollecitazioni notevoli durante il trasporto.
- Quando si utilizza la cuffia durante la guida di un veicolo, l'uso di macchinari o altre attività potenzialmente pericolose, regolare il volume in modo da continuare a sentire i rumori ambientali.
- La musica non deve essere ascoltata per lungo tempo a un volume eccessivo. Ciò potrebbe danneggiare l'udito.
- Consultare un professionista per assistenza relativa a funzionamento, sicurezza o collegamento del prodotto.

Elementi di comando

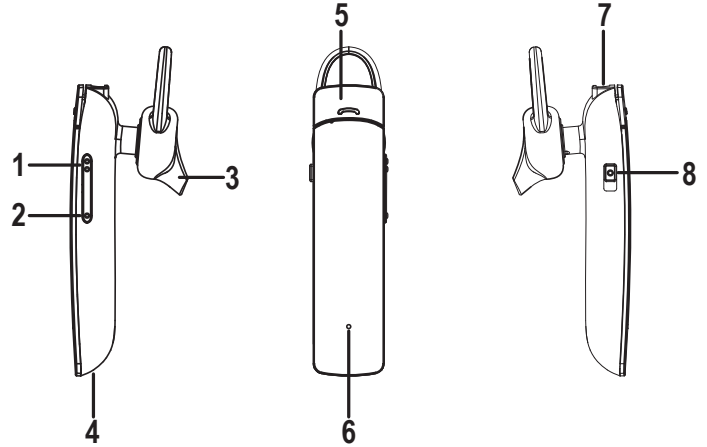

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1 Tasto VOL+ | 5 Tasto ricevitore |
| 2 Tasto VOL- | 6 Spia LED |
| 3 Auricolare | 7 Connettore USB |
| 4 Microfono | 8 Selettore POWER: |

Ricarica della batteria integrata



La porta USB a cui la cuffia è collegata, deve avere una capacità di almeno 500 mA. Ciò è di solito garantito da qualsiasi porta USB del computer. Tuttavia, la cuffia può essere caricata anche con alimentatori con un'uscita USB con una capacità di carica di almeno 500 mA.



Prima della prima messa in servizio, è necessario caricare completamente la batteria. Il tempo di ricarica di una batteria ricaricabile completamente scarica è di circa 2 ore.

Caricare le batterie regolarmente, anche quando la cuffia non è utilizzata (almeno una volta al mese). Altrimenti può verificarsi una scarica profonda della batteria, che non è quindi più utilizzabile.

- Inserire il cavo USB in dotazione nella porta USB (7).
 - Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB di un computer o di un alimentatore USB idoneo.
 - Durante la ricarica la spia LED (6) diventa rossa.
 - Quando la batteria è completamente carica, la spia LED (6) diventa blu.
 - Collegare il cavo USB nuovamente per la procedura di carica.
 - Il tempo di funzionamento con una carica della batteria è di circa 5 ore (con riproduzione musicale), 6 ore (quando si usa come kit vivavoce) o 160 ore (in modalità standby).
 - Quando la batteria è scarica, il LED (6) lampeggia tre volte ogni 20 secondi e un messaggio "LOW BATTERY" indica la batteria scarica. In questo caso, ricaricare la batteria come descritto in precedenza.
 - Se la cuffia è collegata a un dispositivo iOS, lo stato di carica della batteria viene visualizzato sul display del dispositivo iOS.
- Se la spia LED (6) non si accende rossa dopo aver collegato l'alimentazione USB, scollegare la connessione USB ed effettuarla nuovamente.

Funzionamento

→ Al funzionamento oltre alle indicazioni della spia LED (6), vi sono dei messaggi in lingua inglese. Questo semplifica il funzionamento, poiché la spia LED (6) non è sempre visibile quando la cuffia è indossata.

a) Accensione/Spegnimento

- La cuffia è accesa e spenta con l'interruttore POWER (8).
- L'indicatore LED (6) si accende dopo l'accensione.

b) Accoppiamento

Affinché sia possibile un trasferimento tra il dispositivo Bluetooth® e la cuffia, entrambi i dispositivi devono essere accoppiati. Questa procedura è chiamata "Pairing".

→ Quando esiste già un accoppiamento a un dispositivo Bluetooth®, questo viene ristabilito automaticamente, non appena entrambi i dispositivi si trovano alla stessa portata e sono accesi. Per attivare questa connessione automatica, potrebbe essere necessario attivare questa funzione sul dispositivo Bluetooth® (per maggiori informazioni consultare il manuale del dispositivo Bluetooth®).

- Se la cuffia non è già accoppiata con un dispositivo Bluetooth®, il LED (6) lampeggia alternativamente rosso e blu dopo l'avvio. La cuffia è per 150 secondi in modalità di accoppiamento.
- Accendere il dispositivo Bluetooth® con cui accoppiare la cuffia e attivare qui la modalità Pairing (si veda il manuale del dispositivo corrispondente). Il dispositivo ricerca i dispositivi Bluetooth® nel campo di ricezione.
- Quando la cuffia è trovata, il dispositivo Bluetooth® mostra il nome (TWNT-R552).
- Selezionare la cuffia sul dispositivo Bluetooth®.
- Forse durante il processo di accoppiamento si deve inserire un codice (0000).
- Dopo che la procedura di accoppiamento è stata eseguita con successo, la spia LED (6) lampeggia blu ogni 5 secondi.

→ La procedura di accoppiamento deve avvenire entro 150 secondi dall'accensione, altrimenti la cuffia entrerà in modalità standby. Per riattivare la modalità di accoppiamento, spegnere e riaccendere la cuffia.

Se la portata è superata, viene emesso un segnale acustico corrispondente e la cuffia tenta di ristabilire la connessione. Se questa connessione non può essere ristabilita, la cuffia si disattiva automaticamente.

Funzione Multipoint

- Accoppiare la cuffia con il primo dispositivo Bluetooth® come descritto in precedenza.
- Disattivare la funzione Bluetooth® sul primo dispositivo Bluetooth®.
- Accoppiare la cuffia con il secondo dispositivo Bluetooth®. Procedere come descritto in "Pairing".
- Dopo l'accoppiamento con il secondo dispositivo Bluetooth®, attivare la funzione Bluetooth® del primo dispositivo Bluetooth®.
- Quando la connessione automatica è abilitata sul primo dispositivo Bluetooth®, esso si accoppia automaticamente alla cuffia.
- Se il ripristino automatico della connessione sul primo dispositivo Bluetooth® non è attivo, collegarlo manualmente all'auricolare (fare riferimento alle istruzioni del proprio dispositivo Bluetooth®).
- Ora la cuffia è collegata a entrambi i dispositivi Bluetooth®.

c) Funzionamento generale

Funzione	Funzionamento
Accensione e spegnimento	Premere l'interruttore POWER (8)
Accoppiamento	Automaticamente 150 secondi dopo l'accensione
Commutare la lingua per gli annunci.	In modalità standby, tenere premuto contemporaneamente il pulsante di ascolto (5) e il tasto VOL+ (1)
per aumentare il volume	Premere brevemente il tasto VOL+ (1), per sentire un messaggio corrispondente a un volume più alto.
per abbassare il volume	Premere brevemente il tasto VOL- (2), per sentire un messaggio corrispondente a un volume più basso.

d) Utilizzo come sistema vivavoce

Funzione	Funzionamento
Risposta alla chiamata	Premere brevemente il tasto di ascolto (5).
Rifiuto chiamata	Premere a lungo il tasto di ascolto (5).
Chiusura chiamata	Premere brevemente il tasto di ascolto (5).
Ricomposizione	Premere a lungo il tasto di ascolto (5).
Commutare	Tenere premuto il tasto di ascolto (5) sulla seconda chiamata in arrivo per commutare tra la prima e la seconda chiamata. Tenere premuto il tasto di ascolto (5) per commutare rapidamente tra le due chiamate.
Commutare tra l'auricolare e il dispositivo Bluetooth® durante la chiamata.	Premere 2 volte brevemente il tasto (5).

e) Riproduzione della musica

Funzione	Funzionamento
Interruzione della riproduzione	Premere brevemente il tasto di ascolto (5).
Ripresa della riproduzione	Premere brevemente il tasto di ascolto (5).
Ricerca brani in avanti	Premere a lungo il tasto VOL+ (1).
Ricerca brani all'indietro	Premere a lungo il tasto VOL- (2).

Cura e pulizia



Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche: queste potrebbero danneggiare l'alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.

Pulire la cuffia utilizzando un panno asciutto e morbido.

Risoluzione dei problemi

La cuffia non risponde ai comandi, la riproduzione si ferma automaticamente o non si accende.

- La batteria ricaricabile è scarica: ricaricarla completamente.

Nessun suono

- Il volume sul dispositivo Bluetooth® è impostato sul minimo.
- L'accoppiamento non è più disponibile; ripetere la procedura di accoppiamento.
- La portata (max. ca. 10 m) è stata superata.

Durante la riproduzione del suono ci sono interruzioni

- La portata (max. ca. 10 m) è stata superata.
- Nelle vicinanze ci sono altri dispositivi che interferiscono con la trasmissione senza fili. Aumentare la distanza dai dispositivi radio o dai dispositivi che hanno alta emissione (motori elettrici forti, illuminazione fluorescente, forni a microonde ecc.).

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

La batteria integrata non può essere rimossa e deve essere smaltita insieme con il dispositivo.

Dati tecnici

Alimentazione	5 V/CC / 500 mA (USB)
Batteria ricaricabile	Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,7 V/100 mAh
Tempo di funzionamento	ca. 5 giorni/6 ore/160 ore (musica/vivavoce/standby)
Durata di carica	ca. 2 ore
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Potenza di trasmissione	0 dBm
Portata	ca. 10 m
Versione Bluetooth®	4.1
Dispositivi accoppiabili	2
Profilo Bluetooth®	A2DP / AVRCP / HSP / HFP / Voice Reminder / DSP / Advanced Multipoint / iOS Battery Display Monitor
Peso	9 g
Dimensioni	59 x 16 x 22 mm
Condizioni di impiego	da -10 °C a +45 °C / 10-85% UR
Condizioni di conservazione ..	da -10 °C a +45 °C / 10-90% UR

Dichiarazione di Conformità (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, con la presente dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads.

Scegliere una lingua selezionando una delle bandiere e inserire il numero d'ordine del prodotto nel campo di ricerca; è inoltre possibile scaricare la dichiarazione di conformità in formato PDF.

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

1561704_V2_0817_02_VTP_m_it