



Istruzioni

Cassa acustica Bluetooth® "AdventureWheel1"

Cod. 1576985

Utilizzo conforme

Il prodotto viene utilizzato per la riproduzione di musica tramite un dispositivo Bluetooth® accoppiato. Questo prodotto funziona con batterie ricaricabili agli ioni di litio da 5 V. L'ingresso audio analogico con presa jack da 3,5 mm consente di riprodurre l'audio dai dispositivi provvisti di un'uscita audio analogica. Possono essere ricevute le chiamate a un dispositivo audio (dispositivo portatile) collegato. Il prodotto è protetto contro gli spruzzi d'acqua (IPX4) grazie ad una custodia chiusa.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.

Contenuto della confezione

- Cassa acustica Bluetooth®
- Cavo di ricarica
- 3,5 mm Cavo jack
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.


b) Batteria ricaricabile

- La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare mai la batteria ricaricabile. Una batteria danneggiata può essere causa di esplosione o incendi.
- Non cortocircuitare mai i contatti/connettori della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria ricaricabile o il prodotto nel fuoco. C'è rischio di esplosione e di incendio!
- Caricare la batteria regolarmente, anche se il prodotto non viene utilizzato. La tecnologia della batteria rende superfluo scaricarla prima della ricarica.
- Non ricaricare mai la batteria del prodotto senza essere presenti.
- Durante la ricarica, porre il prodotto su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la ricarica.


c) Persone e prodotto

- Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno di liquidi accanto al dispositivo. Nel caso in cui dovessero penetrare nel dispositivo del liquido o un oggetto estraneo, staccare la corrente alla presa elettrica relativa (per esempio spegnendo il salvavita) ed estrarre poi la spina di alimentazione dalla presa. In seguito non è più possibile utilizzare il prodotto, che deve essere portato in un'officina specializzata.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Assicurarsi che quando si installa il cavo non sia schiacciato, piegato né danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno vi possa inciampare o restare impigliato. C'è il rischio di ferirsi.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Questo può danneggiare l'udito.

Componenti

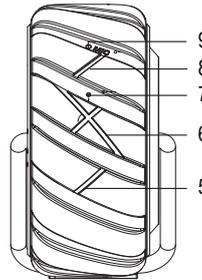

- 1 Ingresso analogico jack da 3,5 mm
- 2 Display LED (ricarica)
- 3 Porta micro-USB
- 4 Maniglia
- 5 Volume -
- 6 Volume +
- 7 Display LED (stato)
- 8 Tasto multifunzione
- 9 Microfono

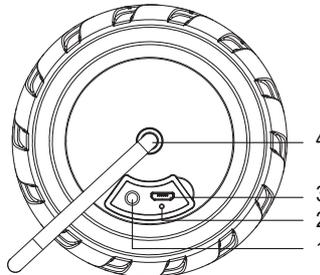

Messa in funzione

a) Carica della batteria interna

→ È possibile utilizzare il prodotto già durante la ricarica. Tuttavia non si consiglia di farlo oppure farlo solo occasionalmente. Attendere che venga portata a termine la ricarica e solo dopo utilizzare le casse acustiche. Ciò aumenta la durata del prodotto.

- Prima del primo utilizzo caricare completamente la batteria ricaricabile.
- Ricaricare la batteria ricaricabile interna del prodotto quando il livello di carica della batteria è troppo basso. Un segnale acustico indica un basso livello di carica della batteria interna. Il Display LED (stato) (7) lampeggia di tanto in tanto e la cassa acustica si spegne poco dopo.

Per la ricarica procedere come descritto di seguito:

- Aprire la copertura in gomma sulla maniglia (a destra) con cui vengono coperti i comandi nelle posizioni 1, 2 e 3.
- Collegare il connettore micro-USB alla presa micro-USB (3) del prodotto.
- Collegare il connettore USB-A del cavo di ricarica micro ad una sorgente di alimentazione USB, come ad es. un alimentatore USB. La ricarica inizia non appena la fonte di alimentazione USB fornisce corrente. Collegare l'alimentatore USB ad una presa adeguata.
- Il display a LED (2) indica la ricarica della batteria ricaricabile interna con una luce rossa fissa. Il display a LED rosso (2) si spegne quando la batteria è completamente carica.
- Togliere l'alimentatore dalla presa di alimentazione. Scollegare il prodotto dall'alimentatore USB o da un'altra fonte di alimentazione USB.

b) Accendere/spengere la cassa acustica.

- Per accendere la cassa acustica, premere e tenere premuto il tasto multifunzione (8) per 3 secondi. Il display a LED (7) si accende, lampeggia in modalità di accoppiamento e si accende in modo costante se il dispositivo Bluetooth® è collegato con la cassa acustica. Viene emesso un segnale acustico per confermare l'accensione.
- Dopo l'accensione, il prodotto cerca automaticamente dispositivi Bluetooth® nelle vicinanze.
- Per spegnere la cassa acustica, premere il tasto multifunzione (8) da 3 a 5 secondi. Il display LED (7) si spegne. Viene emesso un segnale acustico per confermare lo spegnimento.

c) Accoppiamento della cassa acustica con un dispositivo Bluetooth®.

- Affinché sia possibile un trasferimento tra il dispositivo Bluetooth® (dispositivo segnale audio) e il prodotto, i due dispositivi devono essere accoppiati. Questa procedura è chiamata "Pairing" o "Accoppiamento".
- Portare la cassa acustica ed il dispositivo Bluetooth® da accoppiare ad una distanza di circa 1 m l'una dall'altro ed evitare disturbi che ostacolano un contatto radio, ad esempio non stare vicino a forti campi elettromagnetici o oggetti metallici o dietro muri di cemento armato.
- Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia accesa e che il dispositivo Bluetooth® da accoppiare disponga di tutti i driver necessari per il Bluetooth®. Per installare i driver più recenti, visitare i siti web del relativo produttore.
- Accendere il dispositivo Bluetooth®, con il quale il prodotto deve essere accoppiato, e attivare eventualmente la modalità di accoppiamento.
- Seguire le istruzioni ed i suggerimenti del dispositivo Bluetooth® da accoppiare. Le istruzioni sono specifiche per prodotto e variano a seconda del produttore e del modello. Il dispositivo ricerca i dispositivi Bluetooth® nel campo di ricezione.
- Accendere il prodotto con il tasto multifunzione (8) per entrare nella modalità di accoppiamento della cassa acustica. Il display LED (7) lampeggia in bianco.
- Selezionare sul dispositivo di segnale audio (per esempio telefono cellulare, portatile) l'ID del dispositivo "TWNT-BOS100" per accoppiare la cassa acustica a questo.
- Per un accoppiamento con dispositivi Bluetooth® a volte può essere richiesta una password. Inserire la password o provare con "0000" e confermare l'inserimento.
- Il display LED (7) si accende in modo fisso con luce bianca quando l'accoppiamento va a buon fine e si è stabilita una connessione Bluetooth®. Se sente un segnale acustico anche nella cassa acustica.
- Se l'accoppiamento non è riuscito (non si è stabilito nessun collegamento nel giro di 2 minuti), spegnere il prodotto e riprovare l'accoppiamento nel modo descritto precedentemente.

d) Riproduzione audio via cavo

- Se il dispositivo audio (dispositivo del segnale audio) non dispone di una trasmissione audio Bluetooth®, può anche essere collegato alla cassa acustica tramite il jack da 3,5 mm in dotazione.
- Collegare l'ingresso analogico con jack da 3,5 mm (1) tramite il cavo jack da 3,5 mm in dotazione all'uscita audio (Line out) del dispositivo audio. Il display LED (7) inizia a lampeggiare lentamente. A questo punto viene interrotta una connessione Bluetooth® esistente.
- Avviare la riproduzione sul dispositivo audio.
- È ora possibile controllare comodamente la riproduzione, la regolazione del volume e altre funzioni con i comandi del dispositivo audio o della cassa acustica.
- Una connessione Bluetooth® esistente viene interrotta non appena viene collegato un connettore jack da 3,5 mm in un dispositivo.

e) Funzioni dei tasti

Tasto	Funzione
Tasto multifunzione	Tasto multifunzione (8) Per accendere, premere e tenere premuto per 3 secondi. Per spegnere, premere e tenere premuto per 3 secondi. Premere questo tasto per interrompere la riproduzione di un brano; premendo nuovamente la riproduzione del brano riprende. In caso di chiamata in ingresso premere brevemente per accettarla oppure, dopo averla accettata, premere brevemente per terminarla. Premere e tenere premuto per 3 secondi per rifiutare una chiamata.
Volume -	Con questo tasto (5) si passa al brano precedente della Playlist. Premere e tenere premuto per abbassare il volume.
Volume +	Con questo tasto (6) si passa al brano successivo della playlist. Premere e tenere premuto per aumentare il volume.

f) Come rispondere/terminare/rifiutare chiamate telefoniche

- Se la cassa acustica è collegata a un dispositivo portatile abilitato alle telefonate, quando arriva una chiamata in ingresso il brano riprodotto viene interrotto e viene emesso un segnale acustico.
- Per rispondere a una chiamata con la cassa acustica premere brevemente il tasto multifunzione (8). Per rifiutare una chiamata premere e tenere premuto per 3 secondi. Parlate possibilmente in direzione del microfono (9).
- Per terminare una chiamata premere il tasto multifunzione (8). È possibile utilizzare anche i normali elementi di comando del dispositivo portatile come di consueto per accettare o rifiutare una chiamata.

g) Indicazioni per la risoluzione dei problemi

- In caso di funzioni mancanti o non funzionanti, accertarsi che siano installati tutti i driver più recenti Bluetooth®.
- Tener presente che non vengono supportate tutte le funzioni di telecomando della cassa acustica da tutte le fonti di segnale audio (ad es. smartphone). Verificare la funzionalità del vostro dispositivo (deve essere supportato il protocollo AVRCP) e visitare il sito web del produttore del vostro Smartphone ecc. Potrebbe essere utile un aggiornamento.
- Se l'audio non viene riprodotto nella cassa acustica, alzare il volume, o ricreare la connessione Bluetooth® o rieffettuare l'accoppiamento.
- Se si dovessero sentire dei rumori, assicurarsi che il dispositivo del segnale audio e la cassa acustica non siano distanti più di 10 m. Risolvere altri disturbi di ricezione radio.

Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
- Non pulire il prodotto immergendolo in acqua.

Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione/corrente di ingresso.....	5 V/CC, 0,5 A
Batteria ricaricabile.....	5 V/CC 700 mAh (incorporata agli ioni di litio)
Potenza di uscita.....	3 W (RMS)
Versione Bluetooth®.....	BT 4.0
Portata.....	ca. 10 m
Intervallo di frequenza (acustico).....	120 - 18.000 Hz
Intervallo di frequenza (elettromagnetico).....	2,4 GHz fino a 2,48 GHz
Rapporto segnale-rumore.....	70 dB
Porte.....	jack da 3,5 mm
Durata in stand-by.....	>360 ore (batteria completamente carica)
Tempo di ricarica.....	3 ore
Durata della batteria ricaricabile.....	6 ore impostazione del volume al 50 %
Potenza di trasmissione.....	64 dBm
Sensibilità.....	110 ± 3 dB (con 1 kHz)
Distorsione.....	0,6 %@1w
Codice protezione dall'acqua.....	IPX4
Lunghezza del cavo cavo di ricarica... ..	45 cm
Cavo jack lunghezza del cavo.....	45 cm
Sistemi operativi supportati.....	Windows® 2000, XP (Home, Pro, con SP1, SP2, SP3) (32 Bit), 10, (32/64 Bit), Mac OS 10.7, 10.10, Linux (5.0, 6.0), Android (3.0, 7.0), iOS 4, iOS 10.3.1, Blackberry 9530
Condizioni d'esercizio.....	Da 0 fino a +40 °C, umidità relativa da 0 a 85 % (senza condensa)
Condizioni di immagazzinamento.....	Da -30 fino a +60 °C, umidità relativa da 0 a 90 % (senza condensa)
Dimensioni (A x H x P).....	110 x 90 x 55 mm
Peso.....	187 g

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1576985_v2_0917_02_DS_m_it_(1)