

## Istruzioni

# Asta distanziale box

Codice n° 1611472

### Utilizzo conforme

Il prodotto consente il fissaggio di combinazioni satelliti/subwoofer con flange di montaggio standard. L'asta distanziale permette di regolare l'altezza dell'altoparlante/subwoofer montato. L'asta distanziale supporta un carico costante di max. 25 kg.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio lesioni ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

### Contenuto della confezione

- Asta distanziale box
- Istruzioni d'uso



### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

### Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

### Avvertenze per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.**

#### a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi con i quali viene utilizzato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.




• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

#### b) Persone e prodotto

- Se gli altoparlanti/subwoofer sono pesanti, farsi aiutare da una terza persona per evitare lesioni (ad esempio alla zona lombare).
- Fissare sempre il carico in due modi. Utilizzare sia la vite di fermo sia i perni di sicurezza.

### Componenti

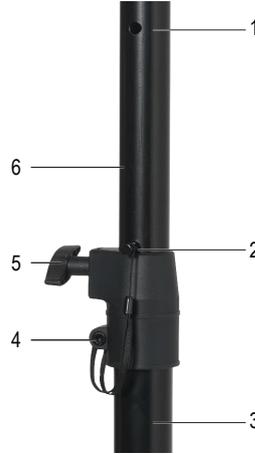

- 1 Foro del perno (4 su entrambi i lati)
- 2 Perni di sicurezza
- 3 Asta inferiore
- 4 Vite a brugola
- 5 Vite di fermo
- 6 Asta superiore

### Messa in funzione



**L'asta distanziale con supporto/base può ribaltarsi provocando gravi lesioni. Pertanto, predisporre sempre in sicurezza l'area circostante il prodotto, verificando che non vi siano persone al suo interno.**



**Assicurarsi che l'asta distanziale sia caricata in modo uniforme. Non spostare l'asta distanziale con supporto/base se è appoggiato un altoparlante/subwoofer.**

- Controllare la posizione della vite a brugola (4). Se necessario, serrare le viti con una vite a brugola adeguata.
- Posizionare l'estremità rastremata dell'asta inferiore (3) in un supporto o base adeguato con apertura standard (Ø 36 mm). A tale scopo assicurarsi che la base o il supporto siano idonei per il peso e che l'asta distanziale si posizioni bene nel supporto/base. Per quanto possibile far scorrere verso l'esterno il manicotto di gomma conico sull'asta e centrare il foro e l'asta durante l'inserimento.
- Posizionare il supporto/base su una superficie pulita, orizzontale e stabile in grado di sostenere il peso dell'asta distanziale e dell'altoparlante/subwoofer.
- Svitare la vite di fermo (5) in senso antiorario ed estendere l'asta distanziale all'altezza desiderata.
- Far scorrere il perno di sicurezza (2) nei fori desiderati (1) e abbassare l'asta fino a quando il perno di sicurezza si trova sul lato superiore del supporto telescopico. Stringere quindi la vite di fermo (5) in senso orario.
- Montare sull'estremità dell'asta superiore un altoparlante/subwoofer con flangia standard (Ø interno 36 mm). Fissare l'altoparlante/subwoofer sull'asta distanziale. Il manicotto di gomma conico aiuta a centrare l'asta e l'altoparlante.
- Se necessario consultare le istruzioni per l'uso dell'altoparlante/subwoofer o contattare un esperto se non si è sicuri della corretta installazione.
- Se necessario, svitare la vite di fermo (5) e impostare la direzione dell'altoparlante. Successivamente, serrare nuovamente la vite di fermo.
- Collegare l'altoparlante all'impianto stereo e quindi all'alimentazione di corrente.

### Manutenzione e pulizia

- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

## Smaltimento



Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

### Dati tecnici

Capacità di carico .....	Max. 25 kg
Materiale .....	Acciaio
Colore .....	Nero
Altezza totale .....	88 - 140 cm
Diametro tubo .....	Tubo superiore: Ø 35,5 mm Tubo inferiore: Ø 38,5 mm Tubo inferiore rastremato: Ø 35,5 mm
Spessore parete (tubo).....	0,9 mm
Regolazione dell'altezza .....	Foro 1: 135 cm Foro 2: 120 cm Foro 3: 105 cm Foro 4: 89,5 cm
Condizioni di immagazzinamento.....	Da -30 fino a +80 °C, umidità relativa da 1 a 80 % (senza condensa)
Dimensioni (l x L x A) .....	860 x 55 x 90 mm
Peso .....	1,13 kg

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

\*1611472\_v1\_0318\_02\_DS\_m\_it\_(1)