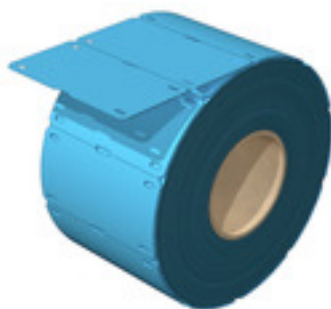


**SlimFix  
SFX 30/60 MM BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Alta flessibilità: SFX**

I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serracavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo                  | SFX 30/60 MM BL                                       |
| Nr.Cat.               | <a href="#">2519140000</a>                            |
| Versione              | SlimFix, Segnafili e segnacavi, 7 - , 60 x 32 mm, blu |
| GTIN (EAN)            | 4050118531299                                         |
| CPZ                   | 300 Pezzo                                             |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**SlimFix**  
**SFX 30/60 MM BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Larghezza           | 32 mm   |
| Posizione verticale | 60 mm   |
| Profondità          | 0,6 mm  |
| Peso netto          | 1,443 g |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Larghezza (pollici)  | 1,26 inch  |
| Altezza (pollici)    | 2,362 inch |
| Profondità (pollici) | 0,024 inch |

**Dati generali**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Alogeni                           | No                |
| Classe d'infiammabilità UL 94     | HB                |
| Dimensioni del campo di siglatura | 45 x 29,5 mm      |
| Materiale                         | Poliuretano       |
| Versione                          | esente da alogeni |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...90 °C |
| Colori                             | blu         |
| Larghezza                          | 32 mm       |
| Numero per rotolo                  | 300         |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Alogeni                               | No   |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 7 mm |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Diametro esterno conduttore | 7 - |
|-----------------------------|-----|

**Classificazioni**

|            |             |
|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |

|            |             |
|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a> |
|---------------------|-----------------------|

**Foglio dati**

**SlimFix**  
**SFX 30/60 MM BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**