


L'adattatore supporta simultaneamente l'uscita HDMI e DisplayPort.

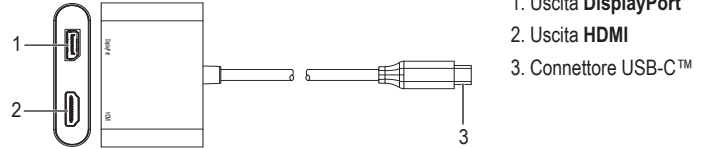

1. Uscita **DisplayPort**
2. Uscita **HDMI**
3. Connettore **USB-C™**

Istruzioni per l'uso

ADATTATORE VIDEO DA USB-C™ A DISPLAYPORT + HDMI

N. d'ordine 1694175

Uso previsto

Questo prodotto è pensato per estendere o riprodurre il contenuto video da un dispositivo USB-C™ (ad es. un computer o uno smartphone Android) ad un dispositivo di visualizzazione HDMI o DisplayPort (ad es. un televisore o un proiettore). Questo prodotto offre una funzione plug-and-play che non richiede un'alimentazione esterna.

Progettato per il solo uso in ambienti interni. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e approvazione del prodotto, l'alterazione e/o la modifica dello stesso non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, l'uso improprio può causare pericoli quali corto circuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati. HDMI è un marchio registrato di HDMI Licensing L.L.C.

Contenuto della confezione

- Adattatore video con porta USB-C™
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni operative aggiornate

Scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate accedendo al link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo del fulmine iscritto in un triangolo viene utilizzato per indicare un potenziale rischio di lesioni personali, come ad esempio scosse elettriche.



Un punto esclamativo iscritto in un triangolo indica importanti istruzioni nel presente manuale operativo che devono essere assolutamente osservate.



Il simbolo della freccia indica consigli e suggerimenti specifici per un corretto funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Osservare sempre le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi eventualmente collegati al prodotto.
- Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, annodato o danneggiato da spigoli vivi.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione del dispositivo.
- Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un esperto o in un laboratorio specializzato.
- Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

- Collegare il connettore USB-C™ (3) dell'adattatore alla porta USB-C™ del dispositivo (ad es. un computer o uno smartphone Android).
- Utilizzando un cavo HDMI (non fornito), collegare l'uscita HDMI (2) dell'adattatore all'ingresso HDMI del dispositivo di visualizzazione (ad es. un televisore o un proiettore), e/o
- Utilizzando un cavo DisplayPort (non fornito), collegare l'uscita DisplayPort (1) dell'adattatore all'ingresso DisplayPort del dispositivo di visualizzazione (ad es. un monitor o un proiettore).

→ Il video viene automaticamente visualizzato dal dispositivo USB-C™ sullo schermo del dispositivo HDMI o DisplayPort collegato.
Se si utilizzano simultaneamente le uscite HDMI e DisplayPort, la risoluzione massima in uscita è di 4K 30 Hz.
Quando l'adattatore è collegato ad un computer, non è necessario installare alcun driver sul computer.

Manutenzione e pulizia

- Prima di pulire il prodotto, spegnere tutti i dispositivi e scollegare tutti i cavi ad esso collegati.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di fibre.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità con le relative disposizioni di legge.

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Tensione / corrente in ingresso.....	5 V/CC, 300 mA
Risoluzione video	4K (3840 x 2160 Pixel) 30 Hz (HDMI) 4K (3840 x 2160 Pixel) 60 Hz (DisplayPort) 4K (3840 x 2160 Pixel) 30 Hz (HDMI e DisplayPort simultaneamente)
Tipo di connettore.....	ingresso USB-C™ uscita HDMI e uscita DisplayPort
Categoria del cavo.....	Da USB-C™ a DisplayPort + HDMI MST
Lunghezza del cavo.....	Circa 10 cm
Condizioni di esercizio.....	Da -10 a +60 °C, 20 - 80% umidità relativa (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	Da -20 a +80 °C, 10 - 90% umidità relativa (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A)	61,5 x 41,5 x 14,6 mm
Peso	Circa 38 g

Sistemi operativi supportati

Per PC..... Windows®, MacOS, Linux
Per dispositivi mobili..... Android, Windows®

I dispositivi devono supportare la DisplayPort Alternate Port e USB-C™. Fare riferimento al manuale del dispositivo per maggiori dettagli.

iPhone non supportato.