

Dati per l'ordinazione

6SE6400-3TC03-8DD0

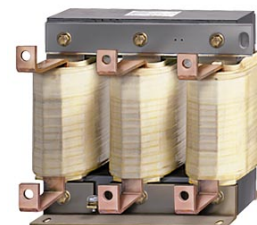


Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

### Dati nominali

Tensione nominale	380,00 ... 480,00 V
Corrente nominale	45,00 A
Potenza dissipata	0,199 kW

### Dati meccanici

Larghezza	225,0 mm (8,86 in)
Altezza	210,0 mm (8,27 in)
Profondità	164,0 mm (6,46 in)
Grado di protezione	IP00
Peso netto	19,10 kg (42,11 lb)

### Connessioni

#### Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione	morsetto piatto per capocorda M6
------------	----------------------------------

#### Collegamento di potenza motore

Esecuzione	Connessione piatta per capocorda M6
------------	-------------------------------------

#### Lunghezza cavo motore, max.

##### 3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Schermato	200 m
Non schermato	300 m

##### 3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Schermato	200 m
Non schermato	300 m

#### Connessione PE

Esecuzione	Vite M6
------------	---------