

Dati per l'ordinazione

6SE6400-3TC05-4DD0

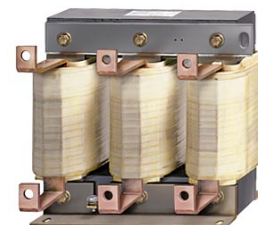


Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Tensione nominale	200,00 ... 480,00 V
Corrente nominale	68,00 A
Potenza dissipata	0,197 kW

Dati meccanici

Larghezza	225,0 mm (8,86 in)
Altezza	210,0 mm (8,27 in)
Profondità	140,0 mm (5,51 in)
Grado di protezione	IP00
Peso netto	11,30 kg (24,91 lb)

Connessioni

Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione	morsetto piatto per capocorda M6
------------	----------------------------------

Collegamento di potenza motore

Esecuzione	Connessione piatta per capocorda M6
------------	-------------------------------------

Lunghezza cavo motore, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Schermato	200 m
Non schermato	300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Schermato	200 m
Non schermato	300 m

Connessione PE

Esecuzione	Vite M6
------------	---------