


Frontfolie TD400C, unbedruckt für Frontlayouts Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

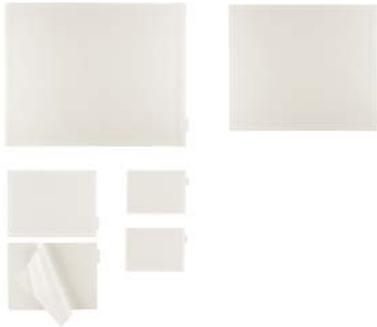

| Allgemeine Informationen | |
|--|---|
| Produkttyp-Bezeichnung | Frontfolie TD400C, unbedruckt |
| Aufbauart/Montage | |
| Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich | Ja |
| Quereinbau (Landscapeformat) möglich | Ja |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate | |
| CE-Kennzeichen | Ja |
| RoHS-Konformität | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| • min. | -40 °C |
| • max. | 80 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | |
| • min. | -40 °C |
| • max. | 80 °C |
| Relative Luftfeuchte | |
| • Betrieb, max. | 90 % |
| Maße | |
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 297 mm |
| Breite der Gehäusefront | 163 mm |
| Höhe der Gehäusefront | 91 mm |
| Lieferumfang | |
| Liefermenge in Stück | 10 |
| • Anzahl Folien je Bogen | 2 |
| • Teile pro Stück | 20 |
| Sonstiges | |
| bedruckbar mit Laser-Drucker | Ja |
| Handelsware | Nein |
| Hersteller-Name | SIEMENS AG |
| Hersteller-Adresse | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland |
| Zielgeräte | für TD400C |
| Nutzbar in folgenden Produkten | |
| • Produkt 1 | 6AV6640-0AA00-0AX1 |
| letzte Änderung: | 16.01.2021 |