




IDEAL NETWORKS

NavITEK NT (Plus/Pro)



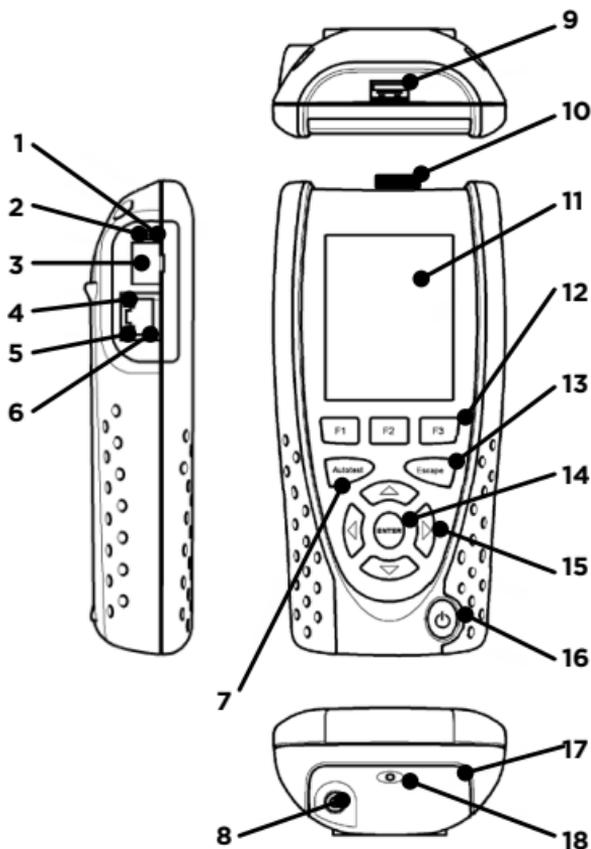


- 1 LED collegamento ottico (solo Pro)
- 2 LED Attività ottica (solo Pro)
- 3 Porta ottica (SFP) (solo Pro)
- 4 LED Ethernet
- 5 LED attività
- 6 Presa
- 7 Pulsante Autotest
- 8 Connettore alimentazione DC
- 9 Presa USB
- 10 Adattatore Wi-Fi
- 11 Display Touchscreen
- 12 Pulsanti delle funzioni
- 13 Pulsante Escape
- 14 Pulsante ENTER
- 15 Pulsanti freccia
- 16 Pulsante di accensione
- 17 Modulo di batteria
- 18 LED indicatore ricarica


LED indicatore ricarica (18)	Stato
Verde	In carica
Spento	Ricarica completa
Lampeggiante	Non in carica

Quattro modalità di navigazione


A

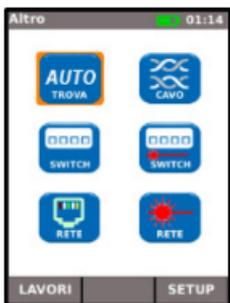

B

 

C

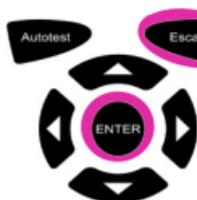


Escape - torna al menu precedente



ENTER - conferma la selezione

D

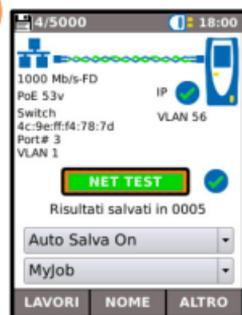

SETUP

F1



Impostazioni lavoro

4/5000 18:05

Pronto per il test
Premi Autotest

Auto Salva On

MyJob


LAVORI NOME ALTRO



Lavori 18:05

	Lavoro	Tests	Pass %
1	MyJob	4	100

EDIT OPZIONI SU USB

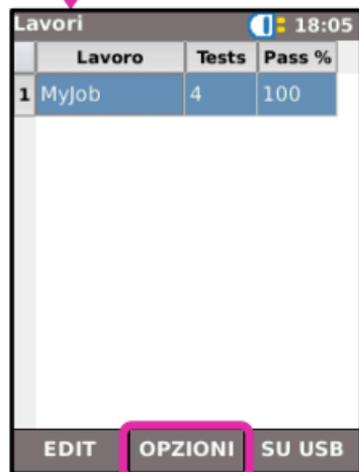

Nuovo Lav 18:05

Lavoro Newjob

Info 1 Site

Info 2 Building

Info 3 Floor

Info 4 Room

Info 5 Cabinet

Info 6 Shelf

Info 7

Info 8

APPLICA



4/5000 18:05

Pronto per il test
Premi Autotest



Auto Salva On

NewJob

LAVORI NOME ALTRO



Test cavo

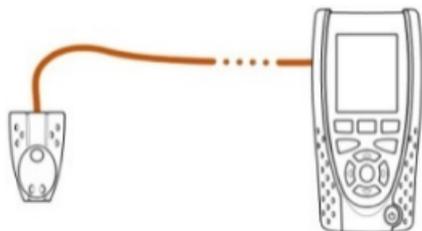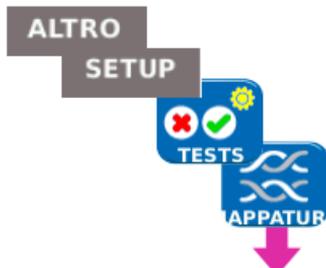

Personaliz 01:15

Tipo Cavo Personalizzata

Tipo scherm. UTP/STP

Preferenza Display 568B

Nome Cavo Cable1

	1	<input type="checkbox"/>
	2	<input type="checkbox"/>
	3	<input type="checkbox"/>
	4	<input type="checkbox"/>
	5	<input type="checkbox"/>
	6	<input type="checkbox"/>
	7	<input type="checkbox"/>
	8	<input type="checkbox"/>
	9	<input type="checkbox"/>
	S	<input type="checkbox"/>

ALTRO

Personaliz 01:15

Usa custom NVP

Custom NVP (%) 70

Coppia splittata

Xover

Permesso

ALTRO APPLICA



4/5000 18:14

Mappatura

Auto Salva On

Myjob

LAVORI STOP ALTRO

Map 01:14

DRITTO

Cat6 568B UTP/STP


	1	10m
	2	10m
	3	11m
	4	11m
	5	11m
	6	11m
	7	9m
	8	9m
	S	S

10m

ERRATO

INIZIA SETUP

Test della Rete su Rame

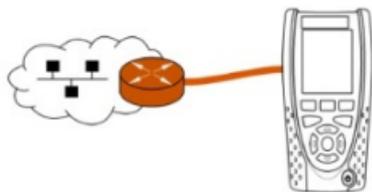

PoE

Stato: PASSATO

Tipo Test	PoE	PoE
Coppia	12-36	45-78
Tensione (V)	55	0
Corrente (mA)	200	0
Min Potenza(V)	10	0

INIZIA SETUP

4/5000

PoE 55v

IP

NET TEST

Risultati salvati in 0005

Auto Salva

MyJob

LAVORI NOME ALTRO

IPv4

Info: Assegnazione IP riuscita

Indirizzo IP: 192.168.1.88

Gateway: 192.168.1.254

Subnet Mask: 255.255.255.0

Primary DNS: 192.168.1.254

Secondario DNS: -

Server DHCP: 192.168.1.254

Internet

Target: 2.127.252.231

Info: PASSATO

Tx: 3/3

Rx: 3

Ritardo(ms)

Min	23,5
Med	27,3
Max	29,4

INIZIA SETUP

NET TEST

- Ping DNS primario
- Ping DNS secondario
- Ping Gateway
- Ping Internet
- Internet Trace Route
- Netscan

INIZIA SETUP



Netscan

Hosts IPv4: 5

	Indirizzo IPv4
1	192.168.1.64
2	192.168.1.67
3	192.168.1.66
4	192.168.1.75
5	192.168.1.254

MAC

Test della Rete su Fibra (solo Pro)

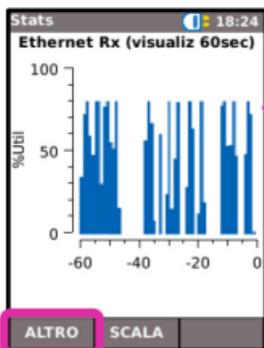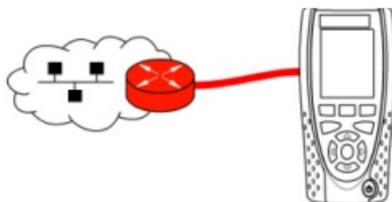

4/5000 19:36

Opt 1000 Mb/s
Rx Pwr: -4.13 dB
00:23:47:cb:3b:3f
ProCurve 2910al-24G-P
Port# 1
VLAN -

NET TEST ✓

Risultati salvati in 0005

Auto Salva On

MyJob

SETUP TESTS

Ottico 18:24

Stato
Disponibile

Costruttore
APAC Opto

No. Part
LM28-C3S-TI-N-DD0000

Rx Pwr(dBm)
-5.85

Tx Pwr(dBm)
-7.52

VLAN 00:59

Max Banda Rx (Mb/s)
743.504

Rilevata ID VLAN
20, 35

ID VLAN 50

Cambia VLAN 20

ALTR0 APPLICA

19:40

System Name: ProCurve
2910al-24G-PoE Switch
System Description: ProCurve
J9146A 2910al-24G-PoE Switch
IP Address: -
Port Address:
00:23:47:cb:3b:3f
Port Description: 1
Capabilities: B
VLAN: -

Tests 22:10

PING4 PING6
LOOP BLINK

RESET SALVA SETUP

Porta 19:08

	Porta
Velocità	100 Mb/s-FD
Duplex	Full
MDI/MDIX	MDI
Segnale Lvl	Normale
Polarità	Normale

ALTR0

Ping4 22:10

Target
216.58.213.100

Info PASSATO

Tx 3/3

Rx 3

Ritardo(ms)
Min 24,8
Med 25,1
Max 25,4

INIZIA SETUP

Rapporti dei test

Vengono salvati cinque test/la capienza della memoria è per 5.000 test



Indica che il Wi-Fi è connesso

Selezionare la modalità di archiviazione dei risultati

Selezionare il lavoro attuale

Salvare il risultato manualmente se il salvataggio automatico è disattivato

Visualizzare il risultato




Selezionare il lavoro

Selezionare il risultato

OPPURE salvare il rapporto su chiave USB

O scaricare il rapporto sullo smartphone tramite l'app **IDEAL AnyWARE** per Android™/Apple

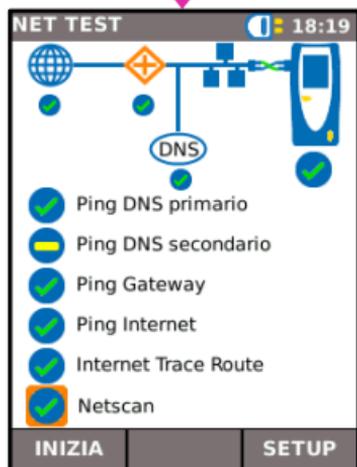

Apple è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli USA e altre nazioni
Android è un marchio registrato di Google Inc.

Mappa menu

