



IDEAL NETWORKS

# SignalTEK CT






**Breve Guida di Utilizzo**  
**156844 edizione 3**

© IDEAL INDUSTRIES Ltd 2018

A subsidiary of IDEAL INDUSTRIES INC.



IDEAL INDUSTRIES, INC.

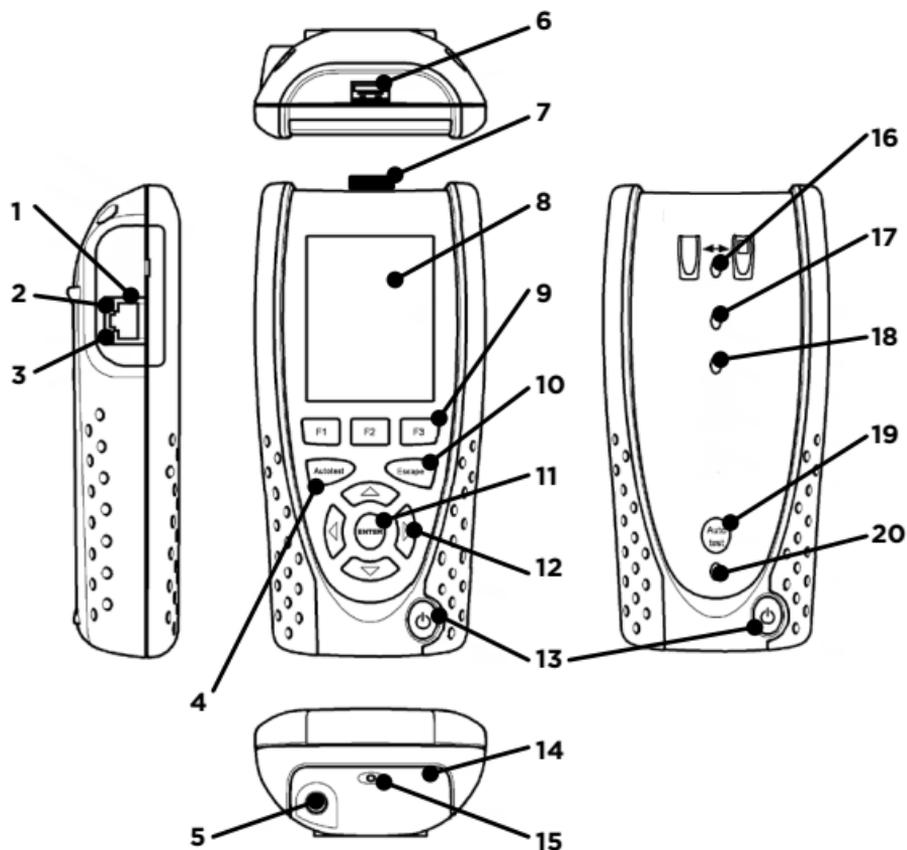



1	Presa	11	Pulsante ENTER
2	LED Ethernet	12	Pulsanti freccia
3	LED attività	13	Pulsante di accensione
4	Pulsante Autotest	14	Modulo di batteria
5	Connettore alimentazione DC	15	LED indicatore ricarica
6	Presa USB	16	LED collegamento
7	Adattatore Wi-Fi	17	LED passato/fallito
8	Display Touchscreen	18	LED salvato
9	Pulsanti delle funzioni	19	Pulsante autotest remoto
10	Pulsante Escape	20	LED stato della batteria

LED indicatore ricarica (15)	Stato
Verde	In carica
Spento	Ricarica completa
Lampeggiante	Non in carica

LED passato/fallito (17)	Stato
Verde	Test passato
Rosso	Test fallito

LED stato della batteria (20)	Stato
Verde (acceso)	Il livello della batteria è sufficiente per l'utilizzo
Rosso (acceso)	Il livello della batteria è basso ma l'unità è ancora funzionante
Spento	Batteria scarica

## Quattro modalità di navigazione

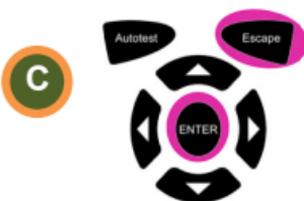
 


Escape - torna al menu precedente




ENTER - conferma la selezione



# Impostazioni lavoro

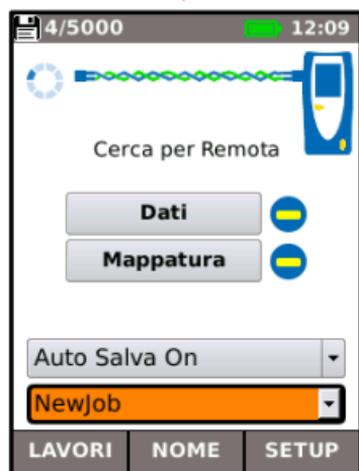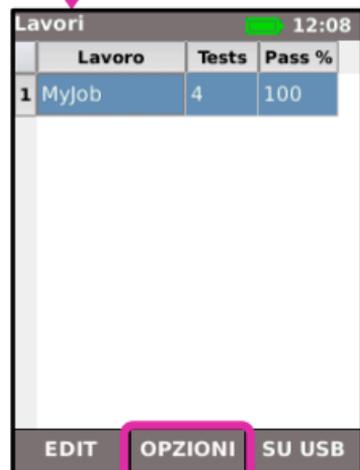




## Impostazioni test

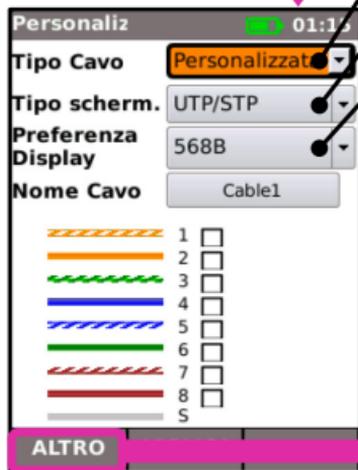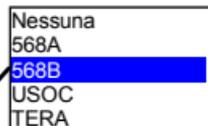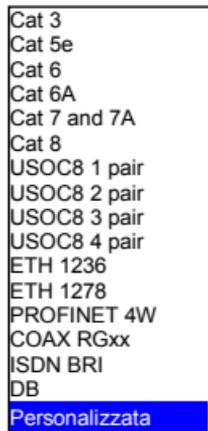

## Test cavo



## Visualizzazione dei risultati del test

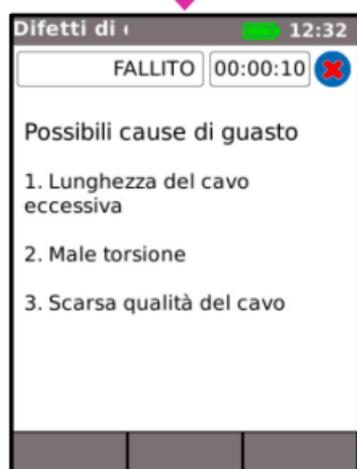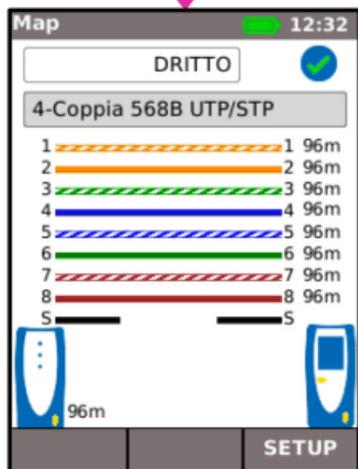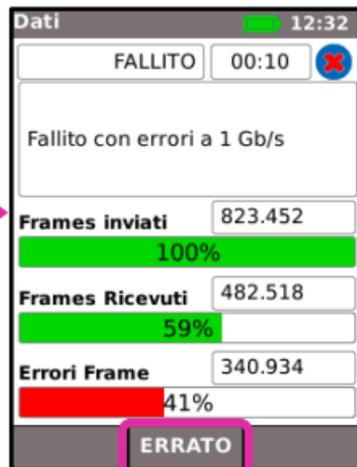

## Rapporti dei test

Vengono salvati cinque test/ la capienza della memoria è per 5.000 test



Indica che il Wi-Fi è connesso

Selezionare la modalità di archiviazione dei risultati

Selezionare il lavoro attuale

Salvare il risultato manualmente se il salvataggio automatico è disattivato

Visualizzare il risultato



Selezionare il lavoro

Selezionare il risultato

**OPPURE**

salvare il rapporto su chiave USB

**SU USB**

o scaricare il rapporto sullo smartphone tramite l'app **IDEAL AnyWARE** per Android™/Apple



## Mappa menu

