

① Manuale di installazione

Mesh protettivo

N. d'ordine: 1889084 (zanzariera)
N. d'ordine: 3341632 (zanzariera antipolline)
N. d'ordine: 3341367 (zanzariera)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una zanzariera protettiva da fissare a una finestra.
La zanzariera è destinata a uno scopo specifico come indicato di seguito:

N. d'ordine	Finalità
1889084	Protezione anti insetti
3341367	Protezione anti insetti; protezione dalla luce UV
3341632	Protezione antipolline

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni di installazione e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni di installazione.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Rete in mesh
- Nastro con anello
- Nastro con gancio
- Striscia in plastica
- 2 clip antiventio
- 4 angolari
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni di installazione e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

6 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'allargamento e causare il malfunzionamento del prodotto.

1. Pulire la zanzariera con acqua e sapone, utilizzando un detergente delicato per piatti.

7 Dati tecnici


7.1 N. d'ordine 1889084 / 3341367

N. d'ordine	1889084	3341367
Dimensioni di telaio adatte	max. 1300 x 1500 mm	max. 1500 x 1300 mm
Superfici di installazione adatte	PVC, legno, alluminio	PVC, legno, alluminio
Dimensioni della zanzariera (L x A)	1300 x 1500 mm	1500 x 1300 mm
Colore	Bianco	Nero
Protezione da luce UV	No	Sì; UVA: 44 %; UVB: 39,5 %
Apertura della zanzariera	1,4 x 1 mm	3 x 1,06 mm
Materiale	Tessuto in poliestere	Tessuto in poliestere
Lavabile	Sì	Sì
Temperature ambiente	da -20 a +80 °C	da -20 a +80 °C
Temperatura di conservazione	da -20 a +80 °C	da -20 a +80 °C
Peso (circa)	600 g	620 g

7.2 N. d'ordine 3341632

	3341632
Dimensioni di telaio adatte	max. 1500 x 1300 mm
Superfici di installazione adatte	PVC, legno, alluminio
Dimensioni della zanzariera (L x A)	1500 x 1300 mm
Colore	Nero
Protezione da luce UV	No
Trasmissione del polline	40%
Grado di protezione dal polline	87% (in base al polline di betulla) Tolleranza: -10%
Apertura della zanzariera	1,4 x 0,45 mm
Materiale	Tessuto in poliestere
Lavabile	Sì
Temperature ambiente	da -20 a +80 °C
Temperatura di conservazione	da -20 a +80 °C
Peso (circa)	645 g


8 Installazione

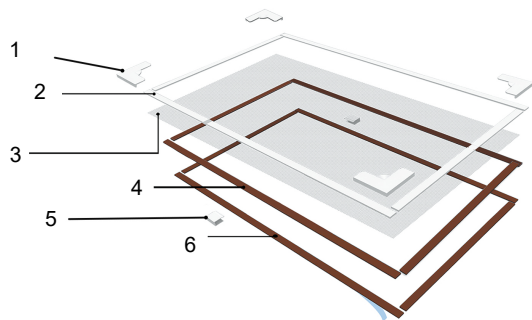


- | | | | |
|---|----------------|---|----------------------|
| 1 | Angolari | 2 | Striscia in plastica |
| 3 | Rete in mesh | 4 | Nastro con anello |
| 5 | Clip antivento | 6 | Nastro con gancio |



1 Pulire il telaio della finestra e lasciarlo asciugare all'aria.

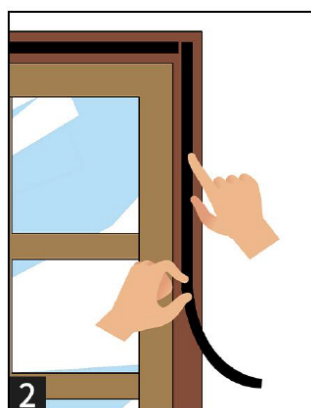


2 Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro con gancio e premerla sul telaio della finestra.

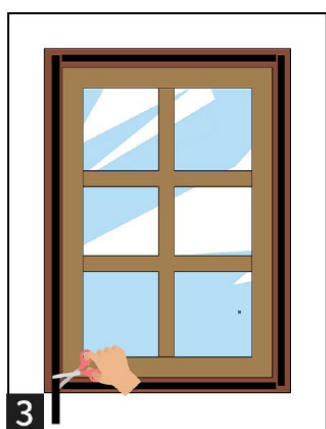


3 Tagliare il nastro con gancio in eccesso.




4 Attaccare il nastro con anello sul nastro con gancio.

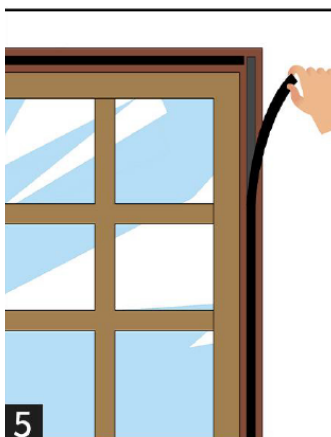


5 Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro con anello.

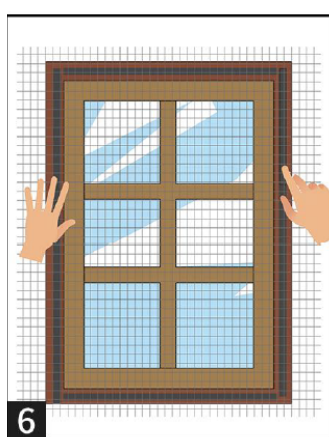


6 Posare la rete in mesh in piano sul lato adesivo del nastro con anello.

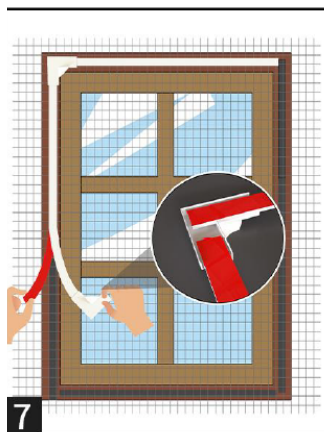


7 Rimuovere il supporto dalla striscia di plastica. Inserire le strisce in plastica negli angolari facendole scorrere.

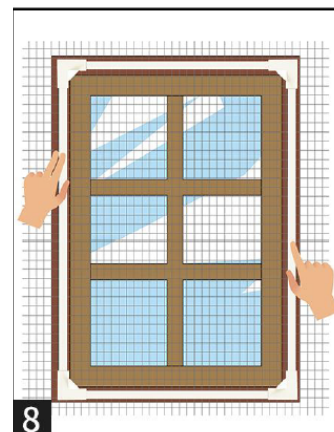


8 Premere con forza per fissarle saldamente.

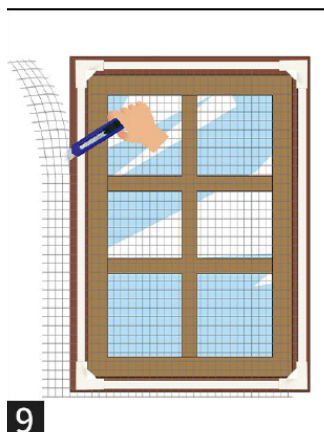

9 Tagliare la rete in mesh in eccesso lungo i bordi della striscia in plastica.

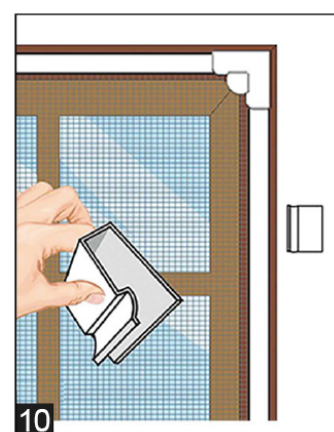

1. Rimuovere il supporto protettivo dalle clip antivento.
2. A circa 1/3 dall'estremità superiore del telaio della finestra, fissare una clip antivento sul lato destro e sinistro del telaio.

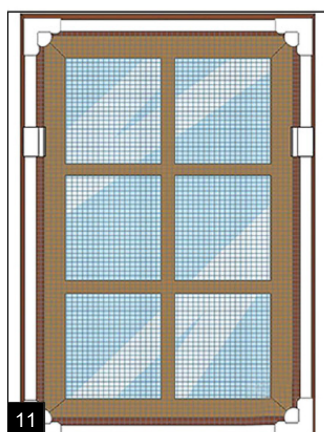

11 A questo punto la zanzariera è installata.

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*1889084 3341632 3341367_V1_1124_jh_mi_it 27021599512069003 I4/O1 en