



**TOOLCRAFT**

## Istruzioni per l'uso

### Carrello a piattaforma, pieghevole Capacità: 300 kg

N. d'ordine 1933087

#### Usò previsto

Il carrello a piattaforma è dotato di un manico pieghevole per uno stoccaggio più facile e di ruote girevoli in gomma silenziose e che non danneggiano la superficie. Il paraurti in gomma evita il danneggiamento di porte e pareti.

Per motivi di sicurezza e approvazione, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

#### Contenuto della spedizione

- 1 unità principale
- 2 ruote fisse
- 2 ruote girevoli
- 16 rondelle elastiche
- 16 rondelle
- 16 bulloni
- 1 chiave a tubo esagonale
- Istruzioni per l'uso

#### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



#### Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.


#### Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti urti, elevata umidità, acqua, vapore e solventi.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere unicamente eseguiti da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.
- Non superare la capacità di carica consentita (vedere i dati tecnici). Fare attenzione al carico dinamico! Improvvisi movimenti del carico possono generare un carico eccessivo che può danneggiare il prodotto o causare possibili lesioni.
- Parcheggiare il carrello a piattaforma su una superficie livellata ed assicurarsi/impedire che esso possa spostarsi o cadere.
- Indossare sempre scarpe chiuse per proteggersi dalle ruote girevoli.
- Assicurarsi che il peso sia equamente distribuito sulla superficie di carico.
- Non è un giocattolo. I bambini non sono autorizzati ad utilizzare il carrello a piattaforma.
- Il carico non deve ostruire la visuale degli operatori.
- Estrarre il manico prima dell'uso.


#### Descrizione generale.

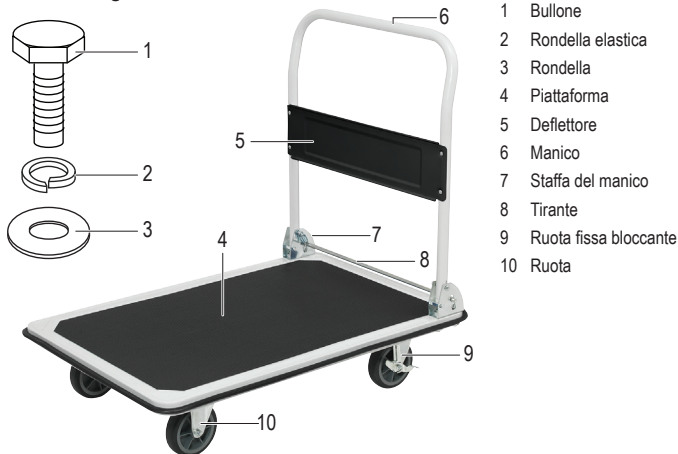

#### Istruzioni di assemblaggio

Utilizzando i bulloni (1), le rondelle elastiche (2) e le rondelle (3) forniti in dotazione, fissare le ruote nella parte posteriore della piattaforma, procedendo secondo l'ordine indicato.

 - Fissare le ruote bloccanti (9) sul lato del manico, come indicato.
- Fissare le ruote non bloccanti (10) nella parte anteriore.
- Stringere tutti i bulloni (1) utilizzando la chiave a tubo esagonale fornita in dotazione.



#### Funzionamento

##### Estrarre il manico

- Ruotare il manico (6) fino a bloccarlo in posizione.

##### Ripiegare il manico

- Fare pressione sul tirante (8) con il piede e spingerlo verso il basso.
- Tenendo abbassato il tirante (8), spingere il manico (6) in avanti fino a quando esso raggiunge lo stesso livello della piattaforma (4).

##### Freni delle ruote



Le ruote posteriori sono dotate di un meccanismo di blocco a farfalla. Non utilizzare le mani per bloccare/sbloccare i freni delle ruote e indossare sempre scarpe chiuse per proteggersi dalle ruote girevoli. Bloccare le ruote solo su una superficie livellata.

- Inserire il freno spingendo con il piede sulla leva di blocco.
- Disinserire il freno spingendo con il piede sulla leva in direzione opposta.

#### Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

#### Smaltimento



Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

#### Dati tecnici

Capacità di carico .....	max. 300 kg
Ruote girevoli .....	ø 120 mm
Altezza dal suolo .....	150 mm
Materiale delle ruote .....	PP e TPR
Condizioni di funzionamento .....	da 0 a 40 °C, 10 - 90 % di umidità relativa
Condizioni di conservazione .....	da 0 a 40 °C, 10 - 90 % di umidità relativa
Pedana (L x P) .....	900 x 600 mm
Dimensioni (L x P x A) .....	900 x 600 x 845 mm (aperta) 900 x 600 x 275 mm (chiusa)
Peso .....	13 kg