



- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o restarvi impigliato. Sussiste il pericolo di ferirsi.
- Il prodotto deve essere sempre facilmente accessibile.
- Non ascoltare la musica a lungo con un volume troppo alto, perché si rischia di danneggiare l'udito.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.

Istruzioni per l'uso

Docking station USB-C 11 in 1

N. d'ordine 2112722

Uso previsto

Questa docking station consente di collegare fino a 11 dispositivi aggiuntivi utilizzando una sola porta USB-C™ a un computer portatile o a un dispositivo mobile (ad es. smartphone, tablet). Sono disponibili connettori HDMI, VGA per il collegamento dei monitor e un Mini DisplayPort. Osservare le informazioni contenute nei dati tecnici dei sistemi operativi.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, come ad esempio in bagno o in luoghi simili, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi delle società e dei prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

HDMI è un marchio registrato della HDMI Licensing L.L.C.

Fornitura

- Docking station USB-C 11 in 1
- Istruzioni



Istruzioni di funzionamento attuali

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads o tramite la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito Web.

Software corrente

Tramite il link www.conrad.com/downloads o il QR code illustrato è possibile trovare anche i driver attuali per i diversi sistemi operativi. Consultare i dati tecnici.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.

Avvertenze di sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Persone / prodotto

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, spegnere il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. In determinate condizioni ciò può richiedere alcune ore.
- Assicurarsi che quando si installa il cavo, non venga schiacciato, piegato né danneggiato da spigoli vivi.

Elementi di controllo

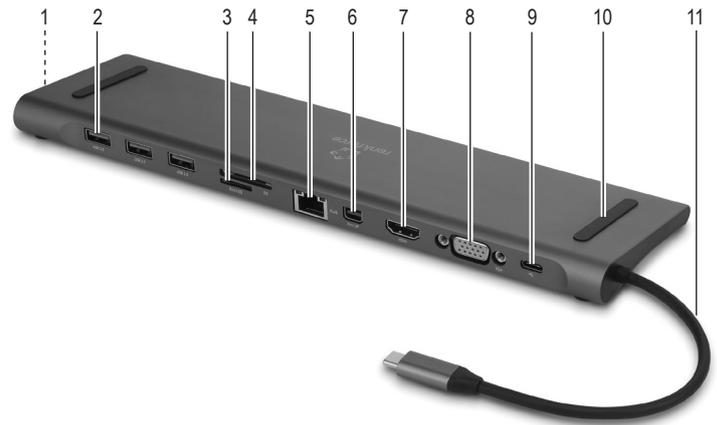

- | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 Connettore audio da 3,5 mm | 7 Collegamento HDMI (porta per monitor) |
| 2 3 porte USB3.0 | 8 Collegamento VGA (porta per monitor) |
| 3 Slot scheda MicroSD | 9 Collegamento PD (porta per caricatori PD USB-C™) |
| 4 Slot scheda SD | 10 Cuscinetto di gomma (per PC portatili) |
| 5 Collegamento Ethernet RJ45 | 11 Cavo con connettore USB-C™ |
| 6 Collegamento MiniDP (Mini DisplayPort) | |

Messa in funzione

Nei dati tecnici sono elencati i sistemi operativi compatibili. Non tutti i sistemi operativi sono compatibili con questo prodotto. Per utilizzare alcune porte sul prodotto quando si utilizzano determinati sistemi operativi, è necessario installare i driver. Vedere la sezione "Software corrente".

- La docking station può essere posizionata sotto un computer portatile o accanto ad esso.
- I cuscinetti in gomma (10) proteggono dal rischio di scivolamento quando un notebook è posizionato sulla docking station.
- Sul fondo della docking station sono presenti piedini in gomma antiscivolo. Tenere presente che i piedini in gomma possono lasciare segni su superfici sensibili. Se necessario, posizionare una base adeguata sulla superficie.
- Collegare il cavo con connettore USB-C™ (11) a una porta USB-C™ sul vostro computer portatile o dispositivo mobile.

Se un caricabatterie PD USB-C™ è collegato alla porta PD (9), un notebook può essere caricato e i dati possono essere trasferiti contemporaneamente tramite altre porte.

- Mediante le porte HDMI (7) e VGA (8) possono essere utilizzati contemporaneamente due monitor. Il collegamento MiniDP (6) può essere utilizzato solo singolarmente.
- Collegare altri dispositivi come mouse e tastiera alle porte USB3.0 (2) e un cavo di rete alla porta Ethernet RJ45 (5). È possibile collegare cuffie o altoparlanti al connettore audio (1) da 3,5 mm.

Quando si collega il connettore USB-C™ a un notebook o a un dispositivo mobile, il mouse collegato a una porta USB 3.0 tipo A o a un altro dispositivo esterno non funziona immediatamente. L'attivazione di un dispositivo esterno può richiedere alcuni secondi.

Quando ci si collega a un computer portatile e a un segnale VGA, può verificarsi un ritardo di alcuni secondi sul monitor.

- Inserire una scheda di memoria nello slot per schede MicroSD (3) o nello slot per schede SD (4) se si desidera utilizzare una scheda di memoria della dimensione appropriata. Una batteria improvvisamente scarica può causare la perdita di dati durante il trasferimento dati.

- Collegare un caricabatterie USB-C™ PD alla porta **PD (9)** per alimentare la docking station (max 60 W) o caricare la batteria di un dispositivo collegato. La trasmissione dei dati e la ricarica di una batteria da un dispositivo collegato può essere eseguita simultaneamente. Il collegamento PD (Power Delivery) può essere utilizzato per la ricarica rapida su un dispositivo adatto.

→ Quando un caricabatterie USB PD viene collegato o scollegato dalla porta **PD**, il dispositivo USB collegato viene temporaneamente scollegato e ricollegato in pochi secondi. Per evitare perdite di dati, non collegare o scollegare il caricabatterie USB PD durante il trasferimento dei dati.

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Scollegare il prodotto e le apparecchiature collegate dall'alimentazione elettrica prima della pulizia.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Per la pulizia è sufficiente utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito. Non applicare troppa pressione sull'alloggiamento perché potrebbe graffiarsi.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione/corrente di ingresso.....	5 - 20 V/CC, max. 3 A
Tensione/corrente di uscita.....	5 V/CC, max. 8 A in totale, max. 3 A ogni uscita USB
Potenza di uscita PD	max. 60 W, 3 A
Porte.....	VGA, HDMI, Mini DisplayPort, porta USB-C™ per PD, Ethernet RJ45, lettore di schede SD, lettore di schede MicroSD, 3 x porte USB3.0 tipo A, presa jack audio da 3,5 mm
Risoluzioni supportate	Mini DisplayPort (versione 1.2) 3840 x 2160 / 30 Hz, HDMI 3840 x 2160 / 30 Hz, VGA 1920 x 1200 / 60 Hz
Connessione di rete Ethernet.....	10/100/1000 MBit/s
Tipo/Capacità slot SD.....	Tipo SD / SDXC / SDXC1 / SDHC, max. 2 TB
Tipo/Capacità slot MicroSD	Tipo Micro SD / MicroSDHC, max. 2 TB
Sistemi operativi supportati	vedere tabella
Lunghezza cavo (USB-C™).....	10 cm
Condizioni di esercizio/ stoccaggio	da -10 a +60 °C, 20 - 85% UR
Dimensioni (L x P x A)	28 x 8 x 1,5 cm
Peso	246 g

Sistemi operativi supportati

	Nessun driver necessario	Driver richiesti	
Supporto completo	Windows® 10, 10 S, Mac OS versione 10.14, 10.14.5, smartphone Android, versione 8.0 e versioni successive, Windows® Phone		
Supporto limitato, porta USB3.0 tipo A	Windows® 8.1, Windows® RT	Windows® XP (Home, Pro, con SP1, SP2, SP3) 32 Bit, Vista, 7, 8.0	
Supporto limitato, lettore di schede	Windows® 8.1, Windows® RT	Windows® XP (Home, Pro, con SP1, SP2, SP3) 32 Bit, Vista, 7, 8.0	
Supporto limitato, Ethernet RJ45 (LAN)	Windows® 8.1	Windows® XP (Home, Pro, con SP1, SP2, SP3) 32 Bit, Vista, 7, 8.0	
Nessun supporto per Mini DP / HDMI / HDMI / VGA / PD / Audio			Windows® XP, Vista, 7, 8.0, 8.1, RT