


Mini TWS Bluetooth Cuffie In-Ear BT-X49

Mini Cuffie True-Wireless-Stereo per un massimo di movimento

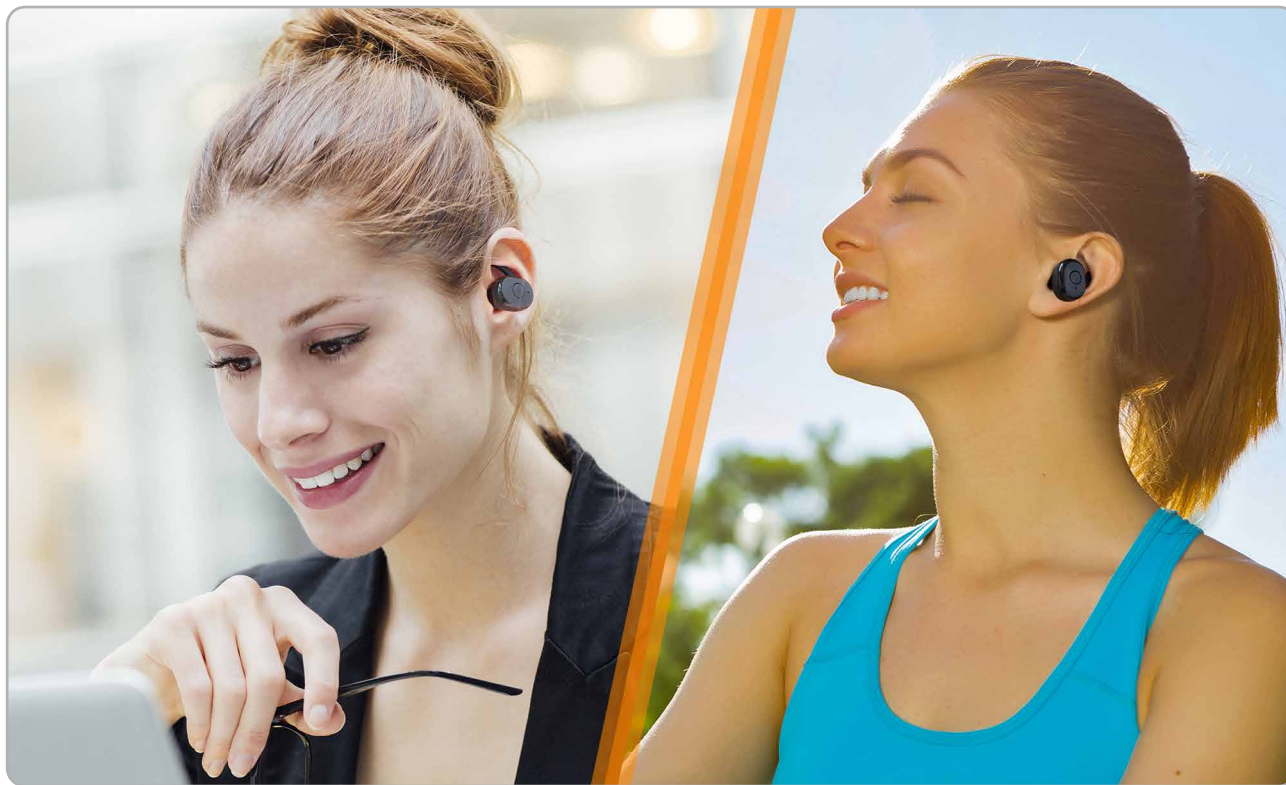

- Trasferimento di musica & funzione vivavoce tramite Bluetooth V4.2
- Associazione con dispositivi audio abilitati Bluetooth, smartphone, tablet, ecc.
- Microfoni integrati in entrambe le cuffie In-Ear
- Riduzione del rumore & dell'eco
- Design intra-auricolare wireless
- Tasto per funzioni su entrambe le cuffie In-Ear (play/pause/on/off)
- Chiamate telefoniche, risonselezione, risposta
- Ganci per le orecchie morbidi e comodi
- Ideale per le attività sportive

Specificazioni tecniche:

- Bluetooth V4.2 / Profilo: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, EDR, HSP 2.1, HFP 1.6, TWS / ~10m distanza
- Altoparlante: banda di frequenza 20Hz~20kHz
- Bluetooth: banda di frequenza 2,4GHz
- Bluetooth: potenza di trasmissione irradiata mass. 2,5mW
- SNR / THD / Impedenza: 95dB / 0,1% / 32Ω
- Cuffie: 2x batterie ai polimeri di litio 50mAh 3,7V
- Cuffie: tempo di ricarica ~2 ore
- Cuffie: tempo di riproduzione ~3,5 ore / conversazione ~3 ore
- Autonomia in standby ~20 ore (connessione BT, senza musica)
- Scatola di ricarica: batteria di polimero de litio 300mAh 3,7V
- Scatola di ricarica: tempo di ricarica ~2,5 ore (CC 5V/1A)
- Scatola di ricarica può caricare le cuffie ~3 volte
- Temperatura di funzionamento: -10°C fino a +50°C
- Peso / Dimensioni (un'auricolare): 6g / (Lu) 3,0 x (La) 2,5 x (A) 1,7cm
- Peso / Dimensioni (scatola di ricarica): 34g / (Lu) 8,8 x (La) 4,5 x (A) 3,2cm

Contenuto della confezione:

- MusicMan® Mini TWS Bluetooth Cuffie In-Ear BT-X49
- Scatola di ricarica
- Cavo di ricarica Micro USB
- 3 coppie di gommini auricolari
- Manuale d'istruzione

Numero di articolo 4825

