

KERN IFS10K-4



Bilancia per conteggio industriale con pratico tastierino per un'agevole immissione di dati, risoluzione di conteggio fino a 75000 punti - anche con certificazione di approvazione [M]



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	100 mg 200 mg
Intervallo di riscaldamento:	2 h 2 h
Linearit�:	400 mg 800 mg
Load cell connection:	6-Leiter
Peso di calibrazione consigliato:	15 kg (F2)
Portata [Max]:	6 kg 15 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	15 kg
Riproducibilit�:	100 mg 200 mg
Risoluzione:	60 75.000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unit� di misura:	kg

Display

Altezza cifre di display:	1,650 cm
Altezza cifre di display:	1,350 cm

Conteggio

Peso di riferimento:	si
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	200 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	2 g
Risoluzione conteggio:	75000

Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Funzione di memoria somma:	si
Funzione peak:	si
Pesata con approssimazione:	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	0 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional (factory)
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	CH EURO UK US
Autonomia:	18 h
Autonomia:	8 h
Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	100-240V50/60Hz 190mA

Servizi

Certificato DAkkS:	963-128
--------------------	---------

Categoria

Categoria:	Balance
Product Group:	Bilancia industriale

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	695 x 405 x 220 mm
Peso lordo:	7,060 kg
Peso netto:	5,350 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Altezza stativo:	33 cm
Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	260 x 150 x 65 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	300 x 240 x 110 mm
Dimensioni totali (LxPxA):	300 x 240 x 440 mm
Livella:	si
Lunghezza cavo apparecchio indicatore:	3 m
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (LxP):	300 x 240 mm
Supporto a parete:	si


KERN IFS10K-4



Bilancia per conteggio industriale con pratico tastierino per un'agevole immissione di dati, risoluzione di conteggio fino a 75000 punti - anche con certificazione di approvazione [M]

Piktogramme

STANDARD

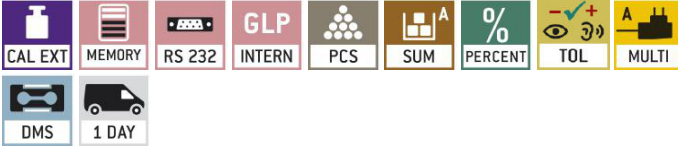

OPTION



FACTORY

