

# KERN IFS60K0.5DL

Bilancia per conteggio industriale con pratico tastierino per un'agevole immissione di dati, risoluzione di conteggio fino a 75000 punti - anche con certificazione di approvazione [M]



## Sistema di misurazione

Divisione [d]:	500 mg   1000 mg
Intervallo di riscaldamento:	2 h   2 h
Linearit�:	3 g   6 g
Load cell connection:	4-Leiter
Peso di calibrazione consigliato:	50 kg (F2)
Portata [Max]:	30 kg   60 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	-60 kg
Riproducibilit�:	500 mg   1000 mg
Risoluzione:	60 60.000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unit� di misura:	kg

## Display

Altezza cifre di display:	1,650 cm
Altezza cifre di display:	1,350 cm

## Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	1 g
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	10 g
Risoluzione conteggio:	60000

## Funzioni

Funzione di conteggio:	si
Funzione di memoria somma:	si
Funzione peak:	si
Pesata con approssimazione:	si

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	0 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %
Umidit� dell'aria minima:	0 %

## Alimentazione

Accumulatore:	Rchg. battery optional (factory)
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	CH EURO UK US
Autonomia:	18 h
Autonomia:	8 h
Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	100-240V50/60Hz 190mA

## Servizi

Certificato DAkkS:	963-129
Regolazione in loco:	961-249

## Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia industriale

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	930 x 545 x 210 mm
Peso lordo:	14,600 kg
Peso netto:	12 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Altezza stativo:	60 cm
Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxX):	260 x 150 x 65 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxX):	500 x 400 x 120 mm
Dimensioni totali (LxPxX):	500 x 400 x 120 mm
Livella:	si
Lunghezza cavo apparecchio indicatore:	3 m
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (LxP):	500 x 400 mm
Supporto a parete:	si


# KERN IFS60K0.5DL



Bilancia per conteggio industriale con pratico tastierino per un'agevole immissione di dati, risoluzione di conteggio fino a 75000 punti - anche con certificazione di approvazione [M]

## Piktogramme

### STANDARD

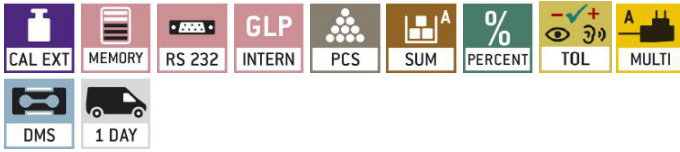

### OPTION



### FACTORY

