

KERN IFB 600K-1M



Bilancia ad alta risoluzione in versione pesante con certificazione di approvazione [M], ora anche fino a [Max] 600 kg



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	100 g 200 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min 10 min
Linearit�:	100 g 200 g
Load cell connection:	6-Leiter
Peso di calibrazione consigliato:	600 kg (M1)
Portata [Max]:	300 kg 600 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	-600 kg
Riproducibilit�:	100 g 200 g
Risoluzione:	3 3.000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unit� di misura:	kg

Display

Altezza cifre di display:	5,200 cm
---------------------------	----------

Dati tecnici di taratura

Carico minimo [Min]:	2 kg 4 kg
Classe di taratura:	III
Divisione omologata [e]:	100 g 200 g
Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU:	si
Periodic Verification for Italy:	969-112
Possibilit� di taratura in fabbrica:	si

Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	20 g
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	200 g

Risoluzione conteggio:	30000
------------------------	-------

Funzioni

Funzione di conteggio:	si
Funzione di memoria somma:	si
Pesata con approssimazione:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %
Umidit� dell'aria minima:	0 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional (factory)
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	CH EURO UK US
Autonomia:	35 h
Autonomia:	8 h
Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Servizi

Certificato DAkkS:	963-130
Omologazione:	965-230
Regolazione in loco:	961-250

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia industriale

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	1250 x 800 x 380 mm
Peso lordo:	70 kg
Peso netto:	65 kg
Spedizione:	48 h
Tipo della spedizione:	Impresa di trasporti

Forma

Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxX):	250 x 160 x 58 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxX):	800 x 600 x 200 mm

KERN IFB 600K-1M




Bilancia ad alta risoluzione in versione pesante con certificazione di approvazione [M], ora anche fino a [Max] 600 kg

Dimensioni totali (LxPxX):	800 x 600 x 190 mm
Livella:	si
Lunghezza cavo apparecchio indicatore:	3 m
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (LxP):	800 x 600 mm
Supporto a parete:	si

Piktogramme

STANDARD

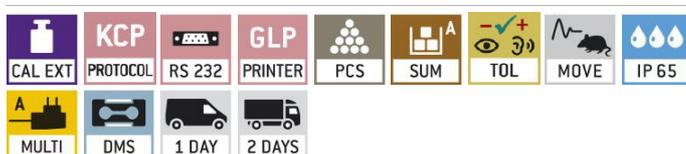

OPTION



FACTORY

