

# HSM SECURIO AF100 - 4 x 25 mm




## Distruggidocumenti HSM SECURIO AF100 con alimentazione automatica

Una soluzione semplice e conveniente per la distruzione dei dati in casa e piccoli uffici. Il distruggidocumenti con alimentazione automatica frantuma rapidamente e senza alcuno sforzo fino a 100 fogli di carta e documenti singoli.

### Dettagli tecnici

|                                             |                         |                                                      |                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>                       | 2063111                 | <b>Larghezza di entrata:</b>                         | 225 mm                                               |
| <b>EAN</b>                                  | 4026631064347           | <b>Capacità cestino:</b>                             | 25 l                                                 |
| <b>Tipo di taglio:</b>                      | taglio in particelle    | <b>Volume di raccolta in numero di fogli (80 g):</b> | 200                                                  |
| <b>Dimensioni di taglio:</b>                | 4 x 25 mm               | <b>Rumorosità minima:</b>                            | ca. 55 - 60 dB(A)                                    |
| <b>Livello di sicurezza (DIN 66399):</b>    | E-3   F-1   P-4   T-4   | <b>Larghezza x Profondità x Altezza:</b>             | 375 x 260 x 620 mm                                   |
| <b>Capacità di taglio in fogli 80 g/m²:</b> | 5 - 6                   | <b>Peso:</b>                                         | 7,2 kg                                               |
| <b>Autofeed in fogli :</b>                  | 100                     | <b>Materiale distruttibile:</b>                      | Carta, Punti metallici e graffette, Carte di credito |
| <b>Potenza assorbita dal motore:</b>        | 185 W                   |                                                      |                                                      |
| <b>Tensione / Frequenza:</b>                | 220-240 V / 50 Hz/60 Hz |                                                      |                                                      |

### Informazione prodotto

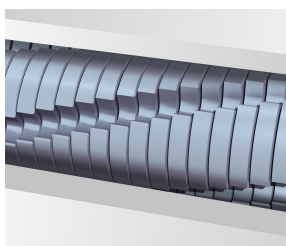

Gli alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita sono resistenti ai punti metallici ed ai fermagli e garantiscono una lunga durata.



In modalità standby, il distruggidocumenti non consuma energia.



Per svuotare il cestino, la parte superiore può essere facilmente rimossa utilizzando le pratiche maniglie incassate.

# HSM®



### Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo (da HSM SECURIO AF150).



### Tecnologia Nanogrip

Il distruggidocumenti con alimentazione automatica è dotato di rulli di alimentazione e trasporto appositamente sviluppati con Tecnologia Nanogrip. I documenti sono distrutti in maniera continua ed affidabile.



### Utile duplice funzione

Durante la distruzione di risme con alimentazione automatica è possibile introdurre carta anche manualmente.



### Funzione anti-inceppamento

La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta, mantenendo elevate le prestazioni di funzionamento continuo.



### Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.



### Trasportabile su ruote

Il distruggidocumenti è trasportabile in maniera comoda e semplice su ruote (da HSM SECURIO AF150).



Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio con livelli di sicurezza da P-2 a P-5 (secondo ISO IEC 21964).



\* Nicht für / not for HSM SECURIO AF100  
\*\* Nicht für / not for HSM SECURIO AF100 / AF350