

## Istruzioni per l'uso

### RF-HUB-230

### Hub USB-C™ 6-in-1

N. d'ordine 2306538

#### Usò previsto

Questo prodotto consiste in un hub a 6 porte pensato per essere collegato alla porta USB di tipo C™ del computer.

Caricare o utilizzare un dispositivo con una porta di carica USB di tipo C™ (ad es. un notebook) collegando una fonte di alimentazione (PD) al prodotto, in modo da fornire energia supplementare (max. 60 W).

Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

HDMI è un marchio registrato di HDMI Licensing L.L.C.

#### Contenuto della confezione

- Prodotto
- Istruzioni per l'uso



#### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

#### Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della casa significa che il prodotto è pensato unicamente per essere utilizzato in ambienti interni e asciutti.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

#### Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

#### a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

#### b) Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.


#### Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto da tutte le periferiche o dalla rete prima di procedere alla pulizia.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## Descrizione generale

#### ⚠ Importante

- Prima di collegare qualunque dispositivo, verificare la tensione d'ingresso dei dispositivi dotati di porta USB di tipo A/di tipo C™. Assicurarsi che il carico totale non superi la potenza nominale in uscita del prodotto.
- Fare riferimento alla sezione "Dati tecnici" per maggiori informazioni.

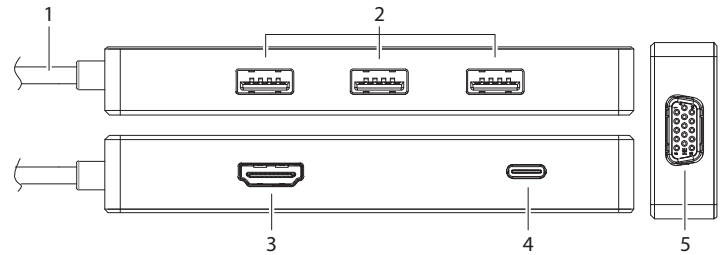

- 1 Connettore USB di tipo C™ maschio
- 2 3 porte USB di tipo A 3.0
- 3 Porta HDMI
- 4 Porta USB di tipo C™
- 5 Porta VGA

#### Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

#### Dati tecnici

Connettore USB di tipo C™ maschio	Uscita: max. 60 W (alimentazione fornita) Ingresso: 5 V, 3 A, max. 15 W
3 porte USB di tipo A 3.0	5 V, 900 mA, 4,5 W (per ogni porta) Velocità massima di trasferimento dati 5 Gbps (per ogni porta)
Porta HDMI	Max. 1920 x 1080, 60 Hz
Porta USB di tipo C™ (PD)	⚠ Solo ingresso, max. 60 W Carica passante, a monte (4) → (1)
Porta VGA	Max. 1920 x 1080, 60 Hz
1 ingresso, 2 uscite (sincronizzate)	Ingresso USB di tipo C™ → • Uscita HDMI: 1920 x 1080, 60 Hz • Uscita VGA: 1920 x 1080, 60 Hz
Lunghezza cavo	12 cm
Sistemi operativi supportati	Windows® 7 (o versioni successive), Mac OS X (o versioni successive), Android 7.1, (o versioni successive), iPad OS 12 (o versioni successive)
Condizioni di esercizio	da -20 a +45 °C, 10 – 85% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione	da -20 a +70 °C, 10 – 85% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A)	102 x 51 x 15 mm
Peso	104 g