

Istruzioni per l'uso

Mini ventilatore ricaricabile e pieghevole, bianco

N. d'ordine 2346563

Uso previsto

Il prodotto consiste in un mini ventilatore dotato di 4 livelli di velocità, di una batteria ricaricabile per l'utilizzo portatile e di una griglia rimovibile per agevolare la pulizia. Il prodotto è dotato inoltre di una porta USB-A per ricaricare dispositivi mobili.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Prodotto
- Cavo di carica
Da (USB-C™ a USB-A)
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.

• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:

- è visibilmente danneggiato,
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

• Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

• Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

b) Batterie (ricaricabili)

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Evitare in qualsiasi caso di danneggiare le batterie ricaricabili. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. Grazie alla tecnologia della batteria ricaricabile in uso, non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

c) Prodotto

- Evitare in qualsiasi caso di utilizzare il ventilatore senza la griglia.
- VI È IL RISCHIO DI LESIONI. Tenere i bambini lontano dal ventilatore. Le loro dita potrebbero ferirsi nel caso in cui entrassero in contatto con le pale in movimento del ventilatore.

Ricarica della batteria del prodotto

- **Importante**
Evitare di ricaricare il prodotto utilizzando le porte USB-A del proprio computer. La corrente fornita da questo tipo di porte potrebbe non essere sufficiente e danneggiare il computer.
- Collegare un'estremità del cavo di ricarica a una presa di corrente adatta, mentre l'altra estremità alla porta di ricarica USB-C™ del prodotto.
- LED lampeggianti: ricarica in corso
- Tutti i LED accesi in modo fisso: ricarica completa
- I LED indicano il livello di carica:
● = 25%, ●● = 50%, ●●● = 75%, ●●●● = 100%







- Con il tempo la polvere potrebbe accumularsi sulla griglia del ventilatore o sulle pale. Per agevolare la pulizia, svitare la griglia protettiva come mostrato in figura.
- Spegner il prodotto e scollegare tutti i cavi prima della pulizia.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Ricarica di un dispositivo mobile

Il prodotto può essere utilizzato come power bank per ricaricare i propri dispositivi mobili.

- Collegare un'estremità di un cavo di ricarica (non incluso) al proprio dispositivo mobile, mentre l'altra estremità all'uscita USB-A del prodotto.
- La ricarica verrà avviata automaticamente dopo il collegamento.

Espansione/regolazione/ripiegamento del ventilatore

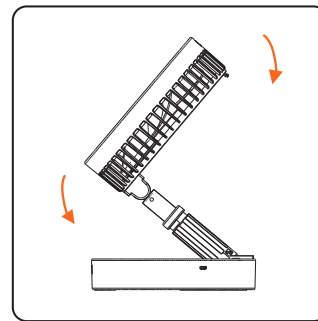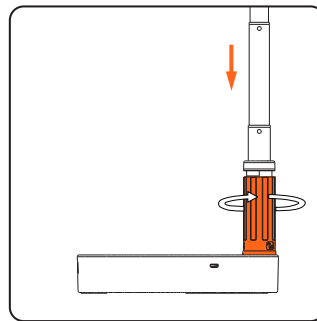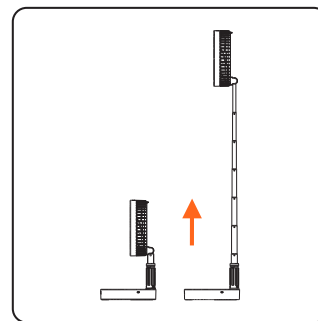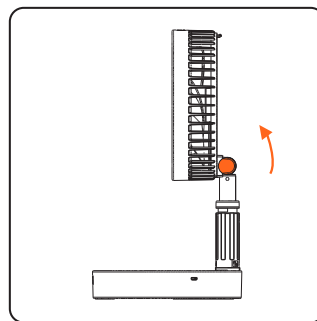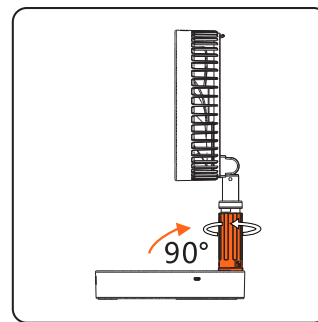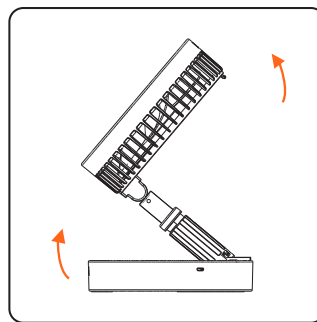


Funzionamento

- Premere il pulsante per accendere/spegnere il prodotto.
- Premere il pulsante **Mode** per scorrere tra le modalità. Il LED indicano la modalità al momento attiva: bassa (●○○○) → media (○●○○) → alta (○○●○) → naturale (○○○●)

Manutenzione e pulizia

Importante

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- VI È IL RISCHIO DI LESIONI! Evitare in qualsiasi caso di utilizzare il ventilatore senza la griglia.

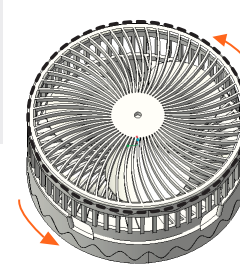

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Tensione/Corrente di ingresso.....	USB-C™: 5 V/CC, 2,1 A max.
Tensione/Corrente di uscita.....	USB-A: 5 V/CC, 2 A
Batteria ricaricabile.....	18650, 3,7 V, 7200 mAh ai polimeri di litio
Tempo di carica della batteria.....	5,5 ore
Livello di rumorosità.....	30 – 40 dB
Intervallo di regolazione in altezza.....	93 – 975 mm
Modalità di ventilazione/portata d'aria.....	bassa, media, alta, naturale
Portata d'aria.....	max. 1864 giri/min
Tempo di funzionamento.....	circa 17,5 ore (bassa), 4 ore (alta)
Condizioni di esercizio.....	da -10 a +50 °C, 40 – 80% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da -20 a +50 °C, 40 – 85% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	197 x 197 x 93 mm (chiuso)
Peso.....	1,12 kg