

Catena luminosa a perline LED, a batteria

N. d'ordine: 2361019 (Argento, 50 LED)

N. d'ordine: 2361020 (Argento, 100 LED)

N. d'ordine: 2361021 (Verde, 50 LED)

N. d'ordine: 2361022 (Verde, 100 LED)



1 Uso previsto

Utilizzare il prodotto per decorare spazi interni ed esterni. Evitare l'uso del prodotto per l'illuminazione; il prodotto non è adatto per l'illuminazione di aree di lavoro e di soggiorno della casa.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato.

Il prodotto offre un grado di protezione d'ingresso IP44. È resistente agli spruzzi ed è adatto per l'uso in ambienti esterni. Non immergere in acqua.

Il telecomando non è resistente all'acqua. Nel caso in cui venga utilizzato all'aperto, evitare che si bagni.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

2 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Telecomando
- Cella a bottone CR2025
- Istruzioni per l'uso

3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo viene utilizzato per indicare informazioni importanti nel presente documento. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.4 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

5.5 Batterie (ricaricabili)

- Durante l'inserimento delle batterie (ricaricabili) è necessario rispettare la corretta polarità.

- Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse dal dispositivo se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie (ricaricabili) con perdite o danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie (ricaricabili) corrotte.
- Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie (ricaricabili) incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoino.
- Tutte le batterie (ricaricabili) devono essere sostituite contemporaneamente. L'uso di batterie (ricaricabili) vecchie o nuove nella telecamera può generare delle perdite dalle stesse batterie (ricaricabili) e può danneggiare la telecamera.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è il rischio di esplosione!

5.6 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.


5.7 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.8 Funzionamento della catena luminosa

- Evitare di collegare elettricamente la catena luminosa ad un'altra catena luminosa. Il concatenamento di catene luminose può portare a un incendio.
- Le luci potrebbero surriscaldarsi durante il funzionamento e provocare un incendio. Per prevenire pericoli simili, osservare quanto segue:
 - evitare di coprire il prodotto.
 - tenere il prodotto lontano da materiali altamente infiammabili
- Controllare sempre che la catena luminosa non presenti danni prima dell'uso. Per la propria sicurezza, evitare l'uso della catena luminosa nel caso in cui sia danneggiata.

6 Panoramica prodotto

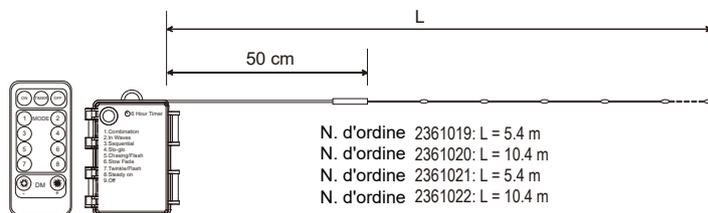

7 Impostazione

7.1 Collocazione/installazione del prodotto

Prima di utilizzare il prodotto, collocarlo e installarlo in un luogo adatto.

Importante:

- Evitare di impostare il prodotto sotto l'acqua.
- Evitare di appendere oggetti al prodotto.
- Assicurarsi che i cavi pendano in modo flessibile per evitare che si lacerino.
- Evitare di fissare il prodotto direttamente alla superficie di installazione (per esempio con delle puntine).

1. Stendere il prodotto nella sua interezza e disporre i cavi in modo che non rimangano aggrovigliati.
2. Scegliere un luogo adatto. Se necessario, installare dei supporti adatti per il prodotto (ad es. ganci a vite, chiodi, ecc.). **ATTENZIONE! Evitare di posizionare il prodotto su materiali o prodotti facilmente infiammabili/combustibili.**
3. Posizionare il prodotto sui supporti o sui rami di un albero o di un cespuglio. Se necessario, utilizzare fascette di plastica per fissare il prodotto.

7.2 Installazione delle batterie

Nota:

Nel caso in cui la striscia isolante sporga dal vano batteria, significa che le batterie sono già installate. Estrarre la striscia per attivare l'alimentazione.

Requisiti:

- ✓ Preparare il numero necessario di batterie del tipo corretto come indicato nella sezione "Dati tecnici".

1. Sbloccare il coperchio del vano batteria e rimuoverlo.
2. Inserire le batterie nel vano batterie rispettando la polarità indicata all'interno del vano.
3. Fissare il coperchio del vano e bloccarlo. Se è presente un meccanismo di chiusura, assicurarsi che sia posizionato correttamente ed evitare di danneggiarlo durante il fissaggio del coperchio.

8 Note sull'uso del telecomando

Quando si utilizza il telecomando, osservare quanto segue:

- Puntare il telecomando verso l'unità di controllo del prodotto (esempio: scatola della batteria).
- Mantenere la distanza tra il telecomando e l'unità di controllo il più breve possibile.
- Evitare ostacoli tra il telecomando e l'unità di controllo.
- Sostituire le batterie del telecomando quando il prodotto non reagisce più ai comandi del telecomando (controllare anche l'alimentazione del prodotto, se necessario).

9 Accensione/Spengimento

Dopo aver impostato il prodotto, accenderlo per metterlo in funzione.

Importante:

- Evitare in qualsiasi caso di utilizzare il prodotto quando è nell'imballaggio o arrotolato.
- Evitare di coprire il prodotto quando è in uso o in fase di raffreddamento.
- Per evitare eventuali perdite delle batterie, rimuoverle nel caso in cui si preveda di non utilizzare il prodotto per periodi di tempo prolungati.
- Sostituire le batterie quando si nota una grande riduzione delle prestazioni della luce o quando le luci non si accendono più.

9.1 Accensione/Spegnimento tramite pulsante

Accendere e spegnere il prodotto tramite il pulsante sull'unità di controllo.

1. Premere il pulsante sull'unità di controllo per accendere le luci.
2. Per spegnere le luci, mantenere premuto il pulsante fino al loro spegnimento.

9.2 Accensione/Spegnimento tramite telecomando

Accendere e spegnere il prodotto tramite il telecomando.

1. Premere il pulsante **ON** per accendere le luci.
2. Premere il pulsante **OFF** per spegnere le luci.

10 Controllo delle luci

10.1 Controllo della luminosità

Aumento o riduzione della luminosità delle luci.

1. Sul telecomando, premere il pulsante (+) per aumentare o il pulsante (-) per ridurre la luminosità.

10.2 Selezione degli effetti luminosi sull'unità di controllo

Utilizzare l'unità di controllo per selezionare un effetto luminoso in base alle proprie esigenze.

1. Mentre le luci sono accese, tenere premuto il pulsante sull'unità di controllo per raggiungere e attivare gli effetti luminosi desiderati.

10.3 Selezione degli effetti luminosi sul telecomando

Utilizzare il telecomando per selezionare l'effetto luminoso desiderato. Ciascun effetto luminoso corrisponde a un pulsante numerico del telecomando.

1. Premere uno dei pulsanti numerici per attivare un effetto luminoso.

11 Utilizzo della modalità timer

In modalità timer, le luci di accendono per le prime 6 ore per poi spegnersi per 18 ore. In seguito il processo viene riavviato.

1. Per attivare la modalità a timer, premere il pulsante **TIMER** sul telecomando.
2. Per disattivare la modalità a timer, spegnere il prodotto.

12 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'allargiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Spegnimento del prodotto.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

13 Conservazione

1. Spegnimento del prodotto.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Rimuovere tutte le batterie dal prodotto e dagli accessori in dotazione per evitare perdite.
4. Conservare il prodotto in un luogo fresco e privo di polvere.

14 Smaltimento

14.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

14.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

15 Dati tecnici

Catena luminosa

Protezione dagli ingressi	IP44
Tensione di esercizio	4,5 V
Batterie	3 batterie di tipo AA da 1,5 V
Durata della batteria (completamente carica, approssimativa)	168 ore
Consumo energetico (un LED)	0,06 W
Numero di luci	N. d'ordine 2361019: 50 N. d'ordine 2361020: 100 N. d'ordine 2361021: 50 N. d'ordine 2361022: 100
Luci sostituibili	No
Colore della luce	Bianco caldo
Temperatura di colore	2700 – 3000 K
Lunghezza del cavo di alimentazione	50 cm
Lunghezza totale	N. d'ordine 2361019: 5,4 m N. d'ordine 2361020: 10,4 m N. d'ordine 2361021: 5,4 m N. d'ordine 2361022: 10,4 m
Distanza tra le luci	10 cm
Temperatura di esercizio	da -20 a +40 °C
Umidità di esercizio	0 – 100% UR
Temperatura di conservazione	da -20 a +40 °C
Umidità di conservazione	0 – 100% UR
Peso (indicativo)	N. d'ordine 2361019: 62 g N. d'ordine 2361020: 99 g N. d'ordine 2361021: 62 g N. d'ordine 2361022: 99 g

Telecomando

Batterie	1x Cella a bottone CR2025
Portata	max. 5 m

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2361019-22_V4_0622_jh_mh_it 81064793445385867 I10/O4 en