

Istruzioni per l'uso

Tastiera da gioco retroilluminata con ingresso cablato

N. d'ordine 2373330

Usò previsto

Questa tastiera da gioco di dimensioni standard è dotata di tasti retroilluminati a LED regolabili con più modalità di illuminazione, controlli multimediali e piedini regolabili.

Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, può essere danneggiato. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Tastiera
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/download o eseguendo la scansione del codice QR di cui sopra. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della "freccia" avvisa l'utente della presenza di importanti suggerimenti e note sull'utilizzo del dispositivo.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.




a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

Attenzione:

- per evitare di danneggiare i componenti, non tentare di aprire o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista.
- Il raggio d'azione può essere influenzato da fattori ambientali e da vicine fonti di interferenza.
- Un uso corretto contribuisce a prolungare la durata del prodotto. Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Elementi operativi

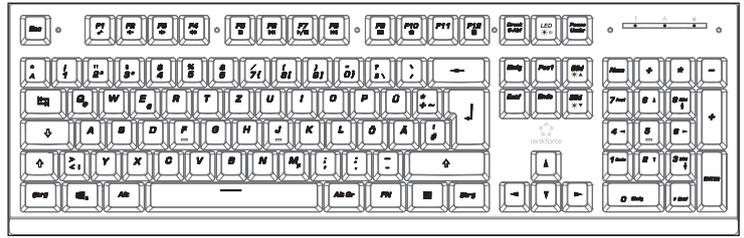

Funzionamento

a) Tasti funzione

Premere il tasto Fn + il tasto funzione appropriato come scorciatoia per le seguenti funzioni (a seconda del sistema operativo)

	Aprire il lettore multimediale predefinito
	Abbassare il volume
	Aumentare il volume
	Mute (Silenziare) l'audio
	Stop (Interrompere) la riproduzione
	Brano precedente
	Riproduzione/Pausa
	Brano successivo
	Aprire il browser web predefinito e caricare la home page
	Aprire l'app di posta elettronica predefinita
	Aprire la calcolatrice

b) Retroilluminazione LED

Premere il pulsante per accendere/spengere la retroilluminazione.

Premere il pulsante Fn + per cambiare la modalità di retroilluminazione.

Premere il pulsante Fn + o per regolare la luminosità della retroilluminazione..

c) Risoluzione dei problemi

Assicurarsi che la presa USB sia completamente inserita nella porta USB e che il computer sia acceso, oppure provare a utilizzare una porta USB diversa.

Se la tastiera continua a non funzionare, reinserire il connettore USB nella porta USB

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, si rispettano gli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Interfaccia.....	USB 2.0
Lunghezza cavo.....	150±3 cm
Tasti in totale.....	105 tasti
Durata tasti.....	10 milioni di battute
Tipo di retroilluminazione.....	LED (verde, rosso, blu)
Modalità di retroilluminazione.....	Respirazione, luce fissa
Requisiti di sistema.....	Windows 7/8/10
Condizioni di esercizio/conservazione....	Da -5 °C a +45 °C (temperatura di esercizio) da -20 °C a +60 °C (temperatura di conservazione) umidità relativa dal 10 % all'80 % (senza condensa)
Dimensioni (L x P x H).....	442 x 141 x 40 mm
Peso.....	780 g