


Attenzione:

- per evitare di danneggiare i componenti, non tentare di aprire o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista.



- Il raggio d'azione può essere influenzato da fattori ambientali e da vicine fonti di interferenza.

- Un uso corretto contribuisce a prolungare la durata del prodotto.

b) Dispositivi collegati

Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

Istruzioni per l'uso
Mouse ergonomico da gioco USB cablato

N. d'ordine 2373332

Usò previsto

Questo mouse da gioco, cablato, plug-and-play è dotato di 6 tasti, modalità illuminazione e controllo velocità fino a 3600 DPI/CPI.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Non usare all'aperto. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, può essere danneggiato. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Mouse da gioco
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.


Spiegazione dei simboli


Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



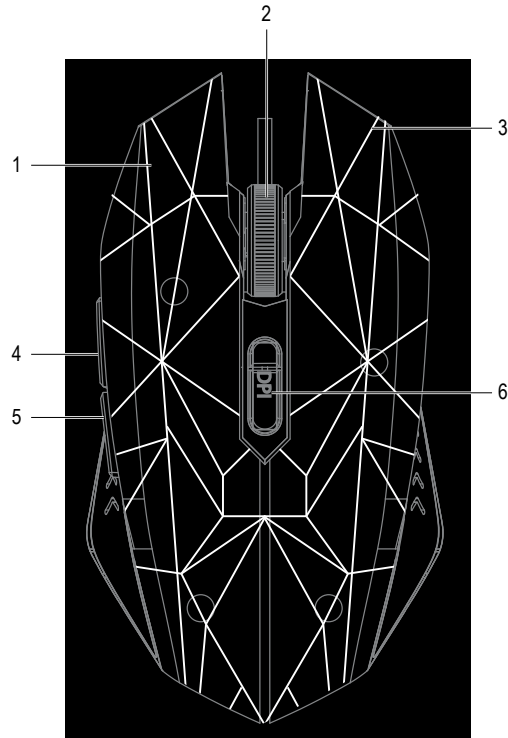
Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali non idonee o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

Elementi operativi


- 1 Pulsante sinistro
- 2 Rotella/pulsante centrale
- 3 Pulsante destro
- 4 Pulsante avanti (pagina successiva)
- 5 Pulsante indietro (pagina precedente)
- 6 Pulsante DPI/CPI

Funzionamento
a) Collegamento a un computer

- 1 Inserire il connettore USB del mouse nel computer.
- 2 Una volta collegato, il mouse è pronto per l'uso.

b) Interruttore DPI/CPI

- 1 Premi il pulsante DPI/CPI sulla parte superiore del mouse per regolare la risoluzione DPI/CPI.
- 2 Quando viene selezionato un DPI/CPI diverso, la retroilluminazione lampeggia come di seguito:
 - Un lampeggio per 1200 DPI/CPI
 - Due lampeggi per 1800 DPI/CPI
 - Tre lampeggi per 2400 DPI/CPI
 - Quattro lampeggi per 3600 DPI/CPI
- 3 Le impostazioni DPI/CPI precedenti vengono memorizzate automaticamente e applicate di nuovo all'accensione del mouse.

c) Retroilluminazione

Per attivare/disattivare la retroilluminazione, premere contemporaneamente il pulsante DPI/

CPI e il pulsante avanti o indietro.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Smaltimento

Prodotto



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Requisiti alimentazione.....	4.4~5.25 V CC, 150 mA max.
Corrente di esercizio.....	143 mA
Corrente di standby.....	113 mA
Durata tasti.....	5 milioni di pressioni
Interfaccia.....	USB 2.0
Requisiti di sistema.....	Windows 7/8/10, Mac OS X versione 10.0 o successive
Lunghezza cavo.....	1,5 m
Tipo di sensore.....	ottico
Risoluzione del sensore.....	1200 (predefinito)-1800-2400-3600 DPI/CPI
Modalità LED.....	Illuminazione arcobaleno (7 colori)
Condizioni di esercizio/conservazione.....	Da -5 °C a +45 °C (temperatura di esercizio) da -20 °C a +60 °C (temperatura di conservazione) umidità relativa dal 10 % all'85 % (senza condensa)
Dimensioni (L x P x H).....	131 x 72 x 42 mm
Peso.....	97 kg