



- Attenzione, spia LED:
  - Non fissare il raggio di luce della spia LED
  - Non rivolgere lo sguardo né direttamente né con strumenti ottici!

#### b) Batteria ricaricabile

- La batteria ricaricabile è integrata e non può essere sostituita.
- Non gettare il prodotto nel fuoco. Sussiste il pericolo di esplosione e incendio.
- Caricare regolarmente la batteria ricaricabile (circa ogni 6 mesi), anche se il prodotto non è utilizzato. La tecnologia utilizzata consente di ricaricare le batterie senza doverle scaricare completamente prima.
- Non caricare mai il prodotto senza sorveglianza.

## ① Istruzioni per l'uso

# RF-WM-501 Mouse wireless da 2,4 GHz con rotella di scorrimento

N. d'ordine 2380279

### Utilizzo conforme

Il prodotto serve a controllare un computer. I comandi vengono trasmessi in modalità wireless via radio.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni o luoghi simili, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di omologazione, il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli sopra descritti, il prodotto potrebbe essere danneggiato. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle. Consegnare il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi delle società e dei prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

### Contenuto della confezione

- Mouse
- Cavo di ricarica USB-C™
- Ricevitore USB
- Istruzioni per l'uso

### Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricate le istruzioni per l'uso aggiornate tramite il link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o scansionate il codice QR nell'immagine. Seguire le istruzioni sul sito web. Per scaricare il manuale d'uso di questo prodotto, usare questo link.



### Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo inscritto in un triangolo rimanda a indicazioni importanti all'interno di queste istruzioni per l'uso da osservare necessariamente.

→ Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note particolari per l'utilizzo.

### Istruzioni di sicurezza




**Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.**

#### a) Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un gioco pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Nel caso in cui non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, scollegare il prodotto dall'alimentazione ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta nelle presenti istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri professionisti.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

### Panoramica del prodotto

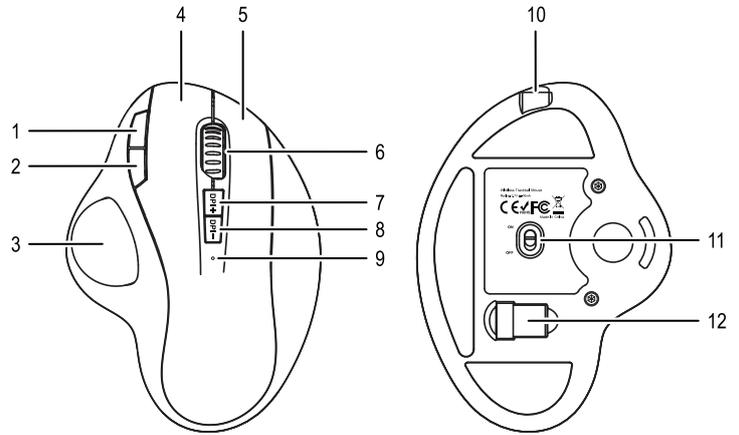

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1 Tasto-Avanti             | 7 Tasto DPI                               |
| 2 Tasto-Indietro           | 8 Tasto DPI                               |
| 3 Trackball                | 9 LED stato di carica                     |
| 4 Tasto sinistro del mouse | 10 Collegamento USB-C™                    |
| 5 Tasto destro del mouse   | 11 Interruttore di accensione/spengimento |
| 6 Rotellina di scorrimento | 12 Ricevitore USB                         |

### Installazione

- Il raggio d'azione del mouse è massimo di 10 m. Fonti di interferenza come frequenze di interferenza, pareti, ecc. possono ridurre la portata.

→ Si noti che il mouse potrebbe lasciare tracce su superfici particolarmente sensibili.

### Ricarica della batteria ricaricabile

- Caricare la batteria ricaricabile integrata del prodotto quando il LED di stato della carica (9) è acceso.
- A tale scopo, collegare la porta USB-C™ (10) a una fonte di alimentazione USB idonea, ad esempio una porta USB su un computer. A tale scopo, utilizzare il cavo di ricarica USB C™ in dotazione.

→ A ricarica avvenuta, il LED di stato si spegne (9).

→ La ricarica dura ca. 3 ore.

### Stabilire una connessione con il computer

- Accendere il mouse facendo scorrere l'interruttore ON/OFF (11) in posizione „ON“.
- Rimuovere il ricevitore USB (12) dalla parte inferiore del mouse (se non è già stato fatto).
- Collegare il ricevitore USB a una porta USB libera del computer.

→ La connessione tra il mouse e il ricevitore USB viene stabilita automaticamente.

### Tasti funzione

#### a) Tasti di selezione DPI

- Premere il tasto DPI+ (7) o il tasto DPI (8) per modificare la risoluzione e quindi la velocità del puntatore del mouse.
- Spostare il puntatore avanti e indietro in modo uniforme. In questo modo è possibile verificare la differenza fra le 4 impostazioni selezionabili.

#### b) Tasto avanti e tasto indietro

- Premere il tasto freccia avanti (1) per saltare una pagina in avanti o accedere alla finestra successiva.
- Premere il tasto indietro (2) per tornare indietro di una pagina o per accedere alla finestra precedente.

→ Questa funzione potrebbe non essere supportata da tutti i sistemi operativi o programmi.

## Manutenzione e pulizia



Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.

- Prima della pulizia, spegnere il mouse facendo scorrere l'interruttore ON/OFF **(11)** in posizione "OFF".
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto. Non lasciare che l'acqua penetri all'interno del prodotto.
- Durante la pulizia non premere troppo forte sulla superficie per evitare graffi.

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

## Dichiarazione di conformità UE

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Inserire il numero d'ordine del prodotto nel campo di ricerca; in modo da poter scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

## Dati tecnici

Tensione di ingresso.....	5 V/CC (tramite USB tipo C™)
Capacità della batteria ricaricabile.....	3,7 V, 600 mAh, LiPo (integrata)
Durata della batteria ricaricabile.....	circa 40 - 50 ore
Tempo di carica.....	3 h
Assorbimento.....	max. 5,5 mA
Banda di frequenza radio.....	2,400 - 2,480 GHz
Potenza di trasmissione.....	< 20 dBm
Portata.....	max. 10 m
Sistemi operativi supportati.....	Windows® XP (Home, Pro con SP1/SP2/SP3, 32 Bit), Vista (32/64 bit), 7 (32/64 Bit), 8.0 (32/64 Bit), 8.1 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit), 10S macOS dalla versione 10.10
Risoluzione.....	800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi
Condizioni di funzionamento.....	da 0 a +40 °C, 20 – 85 % di umidità relativa
Condizioni di conservazione.....	da 0 a +40 °C, 20 – 85 % umidità relativa
Dimensioni (L x A x P).....	133,6 x 96,6 x 47,5 mm
Peso.....	135 g

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

\*2380279\_v2\_1021\_02\_DS\_m\_IT\_(1)