



- Non cortocircuitare mai i contatti/collegamenti della batteria. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Rischio di esplosione e incendio!
- Ricaricare regolarmente la batteria anche se non è strettamente necessario. La tecnologia della batteria utilizzata non richiede una scarica precedente della batteria ricaricabile.
- Non caricare mai la batteria del prodotto senza supervisione.
- Posizionare il prodotto su una superficie non sensibile al calore durante la ricarica. Un certo riscaldamento durante la procedura di carica è normale.

Istruzioni per l'uso

Cuffia monoauricolare Bluetooth 5.0

Articolo 2391160

Usò previsto

Questa cuffia Bluetooth 5.0 è dotata della tecnologia di eliminazione del rumore CVC6.0 per filtrare il rumore ambientale, cuffie morbide confortevoli e regolabili, doppia connettività Bluetooth e 17 ore di conversazione/musica o 200 ore di standby dopo una ricarica completa.

Il prodotto è progettato per il solo uso in interni. Non usare all'aperto. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Cuffie
- Cavo di ricarica USB
- Stazione di carica
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.




a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali non idonee o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

b) Batteria

- La batteria è installata saldamente nel prodotto e non è possibile sostituirla.
- Non danneggiare mai la batteria. Danni alla custodia della batteria possono comportare il rischio di esplosione e incendi! La custodia della batteria LiPo non è costituita da una lamina sottile, come per le batterie/batterie ricaricabili tradizionali (ad esempio AA o AAA), ma solo da un foglio di plastica sensibile.

Elementi operativi

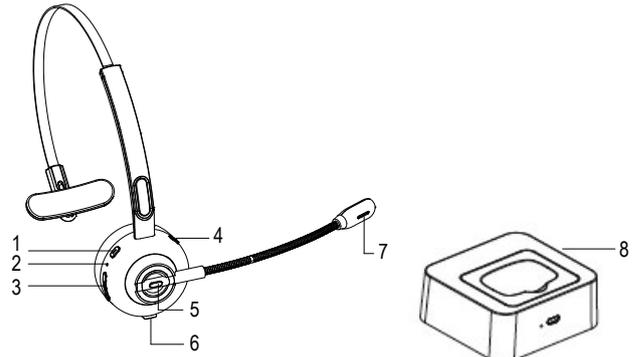

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Abbassamento del volume | 5 MFB (pulsante multifunzione) |
| 2 Indicatore LED | 6 Connettore dock di ricarica |
| 3 Porta micro USB | 7 Microfono |
| 4 Aumento del volume | 8 Dock di ricarica |

Funzionamento

a) Funzioni dei pulsanti

Pulsante	Funzione	Funzionamento
MFB	Accensione	Quando è spento, premere il pulsante MFB per accendere.
	Spegnimento	Quando è acceso, premere il pulsante MFB per 5 secondi per spegnere.
	Passare alla modalità di accoppiamento	Quando è spento, premere a lungo il pulsante MFB per 5-8 secondi per passare alla modalità di accoppiamento. In modalità standby, premere due volte il pulsante MFB per passare alla modalità di accoppiamento.
	Riproduzione/Pausa	Quando la musica è in riproduzione, premere brevemente il pulsante MFB.
	Ripetere una chiamata	Premere due volte il tasto MFB per ripetere l'ultimo numero chiamato.
	Ricollegamento	Per i dispositivi precedentemente accoppiati, il ricollegamento avviene automaticamente all'accensione. In modalità di accoppiamento, premere brevemente il pulsante MFB per ricollegare.
	Composizione vocale	Premere il pulsante MFB per 1 secondo.
	Interruttore audio	Premere il tasto MFB per alternare l'audio tra il telefono e l'auricolare Bluetooth.
MFB	Rispondere a una chiamata	Quando c'è una chiamata in arrivo, premere brevemente il pulsante MFB per rispondere alla chiamata.
	Riagganciare una chiamata	Durante una chiamata, premere brevemente il pulsante MFB.
	Rifiutare una chiamata	Quando c'è una chiamata in arrivo, premere a lungo il pulsante MFB per 1 secondo per rifiutare la chiamata.
Volume +	Aumentare il volume	Premere brevemente il pulsante Volume +.
	Canzone successiva	Premere a lungo il pulsante Volume + per 1 secondo.


Pulsante	Funzione	Funzionamento
Volume -	Abbassamento del volume	Premere brevemente il pulsante Volume -
	Canzone precedente	Premere a lungo il pulsante Volume - per 1 secondo.

b) Associazione e collegamento Bluetooth

1. Quando è spento, premere a lungo il pulsante MFB per 5-8 secondi per passare alla modalità di accoppiamento (il LED lampeggia alternando blu e rosso).




2. Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del telefono, cercare e selezionare "RF-PHS-500". Quando è collegato, il LED lampeggia di blu ed è possibile ascoltare la musica sul telefono dalla cuffia.

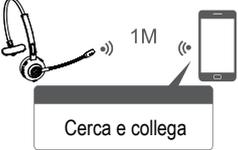

3. I pulsanti MFB, Volume + e Volume - possono essere utilizzati per controllare la riproduzione della musica e le telefonate.

c) Collegare due dispositivi

1. Seguire la sezione b) sopra per collegarsi al primo dispositivo, quindi spegnere il Bluetooth sul primo dispositivo.
2. Premere due volte il pulsante MFB per passare alla modalità di accoppiamento (il LED lampeggia alternando rosso e blu).
3. Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del secondo dispositivo, cercare e selezionare "RF-PHS-500".
4. Sul primo dispositivo, riaccendere il Bluetooth e ricollegare "RF-PHS-500". La cuffia auricolare è ora collegata ai due dispositivi.

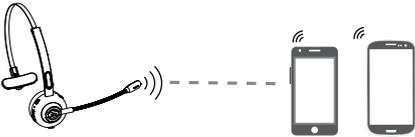


Nota: la musica può essere riprodotta da un solo dispositivo per volta. Lo stesso vale per le telefonate.

d) Indicatore LED


Modalità	Indicatore LED
Accensione	Il LED lampeggia di blu ogni 1 secondo
Spegnimento	Il LED si spegne dopo aver lampeggiato di rosso per 1 secondo
Modalità di accoppiamento	Il LED lampeggia di blu e rosso alternativamente
Non collegato, modalità standby	Il LED lampeggia di blu ogni 2 secondi
Collegato, modalità standby	Il LED lampeggia di blu ogni 5 secondi
Riproduzione della musica	Il LED lampeggia di blu ogni 5 secondi
Conversazione	Il LED lampeggia di blu ogni 5 secondi
Eliminare la cronologia dell'abbinamento	Il LED lampeggia di blu e rosso una sola volta
Messa in carica	LED rosso costante
Completamente carico	LED blu costante
Basso livello di carica della batteria	LED rosso lampeggiante

e) Messa in carica

Caricare la cuffia auricolare quando il LED lampeggia di rosso. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore. Una volta che l'auricolare è completamente carico, il colore del LED passa da rosso fisso a blu fisso. Ricaricare le cuffie con il cavo Micro-USB fornito in dotazione, oppure inserire gli auricolari nella stazione di ricarica e utilizzare il cavo Micro USB per collegare la stazione di ricarica a una fonte di alimentazione adatta (ad es. un adattatore USB).

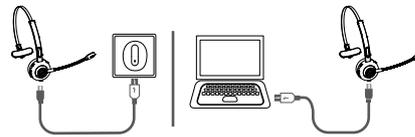

Ricarica tramite alimentatore USB | Ricarica con PC

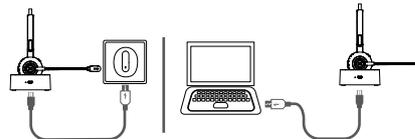

Ricarica tramite alimentatore USB | Ricarica con PC

f) Risoluzione dei problemi

1. Come faccio a ricollegare la cuffia al mio dispositivo?

Quando l'auricolare si connette per la prima volta al dispositivo, l'auricolare cercherà e si riconnetterà automaticamente al dispositivo all'accensione. Se non funziona, abbinare e ricollegare il dispositivo.

2. Come faccio a eliminare la cronologia degli abbinamenti?

Quando è acceso, premere a lungo il pulsante Volume + e Volume - per 5 secondi per eliminare la cronologia dei dispositivi abbinati. Il LED lampeggia di blu e rosso una sola volta per indicarlo e i dispositivi eliminati dalla cronologia degli abbinamenti dovranno essere ricollegati. In caso di problemi di collegamento, eliminare la cronologia dei dispositivi collegati risolve spesso il problema.

3. Che cos'è la password di abbinamento?

Alcuni dispositivi di collegamento richiedono una password di abbinamento. Per questi dispositivi provare "0000", "8888", "1111" o "1234".

4. Cosa posso utilizzare per ricaricare la cuffia?

È possibile utilizzare qualsiasi caricatore DC 5 V con una corrente superiore a 500 mA, come ad esempio un caricatore per auto, un power bank, un computer, ecc.

5. Come faccio a utilizzare la cuffia auricolare per le chiamate a tre?

Quando è in corso una telefonata e ne ricevi un'altra, premere brevemente il pulsante MFB per rispondere alla nuova chiamata e riagganciare la chiamata precedente.

6. Quando è in corso una telefonata e ne ricevi un'altra, premere due volte il pulsante MFB per rispondere alla nuova chiamata e mantenere la chiamata precedente.

Quando è in corso una telefonata e ne ricevi un'altra, premere a lungo il pulsante MFB per 1 secondo per rifiutare la nuova chiamata.

Durante una chiamata a tre, premere due volte il pulsante MFB per passare l'audio da una chiamata all'altra.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detersivi aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Dichiarazione di conformità (DOC)

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire nella casella di ricerca il codice prodotto. È quindi possibile scaricare la dichiarazione UE di conformità in formato PDF.

Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione gratuite (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

Dati tecnici

Corrente in ingresso	CC 5 V, 120 mA
Batteria cuffie.....	Ai polimeri di litio 180 mAh, 3.7 V (incorporata)
Versione Bluetooth	5.0
Supporta	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Sistemi operativi supportati	Windows® 10, Mac OS X 10.1, Android 8.0, iOS 13.1, iPad OS 13.1 o versioni successive
Livello di pressione sonora	80,34 dB max
Portata	10 m
Eliminazione del rumore.....	CVC6.0
Uso della batteria dopo ogni ricarica	17 ore di conversazione/musica 200 ore di standby
Frequenza	2,402 - 2,480 GHz
Potenza di trasmissione	max. -1,64 dBm
Portata.....	max. 10 m
Condizioni di esercizio/conservazione...	Da 0 a +40 °C (temperatura di esercizio) da -10 a +50 °C (temperatura di conservazione) umidità relativa dal 10 a 85 % (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	142 x 49 x 163 mm
Peso	242 g (cuffie, dock di ricarica, cavo) 54 g (cuffie)