



TOOLCRAFT

I Istruzioni per l'uso

Banco di lavoro mobile pieghevole

N. d'ordine 2521660

Usò previsto

Questo banco di lavoro è adatto per diverse applicazioni. Garantisce una capacità di carico di 100 kg ed è compatto e pieghevole, per un ingombro ridotto in caso di inutilizzo.

Per motivi di sicurezza e approvazione, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della spedizione

| Codice prodotto | Voce | Descrizione | Q.tà |
|-----------------|------|----------------------|------|
| 1 | | Piani di lavoro | 2 |
| 2 | | Basi scorrevoli | 2 |
| 3 | | Bulloni M8 | 4 |
| 4 | | Barre trasversali | 2 |
| 5 | | Telai di supporto | 2 |
| 6 | | Piedini in plastica | 4 |
| 7 | | Rondelle ø8 | 8 |
| 8 | | Viti per legno | 16 |
| 9 | | Bulloni M6 | 8 |
| 10 | | Dadi M6 | 8 |
| 11 | | Dadi M8 | 4 |
| 12 | | Cunei | 4 |
| 13 | | Rondelle ø6 | 8 |
| 14 | | Chiave | 1 |
| 15 | | Istruzioni per l'uso | 1 |

Istruzioni per l'uso aggiornate

Scarica le informazioni aggiornate sul prodotto all'indirizzo www.conrad.com/download o scansionare il codice QR nell'immagine. Seguire le istruzioni sul sito.



Simboli nel presente documento



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decadrà.

a) Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti urti, elevata umidità,

acqua, vapore e solventi.

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del

prodotto.

- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere unicamente eseguiti da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

b) Banco di lavoro e sicurezza personale


- Tenere lontani i bambini! Tenere i bambini ad una distanza di sicurezza dal banco di lavoro, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile. L'assistenza e la supervisione dei genitori sono necessarie in qualunque momento.
- Non utilizzare come scala. Non salire o appoggiarsi sulle barre trasversali o i piani di lavoro.
- Non superare la capacità di carico massima raccomandata dei piani di lavoro (100 kg).
- Per evitare lesioni e danni al banco di lavoro,

abbassare lentamente i carichi pesanti sui piani di lavoro.

- Non applicare un carico non bilanciato. Ciò può causare il ribaltamento del banco di lavoro.
- Per evitare lesioni, non lasciare incustoditi i carichi che potrebbero cadere.
- Assicurarsi che i telai di supporto del banco di lavoro siano completamente aperti e perfettamente bloccati prima dell'uso.
- Utilizzare il banco di lavoro su una superficie orizzontale stabile e assicurarsi che sia posizionato in modo sicuro.
- Per evitare lesioni durante l'apertura o la chiusura del banco di lavoro, tenere le mani e le dita lontane da eventuali punti di impigliamento.
- Non utilizzare su pavimenti scivolosi.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia sempre pulita, ordinata e ben illuminata.

Istruzioni di assemblaggio

→ Sono necessari un cacciavite con impronta a croce (non fornito in dotazione) e una chiave (fornita).

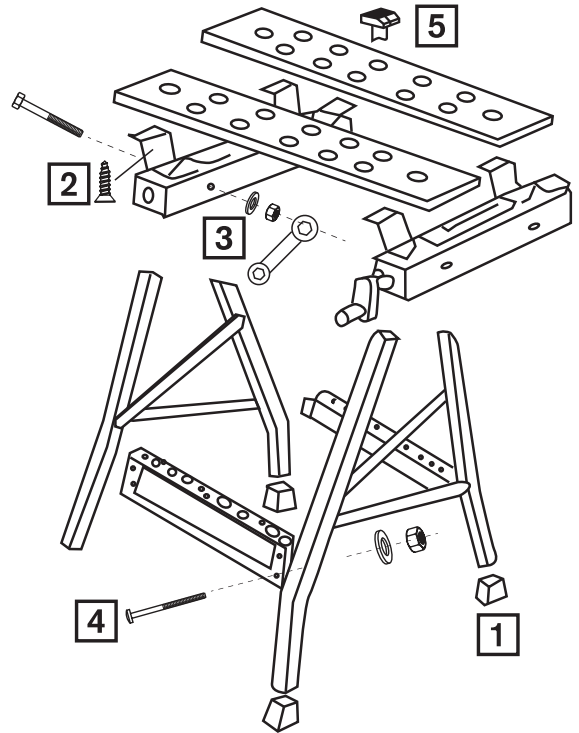

| Fase | Istruzioni di assemblaggio |
|----------|--|
| 1 | Fissare i piedini di plastica (6) nei telai di supporto (5). Ogni piedino deve essere posizionato con il lato più lungo rivolto verso l'angolo esterno, come indicato dalla freccia. |
| 2 | Utilizzare le viti per legno (8) per unire le basi scorrevoli (2) e i piani di lavoro (1). |
| 3 | Fissare i telai di supporto (5) nelle basi scorrevoli (2), allineando i fori della base scorrevole con i fori del telaio di supporto. Inserire i bulloni (3) e le rondelle (7) dall'esterno della base, quindi fissare le rondelle (7) e i dadi (11) dall'interno. Utilizzare un cacciavite con testa a croce (non fornito in dotazione) e una chiave (fornita) per stringere le viti. |
| 4 | Utilizzare i bulloni (9), le rondelle (13) e i dadi (10) per unire le barre trasversali (4) e i telai di supporto (5). Utilizzare un cacciavite con testa a croce (non fornito in dotazione) e una chiave (fornita) per stringere le viti. |
| 5 | Scegliere i fori di fissaggio dei piani di lavoro adatti per fissare i cunei (12). |

Pulizia e conservazione

- Il banco di lavoro non deve essere riposto all'aperto o in un ambiente umido.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di filamenti.

Dati tecnici

Materiale..... Telaio: Acciaio verniciato a polvere, Compensato: Pannello laminato in fibra di legno a media densità (MDF), Impugnatura: Polipropilene (PP), Cuscinetti dei piedini: Cloruro di polivinile (PVC)

Capacità di carico..... max. 100 kg

Dimensioni (L x A x P)..... 605 x 625 x 755 mm

Peso 5,57 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. Questa pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2022 by Conrad Electronic SE.

*2521660_v2_1022_02_drm_mh_it