



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Cavalletto pieghevole (max. 300 kg)

N. d'ordine: 2575399



1 Uso previsto

Questo cavalletto per uso generico può essere ripiegato per riporlo e trasportarlo con estrema facilità.

È dotato di due fessure per tavole di legno da 45 x 90 mm (2" x 4"). Queste tavole servono per congiungere i bracci di supporto quando occorre aggiungere una seconda unità.

Il prodotto non è pensato per un uso commerciale.

Importante:

Non sovraccaricare. La capacità massima è di 300 kg.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

2 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchio da temperature estreme, forti scosse e dal contatto con solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,

- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.


5.5 Prodotto

- Non superare la capacità di carico massima.
- Usare solo su terreni stabili, asciutti, solidi e livellati.
- Non collocare alcun carico che sporga lateralmente.
- Non utilizzare questo cavalletto multiuso come cavalletto per impalcature.
- Controllare che i dispositivi di fissaggio e/o di regolazione siano inseriti correttamente nelle rispettive sedi.
- Se i dispositivi di fissaggio, di regolazione o le saldature sono danneggiati, non utilizzare il prodotto.
- Quando si sposta il prodotto, utilizzare sempre una tecnica di sollevamento adeguata per evitare lesioni personali.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata durante l'uso del prodotto.
- Tutti i carichi devono essere distribuiti in modo uniforme sulla guida superiore.
- Quando tutti i carichi sono distribuiti in modo uniforme sulla guida superiore, il peso che può essere applicato su 2 cavalletti identici è doppia rispetto alla capacità di carico massima di 1 cavalletto.


6 Installazione




Assicurarsi che tutte le parti siano completamente estese e bloccate in posizione prima di applicare il carico sul cavalletto.

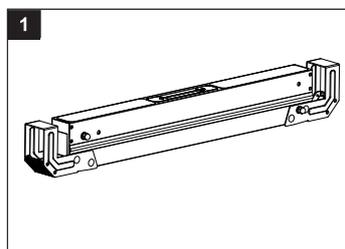


Prodotto raffigurato piegato.

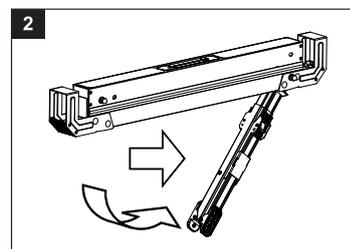


Rilasciare il pulsante quando viene visualizzato il messaggio [OPEN 1°], quindi tirare le due gambe verso il basso fino ad aprire completamente i supporti.

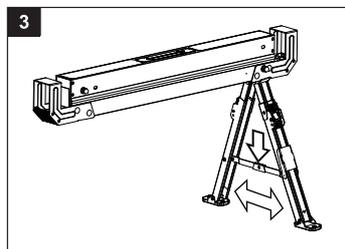


Separare le gambe e spingere la traversa fissandola in posizione piana.

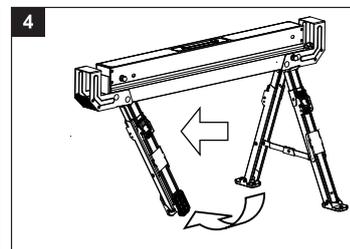

Rilasciare il pulsante quando viene visualizzato il messaggio [CLOSE 1°], quindi tirare le due gambe verso il basso fino ad aprire completamente i supporti.

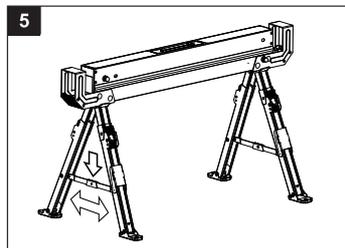

Separare le gambe e spingere la traversa fissandola in posizione piana.

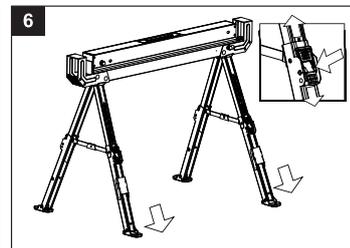

Le gambe si regolano con piccoli incrementi. - Per aprire: tirare le gambe verso il basso fino a quando il fermo si blocca nella posizione desiderata. Per richiudere: premere l'interruttore per sbloccare il fermo, tirare delicatamente le gambe e richiuderle.



Se il prodotto viene utilizzato in combinazione con una seconda unità con l'ausilio di tavole di legno inserite correttamente nelle due fessure da 45 x 90 mm (2 x 4"), il piano di lavoro può supportare fino al doppio della capacità di carico di un singolo cavalletto.

Richiudere il cavalletto

- Per chiudere il cavalletto, ripetere al contrario i passaggi dal 5 al 2, iniziando con la gamba 2.
- Assicurarsi che il perno di blocco si inserisca correttamente nell'alloggiamento principale, in modo che le gambe rimangano ben fissate una volta chiuse.

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

Pulire il prodotto con un panno privo di lanugine e umido, se necessario.

8 Dati tecnici

Capacità di carico	max. 300 kg
Intervallo altezza.....	62 – 81 cm
Dimensioni (L x P x A)	Aperto: 108,8 x (52 – 69) x (62 – 81) cm
	Ripiegato: 108,8 x 10 x 14,5 cm
Dimensioni fessure tavole di legno.	45 x 90 mm (2 x 4")
Peso	9,3 kg