

Istruzioni per l'uso

Pipetta a depressione ASP-226

N. d'ordine 2798028



1 Utilizzo conforme

Il prodotto viene utilizzato per la manipolazione delicata di piccoli componenti, come ad esempio componenti elettronici.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. L'uso improprio può causare danni materiali o altri pericoli.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

2 Contenuto della confezione

- Pipetta a depressione
- 1 ugello di aspirazione, modello dritto
- 1 ugello di aspirazione, modello curvo
- 2 ventose ø 7 mm
- 2 ventose ø 10 mm
- Istruzioni per l'uso
- 2 ventose ø 3 mm

3 Informazioni aggiornate sul prodotto

Scaricare le ultime informazioni sul prodotto su www.conrad.com/downloads o scansionare il codice QR in figura. Seguire le istruzioni sul sito web.

4 Spiegazione dei simboli

Sul prodotto/apparecchio o nel testo sono presenti i seguenti simboli:



Il simbolo avverte di pericoli che possono causare lesioni.

5 Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze di sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In tali casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Se sussistono domande che non trovano risposta in questo documento, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti o un altro professionista specializzato.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata.

5.2 Utilizzo

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute da un'altezza ridotta possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Proteggere il prodotto da umidità elevata.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.


5.4 Scariche elettrostatiche

- Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici. Prima di iniziare il lavoro, prendere le misure necessarie contro le scariche elettrostatiche.

5.5 Azienda

- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. È ASSOLUTAMENTE vietato riparare il prodotto da soli. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

5.6 Elementi di comando

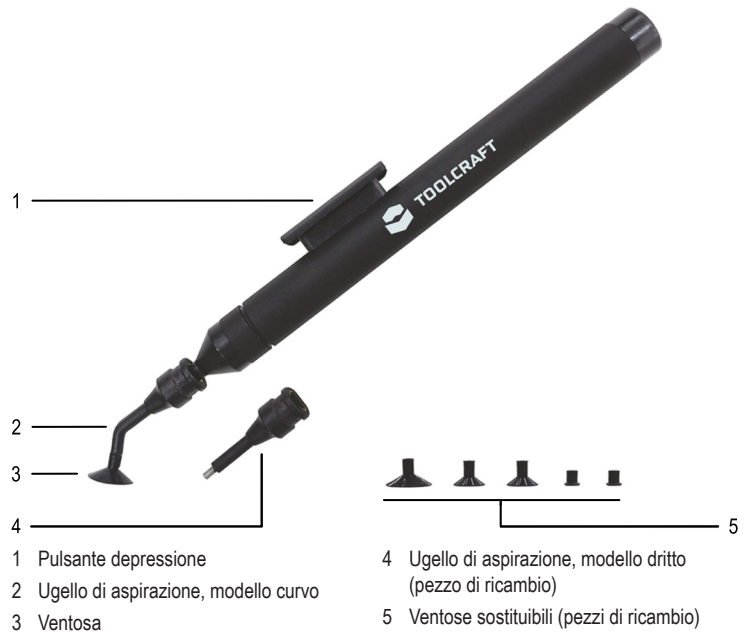

6 Funzionamento

6.1 Montare l'ugello di aspirazione e la ventosa

Prima di poter utilizzare il prodotto, è necessario montare l'ugello di aspirazione e la ventosa desiderati:

1. Inserire l'ugello di aspirazione desiderato (2/4) sulla pipetta a depressione.
2. Far scorrere la ventosa desiderata (3/5) sull'ugello di aspirazione.
 - Il prodotto è pronto per l'uso.

6.2 Sollevare e mettere in posizione i componenti

Per sollevare e mettere di nuovo in posizione i componenti, procedere come segue:

1. Assicurarsi che la superficie del componente sia pulita, piana e senza irregolarità.
2. Guidare la pipetta a depressione con la ventosa sul componente.
3. Premere e rilasciare il pulsante depressione (1) per aspirare il componente.
4. Guidare con cautela il componente nella posizione desiderata.
5. Premere di nuovo il pulsante depressione (1) per mettere in posizione il componente.

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altri solventi chimici. Questi possono danneggiare e causare malfunzionamenti del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua.

1. Rimuovere l'ugello di aspirazione e la ventosa dal prodotto.
2. Pulire tutti i singoli componenti con un panno umido e privo di pelucchi.
3. Rimontare l'ugello di aspirazione e la ventosa.

8 Dati tecnici

8.1 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio	da 0 a +40 °C
Umidità di esercizio	<85 % UR
Temperatura di conservazione	da 0 a +40 °C
Umidità di conservazione	<85 % UR

8.2 Altro

Protezione da ESDno

Dimensioni

Penna a depressione (L x ø).....	132,2 x 12 mm
Ugello di aspirazione dritto (L).....	27 mm
Ugello di aspirazione curvo (L).....	29 mm
Peso netto	21 g
Peso lordo	34 g