

RACON, pistone tondo 19 mm, L 2.1 mm



Campi di applicazione / principali

- Misurazione-Controllo-Regolazione
- Settore meccanico ed impiantistico
- Automotive
- Sistemi di segnaletica
- Costruzione veicoli
- Dispositivi di comando manuali

Descrizione

L'ampia selezione di pistoni standard in diverse forme e colori garantisce una gamma versatile di applicazioni per la sonda RACON a corsa breve.

Dati tecnici

➤ Dati generali

Colore	bianco
Forma collare	tonda
illuminabile	no
Unità di imballaggio	500 pezzi
Peso netto	0,3 g
MOQ ordine	2.500 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì
Materiale dei componenti	Plastica

Link diretti


- [eCatalog RAFI](#)

➤ Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	3,6 mm
Dimensioni esterne larghezza	19 mm
Dimensione esterna altezza	19 mm
Lunghezza del pistone L	2,1 mm

Disegni

Disegni quotati

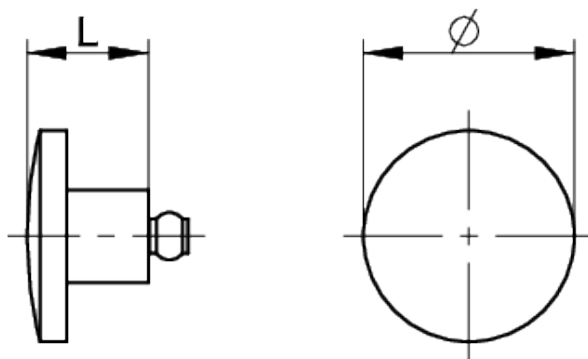

Disegno sistema

Collegamento Gullwing SMT

Suggerimento: marcatura in rilievo:
0,35 mm spessore adesivo: 0,15 mm

