




## RISE 5205 Carrello sollevatore motorizzato per schermi 50 mm/s (nero, EU)

### Benefici chiave

- Regolazione in altezza ai 980 mm
- Velocità di movimento di 50 mm/s per gli schermi più pesanti grazie a QuickRise™
- Certificato TÜV, CE, UL e GS
- Base appositamente progettata per una maggiore sicurezza
- L'anti-collisione sui sollevatori per schermi evita i danni

### Lo schermo viene spostato in modo fluido e sicuro all'altezza corretta

Il carrello sollevatore motorizzato per schermi RISE 5205 è adatto per schermi fino a 98" e 120 kg max. Il carrello solleva lo schermo in modo fluido, rapido e sicuro ad una velocità di 50 mm/s con QuickRise™. Con una corsa di 980 mm, il sollevatore è adatto sia per posizioni molto basse che alte. Il montaggio dall'alto verso il basso assicura un'installazione rapida. Offriamo una garanzia di 5 anni. La sicurezza prima di tutto! I sollevatori per schermi Vogel's sono conformi ai più elevati standard di sicurezza internazionali di TÜV, CE, UL e GS. Sebbene siano programmati per schermi da 86 pollici, questi sistemi di sollevamento motorizzati possono essere utilizzati per la maggior parte dei monitor da 98 pollici. Occasionalmente può essere necessaria una piccola regolazione del software (regolazione dell'altezza, vedi il manuale d'uso).

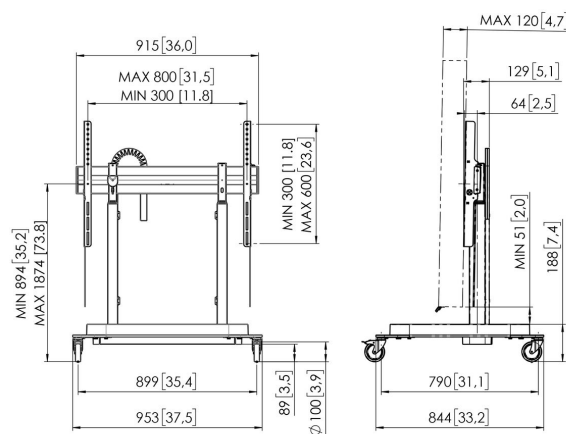

## RISE 5205 Carrello sollevatore motorizzato per schermi 50 mm/s (nero, EU)



### Specifiche

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Numero dell'articolo (SKU)                                  | 7352050       |
| Colore                                                      | Nero          |
| EAN scatola singola                                         | 8712285357787 |
| Altezza                                                     | 1205          |
| Larghezza                                                   | 955           |
| Profondità                                                  | 846           |
| Certificazione TÜV                                          | Si            |
| Garanzia                                                    | 5 anni        |
| Dimensione minima dello schermo (pollici)                   | 43            |
| Dimensione massima dello schermo (pollici)                  | 98            |
| Certificazioni                                              | CE            |
| Distanza massima dal pavimento - centro di visione (mm)     | 1874          |
| Disposizione orizzontale massima del foro di montaggio (mm) | 800           |
| Dimensione massima dello schermo (pollici)                  | 98            |
| Disposizione verticale massima del foro di montaggio (mm)   | 600           |
| Distanza minime dal pavimento - centro di visione (mm)      | 894           |
| Disposizione orizzontale minime del foro di montaggio (mm)  | 300           |
| Dimensione minima dello schermo (pollici)                   | 43            |
| Disposizione verticale minime del foro di montaggio (mm)    | 300           |
| Motorizzato                                                 | Si            |
| Regolazione altezza (mm)                                    | 980           |

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tutti i diritti riservati

Soggetto a errori di stampa,  
modifiche tecniche e di prezzo.

Data: 2023-08-11



**Vogel's. For Sure.**