



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Carrello per sacchi

N. d'ordine: 3203842 (pieghevole, 130 kg)
 N. d'ordine: 3203843 (pieghevole, 200 kg)
 N. d'ordine: 3216722 (montascale, 150 kg)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in un carrello per sacchi. Il prodotto è destinato al trasporto di carichi il cui peso massimo deve essere conforme alle specifiche riportate nei "Dati tecnici".

Il n. d'ordine 3216722 è adatto per spostare carichi su e giù per le scale. Osservare le limitazioni indicate nei "Dati tecnici" in riferimento alla movimentazione sulle scale.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

N. d'ordine 3203842/3203843	N. d'ordine 3216722
- Carrello per sacchi - Istruzioni per l'uso	- Telaio del carrello per sacchi 2 ruote 2 tappi terminali di chiusura 2 rondelle - Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.

5.4 Prima del primo utilizzo

- Prima dell'uso, controllare sempre che il carrello per sacchi non sia danneggiato. Non utilizzare il carrello per sacchi se è danneggiato (ad esempio se presenta delle crepe).

5.5 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.6 Lesioni fisiche

- Non trasportare le persone.
- Non sollevare carichi eccessivamente pesanti. Uno sforzo fisico eccessivo può provocare lesioni.


5.7 Movimentazione del carico

- Non sovraccaricare il carrello per sacchi. Rispettare il peso massimo ammissibile indicato nei "Dati tecnici".
- I carichi sbilanciati possono provocare il ribaltamento del carrello per sacchi, con il rischio di lesioni e danni materiali. Prestare attenzione al baricentro dell'oggetto e assicurarsi che il carico sia bilanciato sul carrello per sacchi.
- Il trasporto di carichi pesanti nella parte anteriore può deformare il carrello per sacchi. Distribuire il peso del carico in modo uniforme su tutta la piattaforma di carico.
- I carichi possono spostarsi a causa delle vibrazioni durante il movimento del carrello per sacchi, a seconda delle caratteristiche del pavimento. Fissare il carico con una o più cinghie di tensionamento.
- Se il carrello viene parcheggiato con un carico, assicurarsi che non possa spostarsi.

5.8 Trasporto

- Bloccare il carrello per sacchi quando viene trasportato su veicoli.

6 Installazione (N. d'ordine 3216722)

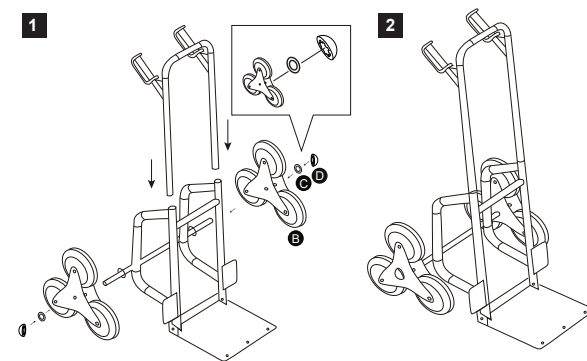

Per installare le ruote:

- Fare scorrere la ruota sull'asse.
- Fare scorrere la rondella sull'asse.
- Battere con cautela il tappo terminale di chiusura sull'asse con un martello di plastica.

7 Prima dell'uso (N. d'ordine 3203842/3203843)

- Abbassare la piattaforma di carico.
 - Le ruote si aprono automaticamente verso l'esterno.
- Per regolare l'altezza dell'impugnatura, premere il blocco di rilascio dell'impugnatura e tirare l'impugnatura verso l'alto finché non si blocca in posizione.
- Piegare le impugnature verso l'esterno fino a farle scattare in posizione.

8 Prima dell'uso (N. d'ordine 3216722)

- Abbassare la piattaforma di carico.
- Per regolare l'altezza dell'impugnatura, tirare verso l'interno entrambi i blocchi di rilascio dell'impugnatura, quindi tirare l'impugnatura verso l'alto. Assicurarsi che ogni blocco della maniglia si innesti saldamente nei fori corrispondenti.

9 Movimentazione dei carichi

9.1 Movimentazione dei carichi in orizzontale

- Collocare il carrello per sacchi su una superficie stabile e piana. Assicurarsi che il carrello per sacchi non possa spostarsi da solo.
- Caricare la piattaforma di carico del carrello per sacchi. Assicurarsi di caricarla in modo uniforme e sicuro. Il carico non deve scivolare. Fissare il carico con cinghie di tensionamento.
- Inclinare lentamente il carrello per sacchi, in modo da poterlo spostare e guidare facilmente.
- Abbassare lentamente e con cautela il carrello per sacchi al termine della movimentazione, per evitare che il carico scivoli dalla piattaforma di carico.

9.2 Movimentazione sulle scale (solo per il n. d'ordine 3216722)

- **AVVERTENZA! I carichi possono facilmente cadere e causare gravi lesioni. Fissare sempre il carico quando si usa il carrello per sacchi sulle scale.**
- Assicurarsi che i gradini soddisfino i requisiti indicati nei "Dati tecnici".
- Assicurarsi di avere sempre una presa salda sul carrello per sacchi quando si salgono le scale.
- Assicurarsi che non vi siano altre persone sulle scale, oltre ad eventuali assistenti.
- Quando si scendono le scale, assicurarsi che non vi siano persone al di sotto del carrello per sacchi.

10 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
2. Se il prodotto si bagna, asciugarlo accuratamente.

11 Smaltimento

Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. In questo modo, si rispettano gli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

12 Dati tecnici

N. d'ordine	3203842	3203843
Materiale	Alluminio, TPR, acciaio	Alluminio, PP, TPR
Peso massimo ammissibile del carico	130 kg	200 kg
Diametro delle ruote	173 mm	200 mm
Dimensioni da chiuso (L x A x P)	486 x 880 x 61 mm	590 x 1030 x 80 mm
Dimensioni da aperto (L x A x P)	486 x 1120 x 518 mm	610 x 1220 x 600 mm
Piattaforma di carico (L x P)	486 x 350 mm	590 x 400 mm
Peso	5,5 kg	9,6 kg

N. d'ordine	3216722
Materiale	Acciaio TPR
Peso massimo ammissibile del carico (trasporto orizzontale)	150 kg
Peso massimo ammissibile del carico (movimentazione sulle scale)	40 kg
Altezza massima dei gradini (scale)	220 mm
Profondità minima dei gradini (scale)	150 mm
Diametro delle ruote	Ø 14,6 cm
Dimensioni da chiuso (L x A x P)	450 x 745 x 370 mm
Dimensioni da aperto (L x A x P)	450 x 1095 x 600 mm
Piattaforma di carico (L x P)	310 x 287 mm
Peso	11,6 kg