

Istruzioni per l'uso

Stiracamicie, 850 W, bianco

N. d'ordine 3350746



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del QR code) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è pensato per asciugare e stirare indumenti adatti (ad esempio le camicie).

Questo prodotto non è pensato per riscaldare gli ambienti o per applicazioni simili.

Questo prodotto è pensato unicamente per un uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il prodotto può danneggiarsi se viene utilizzato per scopi diversi da quelli descritti. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ■ Unità principale | ■ Raccordo dell'asta |
| ■ Base | ■ Appendiabiti con 4 mollette |
| ■ Sacco dell'aria | ■ 2 cavi elastici con mollette |
| ■ Staffa del sacco dell'aria | ■ Istruzioni per l'uso |
| ■ 2 aste | |

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione II.



Leggere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.



Questo prodotto è pensato unicamente per un uso interno.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- L'apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- **AVVERTENZA:** Questo prodotto è pensato esclusivamente per asciugare capi in tessuto lavati con acqua.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Utilizzare il prodotto solo in ambienti ben ventilati, al fine di evitare l'accumulo di umidità e calore.
- Il sacco dell'aria aumenta di dimensioni durante il funzionamento. Prima dell'uso, controllare che nell'area circostante (fino a circa 3 m di distanza) non vi siano oggetti appuntiti o taglienti. Rimuovere eventuali ostacoli o cambiare la posizione, se necessario.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas altamente infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto (l'unità principale) da condizioni di elevata umidità e di bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiare il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.
- Non tirare il sacco dell'aria.
- Mantenere sempre pulite le prese dell'aria e rimuovere eventuali ostacoli che potrebbero compromettere il flusso d'aria del prodotto.
- Non lasciare il prodotto incustodito.

5.4 Funzionamento

Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio ed evitare qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Cavo di alimentazione




Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di alimentazione e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino al dispositivo ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando i punti di presa previsti.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazioni meccaniche.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Per prima cosa, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.6 Prodotto


- Assicurarsi che i vestiti siano adatti per essere asciugati e stirati con il prodotto. Controllare sempre le etichette per la cura del bucato.
- Non superare il limite di peso massimo raccomandato di 3 kg.
- Posizionare il prodotto per l'asciugatura su una superficie piana, a livello e stabile.
- Evitare l'uso con indumenti inzuppati d'acqua.
- Lasciare libere le prese di ingresso e di uscita dell'aria.
- Scollegare il prodotto per l'asciugatura dall'alimentazione prima dell'installazione o in caso di inutilizzo.

6 Panoramica prodotto

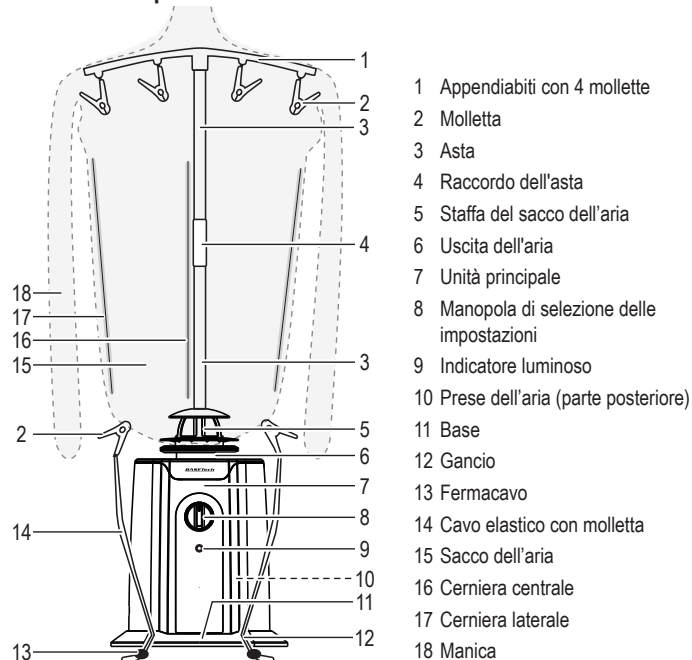

7 Montaggio

1. Inserire l'unità principale sulla base. La base si incastra solo in un modo.

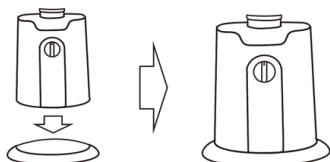

2. Aprire la cerniera centrale del sacco dell'aria.

Importante:

- Dal punto 3 in poi, eseguire tutte le operazioni all'interno del sacco dell'aria aperto.
- La cerniera centrale del sacco dell'aria deve essere rivolta in avanti.




3. Dall'interno, posizionare l'apertura rotonda del sacco dell'aria sull'apposita staffa.
4. Collegare la staffa del sacco dell'aria con il sacco dell'aria alla presa di uscita dell'aria.
 - Inserire i 2 perni della staffa del sacco dell'aria nelle aperture corrispondenti sull'uscita dell'aria.
 - Ruotare la staffa del sacco dell'aria in senso orario, in modo che si blocchi in posizione.
5. Fissare la prima asta alla staffa del sacco dell'aria.
6. Collegare il raccordo dell'asta a questa asta.
7. Fissare la seconda asta sul raccordo dell'asta.
8. Fissare l'appendiabiti con 4 mollette all'asta superiore.
9. Regolare l'appendiabiti con 4 mollette in modo che sia in linea con le spalle del sacco dell'aria.
10. Chiudere la cerniera del sacco dell'aria.
11. Ora il prodotto è completamente montato.

Nota: smontare il prodotto procedendo nell'ordine inverso.

8 Funzionamento

8.1 Manopola di selezione delle impostazioni

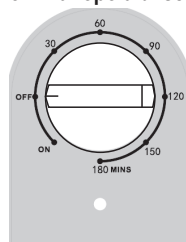

- **ON:** accensione
- **OFF:** spegnimento
- **30 - 180 MINS:** accensione (con funzione timer)

Nota: l'indicatore luminoso si accenderà una volta collegata l'alimentazione.

8.2 Asciugatura/eliminazione delle pieghe




Attenzione: l'uscita dell'aria si riscalda durante l'uso. Evitare di toccarla durante il funzionamento o subito dopo.

Nota:

- Le cerniere laterali del sacco dell'aria possono essere aperte per ottenere dimensioni più ampie.
- È possibile asciugare altri capi in tessuto (ad esempio calzini) appendendoli alle 4 mollette dell'appendiabiti.

1. Spegner il prodotto e scollegarlo dall'alimentazione.
2. Chiudere la cerniera centrale del sacco dell'aria.
3. Posizionare la camicia sopra il sacco dell'aria sull'appendiabiti.
4. Chiudere tutti i bottoni e le cerniere della camicia.
5. Fare passare le maniche del sacco dell'aria attraverso le maniche della camicia.
6. Collegare il prodotto all'alimentazione.
7. Accendere il prodotto.
8. Distendere la camicia per evitare che si formino delle pieghe. Il sacco dell'aria deve sporgere dal collo e dalle maniche della camicia.

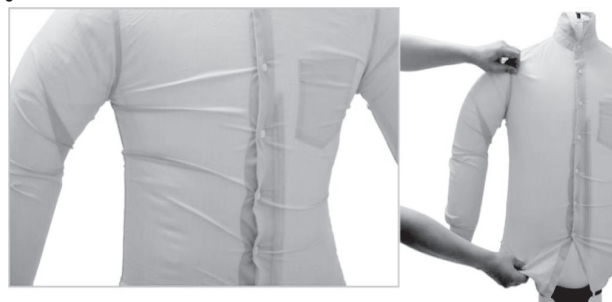

9. Controllare il tempo rimanente e sistemarlo, se necessario.

8.3 Utilizzo del cavo elastico con mollette

Nota: se è necessario sistemare ulteriormente la camicia, utilizzare i cavi elastici con mollette.



1. Collegare il cavo elastico con molletta a uno dei ganci nella base.
2. Fissare la molletta del cavo elastico al sacco dell'aria o alla camicia.
3. Tendere il cavo elastico con molletta utilizzando il fermacavo rotondo.
4. Controllare il tempo rimanente e sistemarlo, se necessario.

8.4 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione consigliata
Tempo di asciugatura troppo lungo (es. >180 min.)	Gli indumenti potrebbero essere troppo spessi.	Aumentare il tempo di asciugatura.
	Gli indumenti sono troppo bagnati.	Non asciugare i vestiti con il prodotto se sono inzuppati d'acqua.
	Il sacco dell'aria potrebbe non essere stato chiuso correttamente e l'aria calda fuoriesce.	Controllare che il sacco dell'aria e le cerniere non presentino perdite d'aria.
Il prodotto smette di funzionare	Le prese di ingresso/uscita dell'aria sono bloccate (ad esempio a causa di indumenti larghi) e la protezione contro il surriscaldamento si è attivata.	1. Spegnerne il prodotto. 2. Rimuovere eventuali ostruzioni e lasciare raffreddare completamente il prodotto. 3. Riprovare.
	Tempo impostato superato.	Controllare le impostazioni del timer.

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

11.1 Alimentazione

Corrente/tensione di ingresso..... 220 - 240 V/CA, 50/60 Hz

Consumo di energia 850 W

Peso degli indumenti max 3 kg

Funzione timer 0–180 minuti

Materiale..... ABS, PPS, nylon, acciaio inossidabile

Protezione di ingresso IPX1

Classe di protezione II

11.2 Ambiente operativo

Temperatura di esercizio da 0 a +50 °C

Umidità di esercizio 5 – 90% UR (senza condensa)

Temperatura di conservazione da -30 a +50 °C

Umidità di conservazione 5 – 90% UR (senza condensa)

11.3 Altre specifiche

Dimensioni (circa)..... 190 x 270 x 380 mm (senza kit appendiabiti)
190 x 400 x 980 mm (con kit appendiabiti)

Peso (circa) 1,97 kg