



Webcam Full HD a fuoco fisso da 1080P (con riconoscimento facciale)



Modello: CyberTrack F1

Guida rapida

Italiano

www.adesso.com

CONTENUTO



A
Webcam



B
Manuale dell'utente

DESCRIZIONE

Sensore CMOS da 2,1 mega pixel con messa a fuoco fissa

Doppio microfono integrato

Funzione di inclinazione orizzontale e verticale - 3 assi

Compatibile con il riconoscimento facciale e Windows Hello

Supporto per treppiede e clip girevole

FUNZIONALITÀ AVANZATE

1. Riconoscimento facciale (biometria)

Il sensore IR aiuta a mappare i tratti del viso in condizioni di illuminazione diverse, per ottenere un'immagine della migliore qualità possibile.



Sensore a infrarossi

Windows può memorizzare più volte all'interno del sistema per account diversi (ciò non è possibile per lo stesso account)

LIMITI DI GARANZIA

ADESSO fornisce una garanzia limitata di un anno per la qualità dei materiali e di lavorazione di tutti i suoi prodotti.

Durante questo periodo, ADESSO riparerà o sostituirà tutti i prodotti che si sono rivelati difettosi. Tuttavia, ADESSO non garantirà alcun prodotto che sia stato sottoposto a una manipolazione errata, a condizioni di spedizione inadeguate, negligenza o a una riparazione o installazione non autorizzata. La garanzia non copre inoltre i prodotti installati con componenti non originali ADESSO e i prodotti con sigilli rotti o segni dovuti a un assemblaggio improprio. Dopo la sostituzione del prodotto come indicato nel documento RMA, ADESSO si riserva il diritto di richiedere il pagamento del costo totale dei prodotti sostitutivi con sigilli rotti o segni dovuti a un assemblaggio improprio.

Se si riscontra un difetto, Adesso può decidere, a sua sola discrezione, se riparare o sostituire il prodotto senza alcun costo per il cliente, a condizione che venga restituito durante il periodo di garanzia con spese di trasporto pagate anticipatamente a favore di Adesso. È necessario contattare Adesso all'indirizzo support@adesso.com per ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione della merce (RMA) prima di restituire qualsiasi prodotto. Per ogni prodotto restituito e per il quale è stata richiesta l'assistenza in garanzia, si prega di specificare nome, indirizzo di spedizione (n. casella postale), numero di telefono, copia della fattura di vendita come prova d'acquisto e di riportare chiaramente sul pacco il numero RMA.

ASSISTENZA

FAQ: <http://www.adesso.com/faqs>

E-mail assistenza: support@adesso.com


Telefono assistenza:

Numero verde: (800) 795-6788

9:00 - 17:00 PST, dal lunedì al venerdì

INSTALLAZIONE

1. Spegnerne il computer.
2. Collegare il cavo USB al computer.

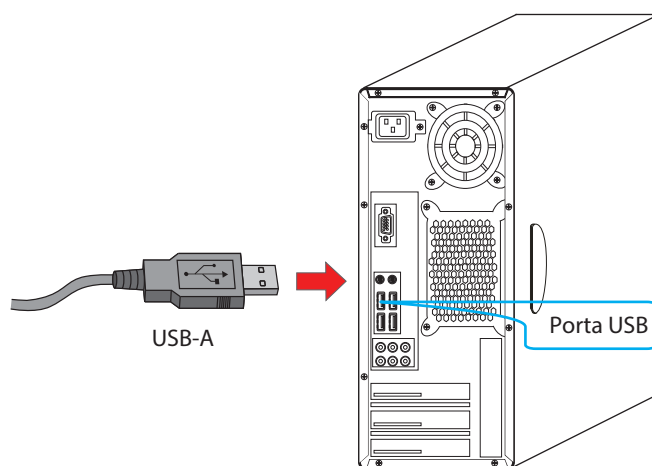

L'estremità USB-A del cavo deve essere inserita nella porta USB del computer.

3. Accendere il computer e il sistema operativo rileverà automaticamente la webcam.

FUNZIONALITÀ PER LA PRIVACY

1. L'interruttore a levetta consente di disattivare l'audio o il video
Sinistra = Audio disattivato (il video è ancora attivato)
Centrale = Modalità di funzionamento (sia l'audio che il video sono attivati)
Destra = Video disattivato (l'audio è ancora attivato)
Interruttore a levetta per impostazioni audio/video avanzate



INTRODUZIONE

CyberTrack F1 di Adesso è una webcam da tavolo Ultra HD con alta risoluzione da 1080P e messa a fuoco fissa, che realizza 30 fotogrammi al secondo e consente di registrare e condividere video di qualità Ultra HD a colori e ricchi di dettagli. Questa webcam è compatibile con Windows Hello grazie alla funzione di riconoscimento facciale e include un doppio microfono integrato che consente di sentire la voce in modo forte e chiaro, sia che si stia parlando con i propri cari sia che si stia effettuando una videochiamata di lavoro. Inoltre, include un supporto per treppiede e un interruttore per l'otturatore audio/video per la privacy. Grazie a tutte queste caratteristiche, potrete registrare e trasmettere facilmente i vostri video a chiunque vogliate!

Specifiche:

Sensore rilevamento immagini: sensore CMOS 1080P HD ad alta risoluzione

Risoluzione: 1920 x 1080

Frequenza fotogrammi: 30FPS

Messa a fuoco: Fissa

Angolo di visualizzazione: 95°

Interfaccia: USB

Formato data: YUY2, MJPG

Gamma dinamica: >72 db

Modalità audio/video: Sì

Dimensioni: 102 x 63 x 57 mm


Peso: 110 g

Lunghezza del cavo: 1,8 m

Requisiti:

- ☒ Sistema operativo: Windows 11/10/8/7/Vista/XP, Mac os 10.6 o versioni successive
- ☒ Interfaccia di collegamento: USB

4. Posizionare la webcam sopra il monitor, lo schermo del laptop o il televisore utilizzando la clip di montaggio.

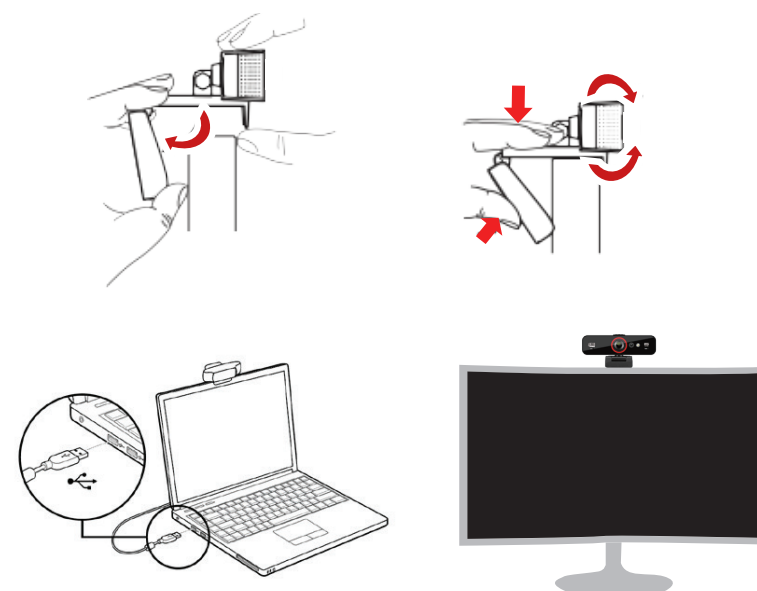

DRIVER OPZIONALE

Con il nostro driver avanzato, è possibile regolare facilmente le impostazioni della webcam, come ad esempio luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza, zoom avanti/indietro e orientamento dell'immagine secondo le proprie preferenze. Per saperne di più sul nostro driver, accedere all'indirizzo: <https://www.adesso.com/download-webcams/>

