



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è un trasmettitore per sistema di presentazione wireless.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Limitazioni d'uso dell'adattatore wireless (banda a 5 GHz)

I seguenti paesi impongono restrizioni all'uso del prodotto:

									
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI
CH	TR								

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso in ambienti interni.

5 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

6 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

6.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

6.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.


6.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.

6.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

7 Panoramica del prodotto e funzionamento

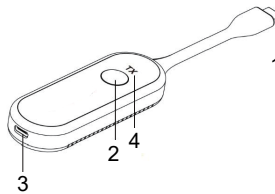

1. Collegamento delle sorgenti video (ad esempio, portatili, smartphone e altri dispositivi che supportano USB-C®/DisplayPort (DP Alt Mode)).
2. Tasto funzione:
 - 1 pressione: si avvia/interrompe la trasmissione sullo schermo principale.
 - 2 pressioni: si avvia/interrompe la trasmissione sul secondo schermo.
 - Pressione prolungata: si abilita/disabilita lo schermo diviso sullo schermo principale.
3. Porta USB-C®: per il collegamento a un alimentatore esterno per fornire alimentazione alla sorgente video.
4. Indicatori di stato a LED (vedere tabella di seguito).

Colore	Stato	Descrizione
Rosso	Lampeggiante	Avvio del trasmettitore
Rosso	Lampeggiante	Ricerca del ricevitore
Blu	Lampeggiante	In attesa di connessione
Blu	Acceso fisso	Connesso e pronto per la presentazione
Viola	Lampeggiante	Nessun segnale video in ingresso

8 Aggiunta di ricevitori aggiuntivi

Requisiti:

- ✓ *Porta USB-C: deve supportare lo standard Thunderbolt™ 3 o DisplayPort (DP Alt Mode)
1. Inserire un trasmettitore in una porta USB-C® del computer in uso.
 2. Tenere premuto il tasto funzione per 8 secondi finché il logo non inizia a lampeggiare rapidamente in rosso.
 3. Attendere circa 15 secondi finché il logo non lampeggia in blu.
- È stato associato un ricevitore aggiuntivo.

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

11 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

12 Dati tecnici

12.1 Prodotto

Alimentazione	5 V/CC 1 A via USB-C®
Porta di visualizzazione	1,2
HDCP	1.4
Risoluzione in ingresso	3840x2160 a 30 fps; 1080p a 24/30/60 fps, 1080i a 50/60 fps; 720p a 30/60 fps; 480p a 60 fps
Formato audio	Stereo, 16 bit 48 KHz
Latenza	circa 100 ms (1080p a 60 fps)
Sicurezza.....	Crittografia AES a 128-bit
Larghezza di banda.....	20 MHz, 40 MHz, 80 Mhz
Antenne	3dBi
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +40 °C, 10 - 80% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da -10 a +60 °C, 5 - 90% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	35,43 x 189,36 x 15,6 mm
Peso	56,1 g

12.2 Wi-Fi (5 GHz)

Frequenza di trasmissione	5,150-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz
Potenza di trasmissione	20 dBm
Distanza di trasmissione.....	max. 20 m
Tipo di modulazione	OFDM
Antenna	3 dBi, a doppio senso di trasmissione