



Philips Hue White & Color Ambiance Impress - Wandleuchte, schwarz - 240x120

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 149,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-356105
Material	Aluminium, Glas, Kunststoff
Farbe	Schwarz, Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	16 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung, Fernbedienung
Dimmtechnologie	Standard
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	RGBW
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	1200 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	50000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Modern, Schlicht
Form	länglich, eckig
Netzstecker	Nein

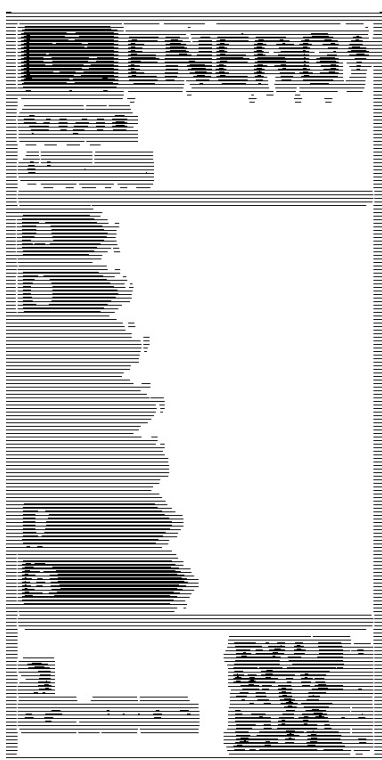

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	Philips Hue
Kompatibel mit	IKEA TRADFRI, Innr, SMART+, Paulmann Home, SLV Valetto
Sprachsteuerung	Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant
Protokoll	ZigBee
Weiteres	Hue Bridge erforderlich, Farbtemperatur: 2000 bis 6500 K
Produktmaße	(H) 240 mm (B) 120 mm (T) 141 mm
Produktgewicht	1.655 kg