


DÄTWYLER Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, schwarz, 0,5 m

Artikelnummer	21.05.0005	
Hersteller	Dätwyler	
Hersteller-Art.-Nr.	21.05.0005	
EAN (Einzelstück)	7611990756131	

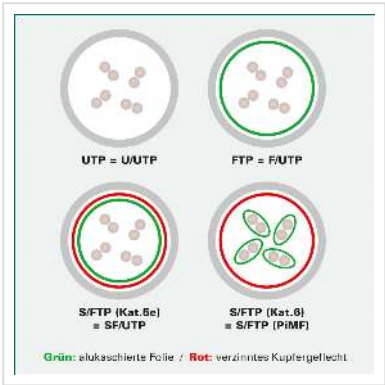

Cat.6
Class E

S/FTP

LSOH

DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, Kat.6, 1,2 GHz Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

- Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des DÄTWYLER CU 7702 (Kat.7)
- Beidseitig konfektioniert mit Kat.6 Steckern (Hirose TM21 Stecker)
- Knickschutz und Schutzlasche für Verriegelungsstift
- 8 Adern TP-Kupfer-Litze, Paarschirm: kaschierte Alufolie, Gesamtabschirmung: verzinnertes Kupfergeflecht
- Kabelmantel: Flammwidriges, raucharmes, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LSOH)
- Außen-ø 6,0 mm Richtwert
- Kat.6 / Class E nach ANSI / TIA
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA 568

Technische Daten	
Hersteller	Dätwyler
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel

Farbe	schwarz
Länge	0.5 m
Schirmungstyp	PiMF
Übertragungsqualität	Cat6 / Class E
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Belegung	1:1
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	aufgesteckt
Farbe (Tülle)	schwarz
Aussen-Ø Kabel	6,0 mm
Kabel LSOH	ja
Material Aussenmantel Kabel	Halogenfreier Compound
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	HiRose TM21
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Paketgewicht	0.034 kg