


# DRAKA Patchkabel Kat.6 (Class E) HP-FTP, UC400, LSOH, grau, 3 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.05.6030    |
| Hersteller          | Draka Holding |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.05.6030    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990750849 |

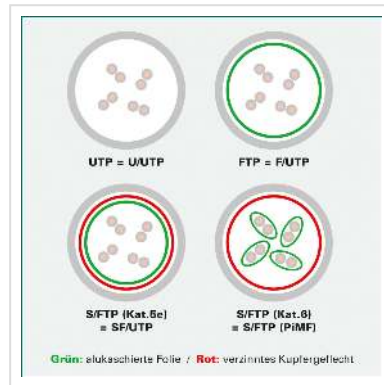

## DRAKA UC400 S27: Hochwertiges flexibles Patchkabel mit High-Performance-(HP-)FTP Abschirmung für Anwendungen bis 250 MHz Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

- Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und mit Knickschutzhülle
- Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1 gemäß EIA/TIA 568B

### Aufbau:

- Kabeltyp: High-Performance FTP, patentierte Bewicklung um jeweils 2 Paare
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinkt, Beilaufлите AWG 26
- Außen-Ø: 5,7 mm Richtwert
- Farbcode: wsgn/gn, wsor/or, bl/wsbl, wsbr/br
- Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:

- DRAKA UC900 SS23 Installationskabel, Best.-Nr. 21.05.4042/3, BTR E-DAT Modul 8(8), Best.-Nr. 26.11.0652; DRAKA HP/FTP-Patchkabel Kat. 6 H, 5 m, grau, Best.-Nr. 21.05.6050.
- Diese Produktkombination wurden bei der Firma DRAKA im Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

| Technische Daten            |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hersteller                  | Draka Holding                                                   |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel                                              |
| Produkttyp                  | FTP Patchkabel                                                  |
| Farbe                       | grau                                                            |
| Länge                       | 3 m                                                             |
| Schirmungstyp               | PiMF                                                            |
| Übertragungsqualität        | Cat6 / Class E                                                  |
| Impedanz                    | 100 Ohm                                                         |
| Anzahl Adern                | 8                                                               |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 27                                                          |
| Aderntyp                    | Litze                                                           |
| Belegung                    | EIA/TIA 568B                                                    |
| Rasthebelschutz             | ja                                                              |
| Knickschutztülle            | aufgesteckt                                                     |
| Farbe (Tülle)               | schwarz                                                         |
| Aussen-Ø Kabel              | 5,7 mm                                                          |
| Kabel LSOH                  | ja                                                              |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45                                                           |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)                                              |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                                                           |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)                                              |
| Steckertyp RJ45             | HiRose TM21                                                     |
| Technische Besonderheiten   | High-Performance FTP, patentierte Bewicklung um jeweils 2 Paare |
| Verpackungshöhe             | 40 mm                                                           |
| Verpackungsbreite           | 190 mm                                                          |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Verpackungstiefe | 240 mm  |
| Paketgewicht     | 0.12 kg |