


# DÄTWYLER Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, gelb, 0,5 m

|                     |               |                                                                                    |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer       | 21.05.0002    |  |
| Hersteller          | Dätwyler      |                                                                                    |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.05.0002    |                                                                                    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990755868 |                                                                                    |

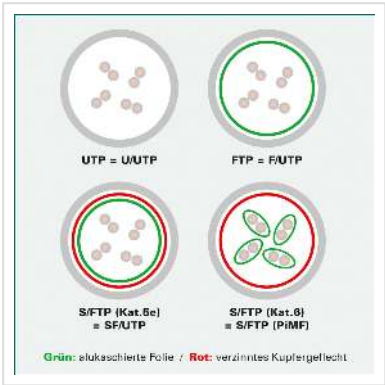

Cat.6  
Class E

S/FTP

LSOH

## DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, Kat.6, 1,2 GHz Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

- Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des DÄTWYLER CU 7702 (Kat.7)
- Beidseitig konfektioniert mit Kat.6 Steckern (Hirose TM21 Stecker)
- Knickschutz und Schutzlasche für Verriegelungsstift
- 8 Adern TP-Kupfer-Litze, Paarschirm: kaschierte Alufolie, Gesamtabschirmung: verzinnertes Kupfergeflecht
- Kabelmantel: Flammwidriges, raucharmes, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LSOH)
- Außen-ø 6,0 mm Richtwert
- Kat.6 / Class E nach ANSI / TIA
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA 568

| Technische Daten |                    |
|------------------|--------------------|
| Hersteller       | Dätwyler           |
| Produktgruppe    | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp       | S/FTP Patchkabel   |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Farbe                       | gelb                   |
| Länge                       | 0.5 m                  |
| Schirmungstyp               | PiMF                   |
| Übertragungsqualität        | Cat6 / Class E         |
| Impedanz                    | 100 Ohm                |
| Anzahl Adern                | 8                      |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 26                 |
| Aderntyp                    | Litze                  |
| Gekreuzt                    | nein                   |
| Belegung                    | 1:1                    |
| Rasthebelschutz             | ja                     |
| Knickschutztülle            | aufgesteckt            |
| Farbe (Tülle)               | gelb                   |
| Aussen-Ø Kabel              | 6,0 mm                 |
| Kabel LSOH                  | ja                     |
| Material Aussenmantel Kabel | Halogenfreier Compound |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45                  |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)     |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                  |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)     |
| Steckertyp RJ45             | HiRose TM21            |
| Verpackungshöhe             | 30 mm                  |
| Verpackungsbreite           | 210 mm                 |
| Verpackungstiefe            | 220 mm                 |
| Paketgewicht                | 0.034 kg               |