
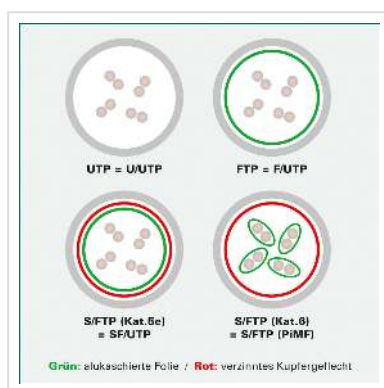


# DRAKA Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, UC900 TM21, LSOH, grün, 5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.05.2053    |
| Hersteller          | Draka Holding |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.05.2053    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990751495 |

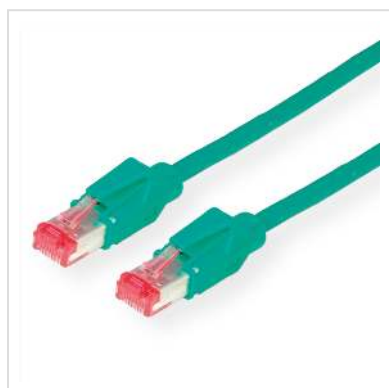

**Cat.6**  
Class E

**S/FTP**

**LSOH**

**DRAKA UC900 SS27: Hochwertiges flexibles halogenfreies Patchkabel mit Spezialabschirmung für Anwendungen bis 250 MHz**  
**Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle**  
**Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm**

- Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
- Aufbau: Kabeltyp S/STP (PiMF-Kabel)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinkt
- Außen-Ø 5,9 mm Richtwert
- Farbcode: wsgn/gn, wsor/or, bl/wsbl, wsbr/br
- Gesamtabschirmung: Cu-Geflechschirm verzinkt
- Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: DRAKA UC900 4P Installationskabel, Best.-Nr. 21.05.4042/3, TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 UP/50 Anschlussdosen, Best.-Nr. 25.16.8650 oder 25.16.8658, TELEGÄRTNER 19"-Panel MPP24-HS, Best.-Nr. 26.11.0526, und DRAKA UC900 S/FTP-Patchkabel mit HiRose Stecker TM21, Best.-Nr. 21.05.2050. Diese Produktkombination wurde bei der Firma DRAKA im Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100 m gemessen.

| Technische Daten            |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Hersteller                  | Draka Holding         |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel    |
| Produkttyp                  | S/FTP-PiMF-Patchkabel |
| Farbe                       | grün                  |
| Länge                       | 5 m                   |
| Schirmungstyp               | PiMF                  |
| Übertragungsqualität        | Cat6 / Class E        |
| Impedanz                    | 100 Ohm               |
| Anzahl Adern                | 8                     |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 27                |
| Aderntyp                    | Litze                 |
| Belegung                    | 1:1                   |
| Rasthebelschutz             | ja                    |
| Knickschutztülle            | aufgesteckt           |
| Farbe (Tülle)               | grün                  |
| Aussen-Ø Kabel              | 5,9 mm                |
| Kabel LSOH                  | ja                    |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45                 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)    |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)    |
| Steckertyp RJ45             | HiRose TM21           |
| Verpackungshöhe             | 30 mm                 |
| Verpackungsbreite           | 230 mm                |
| Verpackungstiefe            | 220 mm                |
| Paketgewicht                | 0.186 kg              |