

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Melchioni Family

Anschrift des Lieferanten: Compliance Melchioni S.p.a., Via Colletta 37, 20135 Milano Milano Milano, IT

Modellkennung: IGLOO 46

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | freistehend |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja          |

Allgemeine Produktparameter:


| Parameter                                                              |        | Wert | Parameter                                                             | Wert                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                      | Höhe   | 503  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                          | 46                                |
|                                                                        | Breite | 453  |                                                                       |                                   |
|                                                                        | Tiefe  | 455  |                                                                       |                                   |
| EEI                                                                    |        | 99   | Energieeffizienzklasse                                                | E                                 |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                |        | 39   | Luftschallemissionsklasse                                             | C                                 |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 |        | 80   | Klimaklasse:                                                          | gemäßigte Zone, subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                                |
| Winterschaltung                                                        |        | Nein |                                                                       |                                   |

Fachparameter:

| Fachtyp | Fachparameter und #werte                         |                                                                                                                                                                             |                             |                                                    |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach Anhang IV | Gefriervermögen (in kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
|         |                                                  |                                                                                                                                                                             |                             |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                           |      |      | Tabelle 3<br>stehen |   |   |
| Speisekammerfach                                                                                                                                                                                                          | Nein | -    | -                   | - | - |
| Weinlagerfach                                                                                                                                                                                                             | Nein | -    | -                   | - | - |
| Kellerfach                                                                                                                                                                                                                | Nein | -    | -                   | - | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                        | Ja   | 46,0 | 4                   | - | M |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                             | Nein | -    | -                   | - | - |
| Null-Sterne- oder Eis-<br>bereiterfach                                                                                                                                                                                    | Nein | -    | -                   | - | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                            | Nein | -    | -                   | - | - |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                          | Nein | -    | -                   | - | - |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                          | Nein | -    | -                   | - | - |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                          | Nein | -    | -                   | - | - |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                        | Nein | -    | -                   | - | - |
| Fach mit variabler<br>Temperatur                                                                                                                                                                                          | -    | -    | -                   | - | - |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>                                                                                                                                                                                             |      |      |                     |   |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                       |      |      | -                   |   |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                    |      |      | -                   |   |   |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate                                                                                                                                                 |      |      |                     |   |   |
| <b>Weitere Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                   |      |      |                     |   |   |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.melchioni-ready.com">www.melchioni-ready.com</a> |      |      |                     |   |   |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 18/03/2025

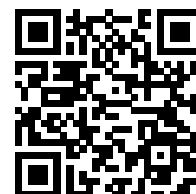

**EPREL-Eintragungsnummer** 2226313

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226313>

**Lieferant:** Melchioni S.p.a. (Hersteller)

**Website:** <https://www.melchioni.com>

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Compliance Melchioni S.p.a.

**Website:** [www.melchioni.com](http://www.melchioni.com)

**E-Mail-Adresse:** [compliance@melchioni.com](mailto:compliance@melchioni.com)

**Telefonnummer:** 0257941

**Anschrift:**

Via Colletta 37  
20135 Milano  
Italien