

# Universal Autohalterung mit Ladegerät – TE06 für Smartphones (mit zusätzlichem Zigarettenanzünder)

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter folgendem Internet-Link:  
[www.technaxx.de/konformitaetserklaerung/universal\\_car\\_holder\\_charger\\_te\\_06](http://www.technaxx.de/konformitaetserklaerung/universal_car_holder_charger_te_06)

## Funktionen

- Autohalterung und duales Ladegerät für die meisten Smartphones (iPhone, Samsung, Nokia, HTC, Sony Ericsson, Motorola, BlackBerry, etc.)
- Einstellbare Haltebreite von 58–85mm, auf alle Handygrößen einstellbar
- Rutschfeste Füße halten das Handy stabil in der Halterung
- Mit Zigarettenanzünder und dualem Steckplatz für USB-Ladegerät
- Duales USB-Autoladegerät (5V, 2A), schnelle Geschwindigkeit & hohe Effizienz

## Technische Daten

- Modernes Schwanenhalsdesign mit einstellbarer Drehung um 360° Grad
- Flexible Armweite von 58~85 mm
- Überstromschutz
- Stromversorgung: DC 12~36V
- Ausgangsstrom: DC 5V, 2A
- Ein- / Ausschalter
- Hochwertiges PC + ABS Material

## Ladefunktion




**1.a.** Jeder USB-Port Ausgang hat maximal 1000mA, wenn über beide USB Ports zwei digitale Geräte gleichzeitig geladen werden.

**1.b.** USB-Port Ausgang hat maximal 2000mA, wenn über den USB-Port nur ein digitales Gerät geladen wird.

**2.** Ausgang Zigarettenanzünder: 12–24V / 1000mA

## Installationsdiagramm

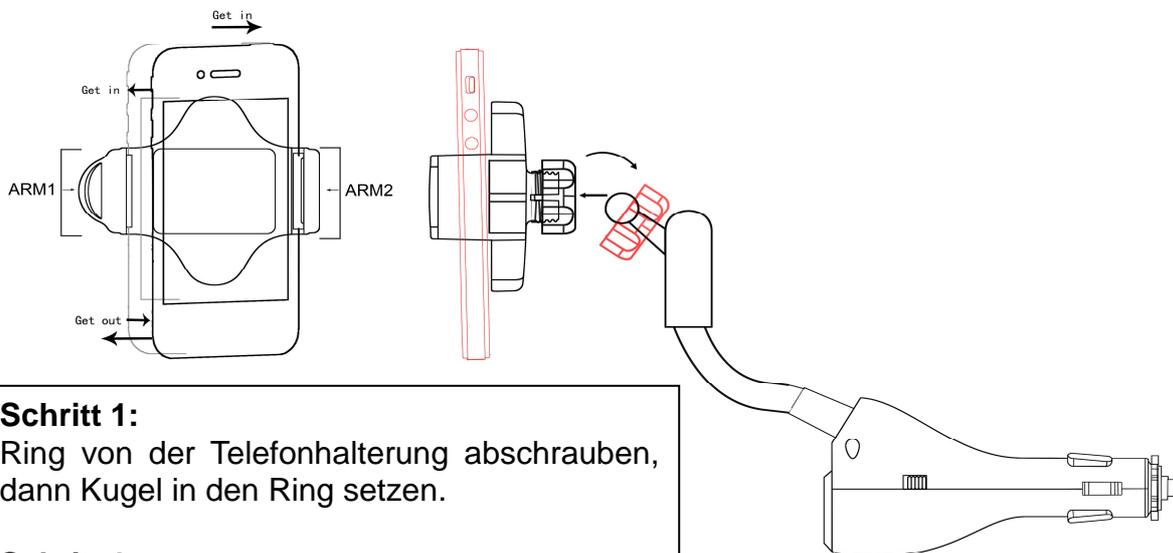

### Schritt 1:

Ring von der Telefonhalterung abschrauben, dann Kugel in den Ring setzen.


### Schritt 2:

Telefonhalterung auf die Kugel des Zigarettenanzünder-Ladegeräts setzen und den Ring festziehen.

## Das Smartphone in die Halterung setzen

**Abbildung 1:** Smartphone in einem Neigungswinkel von 45° an die rechte Seite der Halterung drücken.

**Abbildungen 2 + 3:** Smartphone in die linke Seite der Halterung (Arm 1) drücken, um es zu befestigen. Den festen Halt des Smartphones in der Halterung überprüfen.

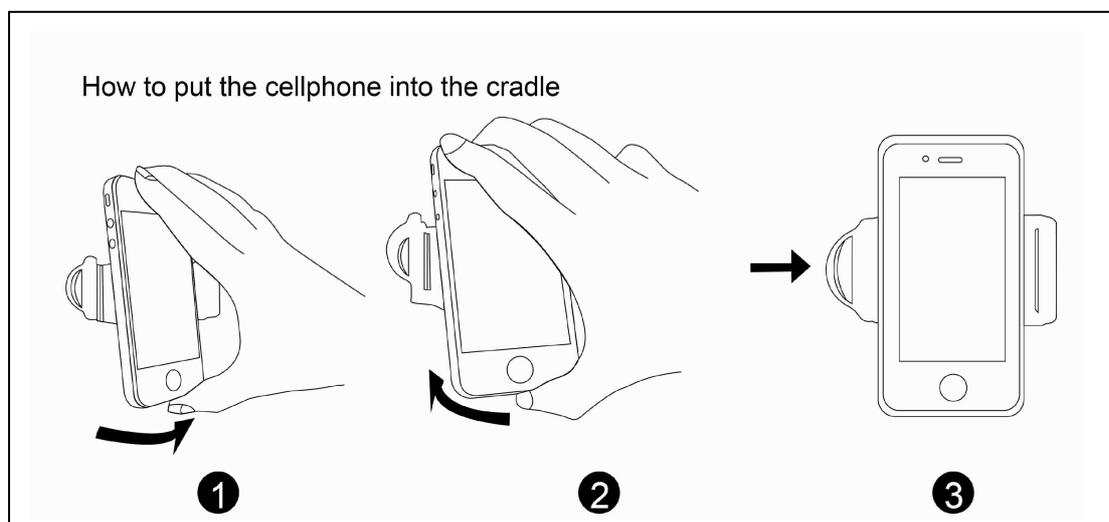

## Das Smartphone aus der Halterung herausnehmen

### **Abbildung 1:**


Den Daumen auf Arm 1 legen und festhalten (linker Arm der Halterung).

### **Abbildung 2:**

Smartphone mit den Fingern direkt aus der Halterung nehmen.

ide

How to get off the cellphone

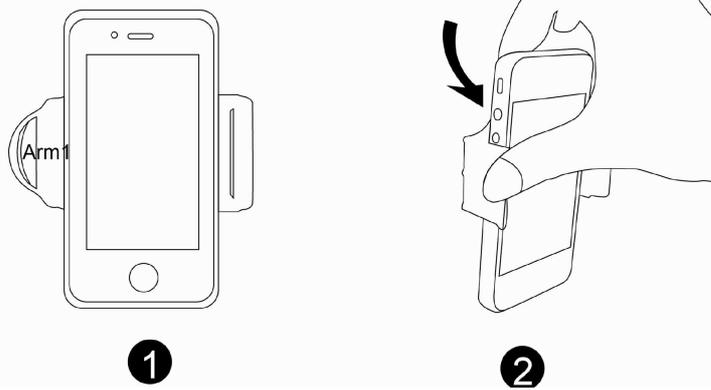

## Mikrofonkabel für das Auto

Audiokabel 3,5mm x 3,5mm, Länge: 60cm, Ø des Steckers ist 3,5mm, der Stecker auf der anderen Seite ist 3,5mm, hohe Tonabschirmung, störungsfreie Leistung, gutes Übertragungssignal, einfache Handhabung.

**Audio-Eingangsschnittstelle** (3,5mm Audio-Klinke) gibt die Audiodaten vom Smartphone wieder. Die **Eingangsschnittstelle** ist Ihr Autoradio AUX IN Schnittstelle oder die Schnittstelle der Auto-Produkte. Die meisten AUX-Buchsen in Fahrzeugen haben einen 3,5mm Ø. Die **Ausgabeschnittstelle** ist Ihr Smartphone's Audio-Ausgangsbuchse (diese haben meistens 3,5mm Standard Ø).

**Freisprechfunktion:** Über den Audiokabel-Ausgang mit eingebautem Mikrofon können Anrufe mit Geräten, die die Freisprechfunktion unterstützen, beantwortet werden. Sie fahren dadurch entspannter und sicherer.

## KOMPATIBILITÄT

**Apple:** iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS / iPhone 3G

**Microsoft:** Zune HD / Zune 120GB

**Samsung:** Galaxy Note / I9220/I9100G / S5830 / I9003 / S5570 / I9020 / Galaxy S2 / S5670 / S5660 / S8500 / I9103 / S5838 / S5578 / I589 / I9018 / I9008L / I809 / I569 / I579 / I559 / Behold II / Instinct / HD / intrepid Jack\*/ Moment / Ominia\*/ P3 8GB

**HTC:** Explorer / Sensation™ / Rhyme / DesireHD / A6390 / A9188 / DesireS / Hero / Droid Eris / Imagio / Shadow\* Snap\*/ Tilt2 / Touch Diamond\* / Touch Pro\*

**Nokia:** N9 / 603 / 700 / 701 / X1-01 / E7 / Oro (C7-00S) / X7-00 / E6-00 / X1-01 / X1-00 / X2-01 / N8-00 / E5-00 / 5802 XpressMusic / 5800w XpressMusic / 5233 / 5232

**Blackberry:** Bold / Bold 9700 / Curve 8310, 8320, 8330, 8350i\*, 8520, 8530, 8900 / Storm, Storm 2 / Tour

**Motorola:** XT928 / XT910 / XT882 / XT800 / XT701 / XT500 / XT711 / XT316 / XT800+ / MT917 / MT870 / XT319 / XT531 Droid 2/ Droid x / CLIQ / Droid

**LG:** E730 / E510 / P993 / P970 / P503

**SONY Ericsson:** Xperia™ arc S LT18i / Xperia™ ray ST18i / Xperia™ neo MT15i

## WICHTIG

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Verkehrs- und Sicherheitsregeln in Ihrer Region zu überprüfen, um die rechtmäßige Nutzung dieses Geräts zu gewährleisten.

### Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien

Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte ein Kind versehentlich Batterie(n) verschluckt haben gehen Sie unverzüglich zu einem Arzt oder fahren mit dem Kind ins Krankenhaus! Auf die richtig Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Ersetzen Sie stets alle Batterien, verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs zusammen. Batterien niemals kurzschließen. Batterien NIE öffnen, verformen oder aufladen! Es besteht **Verletzungsgefahr** durch auslaufende Batterieflüssigkeit! Batterien NIE ins Feuer werfen! Es besteht **Explosionsgefahr!** Verbrauchte Batterien aus dem Gerät entnehmen und entfernen, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

### Hinweise zum Umweltschutz



**Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden.** Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. **Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll / Batterien gehören nicht in den Hausmüll.** Entsorgen Sie alles umweltgerecht.

**Reinigung:** Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, vermeiden Sie raue oder grobfaserige Materialien. Verwenden Sie NIE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gut ab. **Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, wischen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch trocken und setzen Sie neue Batterien ein!