



Halogen Arbeitsscheinwerfer

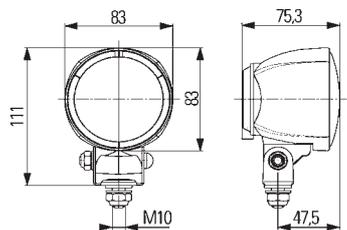

Anbau, stehend

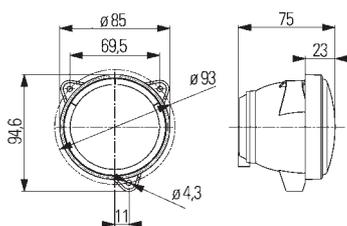

Einbau

MODUL 70

Schlagfestes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, IP 5K9K (hochdruckreinigungsfest), hängende Versionen auf Anfrage erhältlich

H3 - Lichtfarbe: 2.500° Kelvin
H9 - Lichtfarbe: 3.200° Kelvin
GE886 - Lichtfarbe: 3.000° Kelvin

Anbau, stehend


Nahfeld, Glasscheibe/klar, Tülle, H3	1G0 996 176-001
Weitreichend, Glasscheibe/klar, Tülle, H3	1G0 996 176-011
Nahfeld, Glasscheibe/klar, H9-Steckanschluss, inkl. H9 Glühlampe, 12 V/65 W	1G0 996 176-041
Nahfeld, Glasscheibe/klar, 2.000 mm Leitung, inkl. H9 Glühlampe, 12 V/65 W	1G0 996 176-171
Nahfeld, Glasscheibe/klar, GE886-Steckanschluss, inkl. GE886-Glühlampe, 12 V/50 W	1G0 996 176-081

Anbau, hängend


Nahfeld, Glasscheibe/klar, 2.000 mm Leitung, inkl. H9 Glühlampe, 12 V/65 W	1G0 996 176-181
--	-----------------

Einbau

Nahfeld, Glasscheibe/klar, Tülle, H3	1G0 996 176-021
Weitreichend, Glasscheibe/klar, Tülle, H3	1G0 996 176-031
Nahfeld, Glasscheibe/klar, H9-Steckanschluss, inkl. H9 Glühlampe, 12 V/65 W	1G0 996 176-061
Weitreichend, Glasscheibe/klar, H9-Steckanschluss, inkl. H9 Glühlampe, 12 V/55 W	1G0 996 176-071
Nahfeld, Glasscheibe/klar, GE886-Steckanschluss, inkl. GE886 Glühlampe, 12 V/50 W	1G0 996 176-091

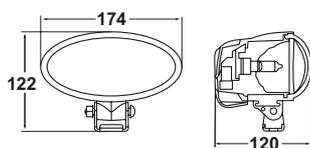

Anbau, stehend

 

Einbau

OVAL 90

Schlagfestes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse, HB3 Glühlampe „long life“, IP 6K9K (hochdruckreinigungsfest), hängende Versionen auf Anfrage erhältlich
HB3-Lichtfarbe: 3.200° Kelvin

Anbau, stehend

Nahfeld, Glasscheibe/klar, HB3-Steckanschluss, inkl. HB3 Glühlampe, 12 V/60 W	1GB 996 186-051
---	-----------------

Einbau

Nahfeld, Glasscheibe/klar, HB3-Steckanschluss, inkl. HB3 Glühlampe, 12 V/60 W	1GB 996 186-061
---	-----------------