


SIVACON S4 Laschen HSS an Verteilschiene Verteilschiene
ungestaffelt Hauptsammelschiene vorn Querschnitt 40,50x 10mm
Verteilschiene links O. rechts Tiefe 600, 800mm

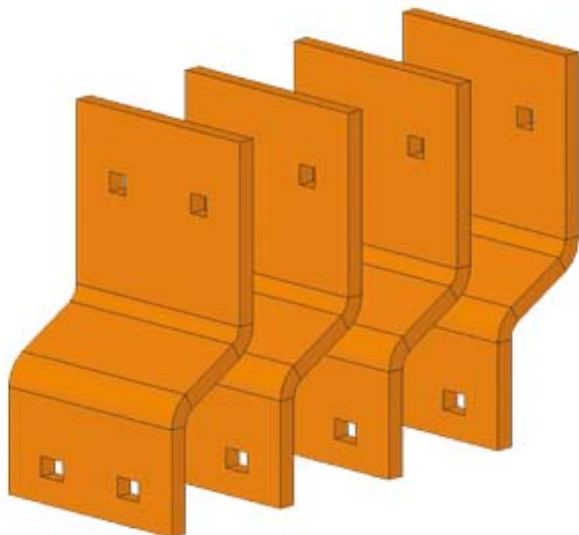

Ausführung	
Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Verbindungslaschen
Ausführung des Produkts	Feldsammelschiene ungestaffelt
Art des Schienenprofils	blank

Allgemeine technische Daten	
Position / der Hauptsammelschiene	vorn

Mechanischer Aufbau	
Einbauort	vorne
Nettogewicht	5,34 kg

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
-----------------------------	-----------------------

[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ4000-0BA42>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ4000-0BA42>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ4000-0BA42

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>