

FOPT 2,2-R


Artikelnummer: 1907924



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1907924>

Printklem, rastermaat: 10,16 mm, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Zwarte, afgeschermd behuizing met ontvangstdiode / aansluitbare lichtgeleider: polymeervezel (volgens IEC 60793-2 type A4a, diameter buitenmantel 2,2 mm) / overdrachtssnelheid: 5 Mbit/s / overdrachtsafstand max. 50 m / gedetailleerd datablad op aanvraag

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| EAN |  4 017918 606572 |
| Opmerking | Oprachtsgebonden productie |
| sales group | E480 |
| VPE | 10 Pcs. |
| Douanetarief | 85369010 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 436 (CAT-1-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

| | |
|--------------|----------|
| rastermaat | 10,16 mm |
| aantal polen | 1 |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| artikelfamilie | FOPT |
| aansluiting overeenkomstig norm | EN-VDE |
| nominale aderdoorsnede | 0 mm ² |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|--------------------|------------------------------|---|
| gereedschap | | |
| 2725147 | IBS RL FOC | Vezelsnijder voor het confectioneren van polymeervezelkabels voor de aansluiting van INTERBUS Ruggedline-modulen |
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 | Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-componentengreep, voor extra grip |
| kabel/ader | | |
| 2744319 | PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 | Polymeervezelkabel, duplex 980/1000 µm, middelzware uitvoering voor permanente toepassing binnen, per meter zonder connector |
| 2799283 | PSM-LWL-KDL-980/1000 | Polymeervezelkabel, duplex 980/1000 µm, lichte uitvoering voor binnen, per meter zonder connector |
| 2744322 | PSM-LWL-RUGGED-980/1000 | Polymeervezelkabel, duplex 980/1000 µm, zware uitvoering voor permanente toepassing binnen, per meter zonder connector |
| 2744335 | PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 | Polymeervezelkabel, duplex 980/1000 µm, zware, zeer flexibele uitvoering voor sleepkettingen, per meter zonder connector |

Tekeningen


blokschema

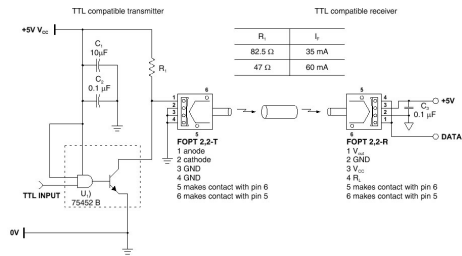


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

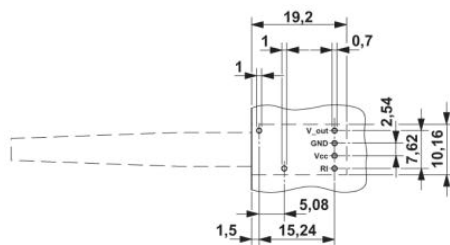

Maatschets

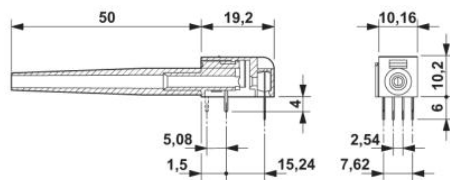

schakelschema

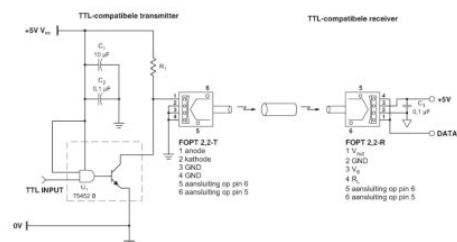

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden