 





Bestnr. 21 99 99



**Wisselaandrijving
met auto -stop**

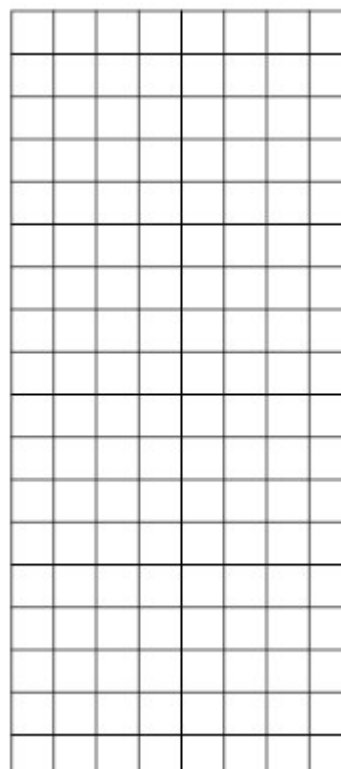

Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.

© Copyright 2005 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo

Internet: www.conrad.nl of www.conrad.be

Belangrijk! Beslist lezen!

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Let hier op, ook als u dit product doorgeeft aan derden. Lees deze handleiding zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor schades en letsel die daarvan het gevolg zijn. Bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het kopen van dit product. Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door, voordat u deze wisselaandrijving in gebruik neemt. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be.

Gebruik waarvoor deze aandrijving bedoeld is

Deze wisselaandrijving is bedoeld voor het bedienen van modelspoorweg -wissels. Door zijn instellengte van 7 mm en de auto -stop is hij geschikt voor alle spoorbreedtes. Deze wisselaandrijving wordt aangedreven door een schakelimpuls. Het gebruik ervan is beperkt tot gebruik in gesloten, droge ruimtes. Het totale product mag niet veranderd c.q. omgebouwd worden en de behuizing mag niet geopend worden. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid!

3. Veiligheidsaanwijzingen



Bij schades die veroorzaakt worden door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing of door onvakkundige opbouw, vervalt het recht op garantie! Voor schades die daarvan het gevolg zijn wij niet aansprakelijk!
Bij materiële schade of persoonlijk letsel die/ dat veroorzaakt wordt door incorrect gebruik of het zich niet houden aan de veiligheidsrichtlijnen, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie.

Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van dit product niet toegestaan.

Vermijd een sterke mechanische belasting van het apparaat.

Het apparaat mag niet bloot worden gesteld aan hoge temperaturen, sterke trillingen of hoge vochtigheid.

Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Voor u het apparaat schoonmaakt of er onderhoud aan pleegt, dient u beslist op de volgende veiligheidsmaatregelen te letten:

Bij het openen van deksels of het verwijderen van onderdelen van de behuizing kunnen spanningvoerende delen blootgelegd worden. Voor een onderhoud of reparatie moet het apparaat daarom van alle spanningsbronnen en aansluitingen losgekoppeld worden. Condensatoren in het apparaat kunnen nog geladen zijn, zelfs als het apparaat van alle spanningsbronnen losgekoppeld is. Een reparatie mag alleen uitgevoerd worden door een vakman, die vertrouwd is met de daaraan verbonden gevaren resp. met de desbetreffende voorschriften.

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Plastic zakken, piepschuim enz. zouden voor kleine kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.


Omvang levering

- 1 wisselaandrijving
- 1 insteldraad 0,4 mm doorsnede
- 1 insteldraad 0,75 mm doorsnede

Montage

Verwijder eerst de steldraden van de behuizing. Boor onder de insteldrempel een ca. 12 mm groot gat door de plaat van de modelspoorweg. Let er op dat er in de beide eindposities voldoende speling aanwezig is voor de steldraad. Knip het onderstaande boorsjabloon uit. Markeer onder inachtneming van de plaatselijke omstandigheden met behulp van het boorsjabloon de bevestigingsgaten door de beide bevestigingsflenzen. Schroef de steldraad aan de desbetreffende kant van de schuifstang. Monteer nu de wisselaandrijving met 2 schroeven (bevestigingsflens naar boven naar de spoorbaanplaat) onder de spoorbaan. Het fijn afstellen kunt u doen met behulp van de bevestigingsschroeven, door het verschuiven van de stangaandrijving en meet de kleine hendel van de schuifstang. Kort daarna beslist de uitstekende lengte van de steldraden in, er bestaat gevaar voor letsel. De dikkere draad mag niet korter zijn dan 25 mm.

Zijaanzicht

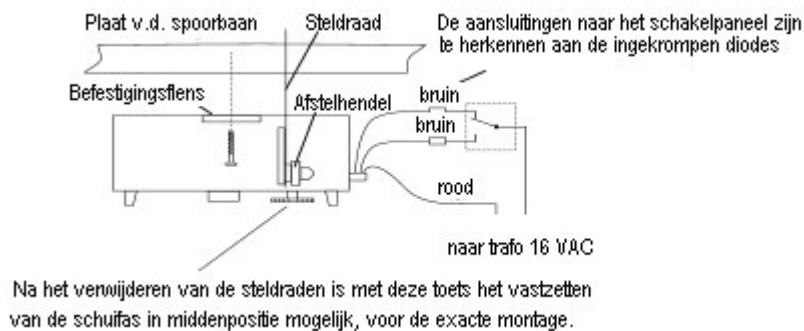


Verwijdering

Verwijder de eventueel onbruikbaar geworden wisselaandrijving volgens de geldende wettelijke voorschriften.

Technische specificaties

Voedingsspanning	: 14 VAC
Stroomverbruik	: ca. 50 mA
Instellengte	: ca. 7 mm
Afmetingen (b x h x d)	: 23 mm x 21 mm x 67 mm

Boorsjabloon (om uit te knippen)

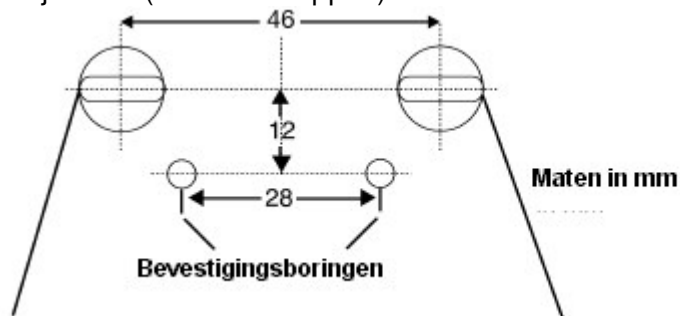

Gaten voor steldraad afhankelijk van omstandigheden links of rechts.
Er zijn zowel langwerpige als ronde openingen van 12 mm doorsnede mogelijk.