

1.3


Bundel- en bevestigingsbanden

Bevestigingsbanden



T50SVC


Deze bijzonder eenvoudig te monteren bundelband wordt op een aanwezige kabel, slang of buis met een diameter van 3,8 tot 8,0 mm vastgeklit. Zo kunnen naderhand extra kabels op willekeurige punten worden aangebracht. Omdat de bevestigingsclip naar behoefte 360° draaibaar is, kan een op deze wijze geleide kabel bewegingen opvangen. De T50SVC is daarom uitstekend geschikt voor toepassing in mechanische constructies.

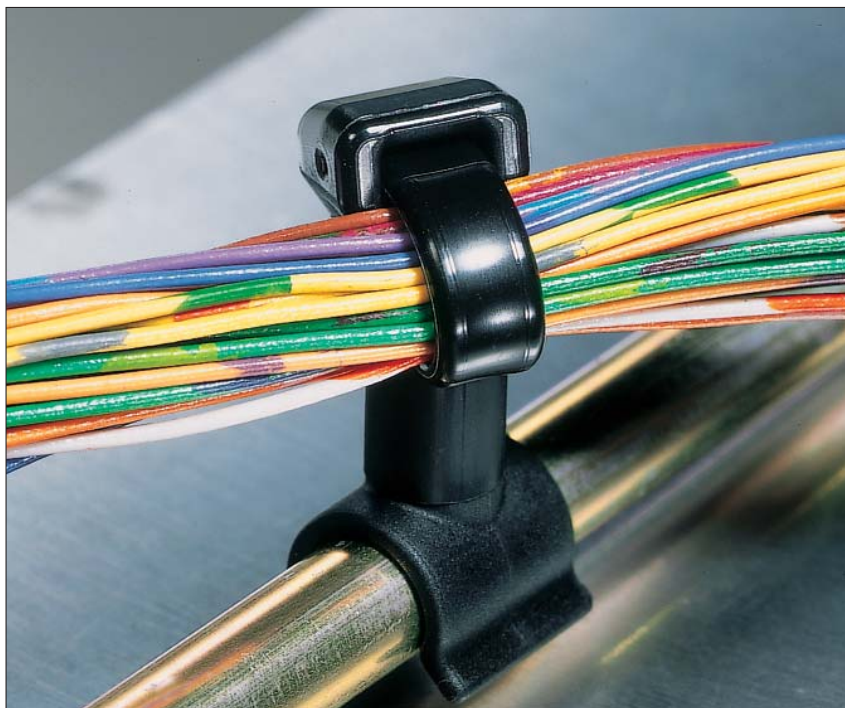

De T50SVC5 kan 360° worden gedraaid.



Toepassing in de auto-industrie.

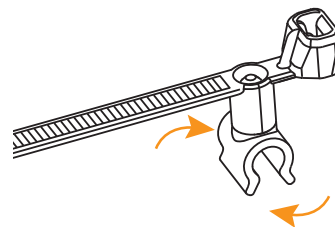

T50SVC5

Materiaalgegevens	
Bundelbanden	Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +105 °C continu, (+145 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Min. spankracht (N)	Bevestiging van Ø	Mat.	Kleur
155-31202	T50SVC5	155	4,7	35,0	225	4,5 - 5,2 mm	PA66HS	Zwart (BK)
156-00318	T50SVC4	155	4,7	35	225	3,8 - 4,2 mm	PA66HS, PP	Zwart (BK)
156-00155	T50SVC65	155	4,7	35	225	6,5 - 8,0 mm	PA66HS, PA66HIRHS	Zwart (BK)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.