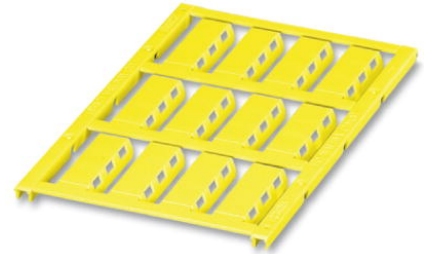



UC-WMTBA (29X8) YE

Artikelnummer: 0820390

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0820390>

Kabelcodering, mat, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: montage met
kabelbinders, kabeldiameter: >6 mm, Schrijfvlak: 29 x 8 mm

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 283328
sales group	B115
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 181 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

breedte (a)	29 mm
kleur	geel
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

materiaal	PA
aantal afzonderlijke schildjes	12
aantal afzonderlijke schildjes per regel	4

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5146079	P1 UC-MAG 1	Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden